


插入接頭 QS-B-1/4-6-20

料號: 130918
將停止供貨的產品

FESTO

外螺紋, 採用外六角形式.

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.

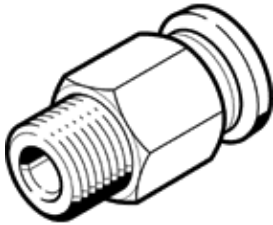

技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 4 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 20 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 最大緊固扭矩 | 12 Nm |
| 產品重量 | 18 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 R1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 用於6mm 外徑的氣管 |
| 釋放環的顏色 | 藍色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 釋放環的材料訊息 | POM |
| 氣管密封的材料訊息 | NBR |
| 軟管夾緊段的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |