


插入連接件 NPQP-D-Q4-S8

料號: 132589

FESTO

此型號將被停用至2013

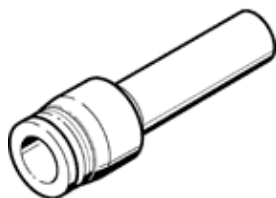

技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	2.4 mm
設計結構	推/拉原理
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	4
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	3 g
氣壓連接, 氣口 1	快插式軸套 QS-8
氣壓連接, 氣口 2	用於4mm 外徑的氣管
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
外殼的材料訊息	PP
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕