


# 插入連接件 NPQP-D-Q10-S12

料號: 132594

FESTO

此型號將被停用至2013

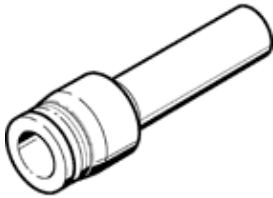

## 技術參數

| 特性          | 值                             |
|-------------|-------------------------------|
| 尺寸          | 標準                            |
| 額定尺寸        | 6.3 mm                        |
| 設計結構        | 推/拉原理                         |
| 溫度取決於操作壓力   | -0.95 ... 10 bar              |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 4                             |
| 環境溫度        | -20 ... 60 °C                 |
| 產品重量        | 7.9 g                         |
| 氣壓連接, 氣口 1  | 快插式軸套 QS-12                   |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 用於10mm 外徑的氣管                  |
| 材料備註        | 含有 PWIS<br>符合 RoHS            |
| 外殼的材料訊息     | PP                            |
| 軟管夾緊段的材料訊息  | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |