


# Cartridge QSPLLKG10-5/32-U

料號: 132927

FESTO

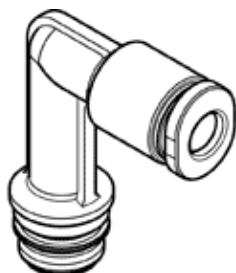

## 技術參數

| 特性                              | 值                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 尺寸                              | Mini型                         |
| 額定尺寸                            | 2.3 mm                        |
| 裝配位置                            | 任何                            |
| 容器尺寸                            | 10                            |
| 設計結構                            | 推/拉原理                         |
| 操作壓力的完整溫度範圍                     | -0.95 ... 10 bar              |
| Maritime classification         | see certificate               |
| 操作介質                            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質                     | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC                       | 1 - Low corrosion stress      |
| 環境溫度                            | -5 ... 60 °C                  |
| 產品重量                            | 2.4 g                         |
| 氣壓連接, 氣口 1                      | QSP...10                      |
| 氣壓連接, 氣口 2                      | 用於5/32" 外徑的氣管                 |
| 釋放環的顏色                          | 灰色                            |
| 材料備註                            | 符合 RoHS                       |
| Material housing                | PA-加強                         |
| Material release ring           | POM                           |
| Material of tubing seal         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |