

 

# 調壓閥 LRMA-1/4-QS-6

料號: 153492  
將停止供貨的產品

具壓力錶.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.

FESTO

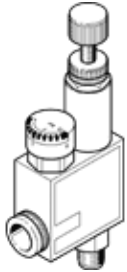

## 技術參數

| 特性                        | 值                             |
|---------------------------|-------------------------------|
| 控制器功能                     | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道             |
| 氣壓連接, 氣口 1                | G1/4                          |
| 氣壓連接, 氣口 2                | QS-6                          |
| 安裝類型                      | 具通孔                           |
| 標準額定流量                    | 96 l/min                      |
| 輸入壓力 1                    | 0 ... 9 bar                   |
| 環境溫度                      | 0 ... 60 °C                   |
| Material housing          | PBT-加強                        |
| 操作介質                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 驅動器鎖                      | 凸緣螺絲具鎖緊螺帽                     |
| 裝配位置                      | 任何                            |
| 設計結構                      | 直控式活塞調壓閥<br>具環路氣源系統           |
| 壓力錶                       | 具壓力錶                          |
| 壓力控制範圍                    | 1 ... 8 bar                   |
| 產品重量                      | 55 g                          |
| Material of threaded plug | 黃銅<br>鍍鎳                      |
| Material of threaded seal | PTFE                          |