

止動氣壓缸


STA-20-15-P-A-R

料號: 164883

FESTO

具滾動軸

該產品不可用於流質環境。該產品易於更改成雙動氣壓缸

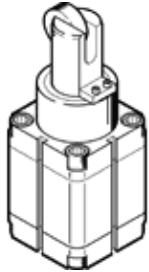

技術參數

特性	值
行程	15 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	單動 拉的動作
設計結構	活塞桿具滾輪
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
防止扭轉/導向	扁平活塞桿
操作壓力	1.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	0 ... 60 °C
衝擊力	170 N
在切換操作時可允許的側向作用力	150 N
安裝類型	選配 具通孔 具內 (母) 螺紋
氣壓連接	M5
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
蓋子的材料訊息	鋁
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鋁
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
滾輪材料注意須知	鋼