 



近接感測器 SMT-8-NS-K-LED-24-B

料號: 171180

FESTO

電氣, 非接觸式, NPN, 用於具T型槽驅動器, 具電纜.

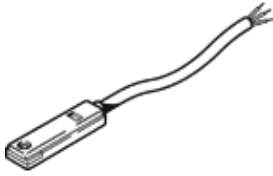

技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
符合標準	EN 60947-5-2
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	NPN
切換元件功能	常開觸點
切換值的再現性	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 1 ms
關閉時間	<= 0.8 ms
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 DC	3 W
電壓降	<= 1.5 V
殘餘電流	0.002 mA
短路強度	是
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 3芯
接頭的導線引出方向	軸向
電纜長度	2.5 m
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	夾在T型槽中 縱向插入到插槽
緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	30 g
外殼的材料訊息	TPE-U(PU) 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
防護等級	IP65 IP67