 



# 近接感測器 SMT-8-PS-S-LED-24-B

料號: 175484

FESTO

電氣, 非接觸式, PNP, 用於具T型槽驅動器, 具M8插頭.

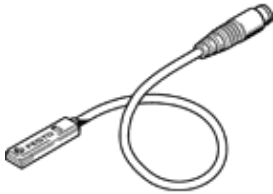

## 技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
切換值的再現性	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 0.2 ms
關閉時間	<= 0.5 ms
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 DC	3 W
電壓降	<= 1.8 V
殘餘電流	<= 0.1 mA
短路強度	脈衝調制
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	具插頭電纜 M8x1 3-pin
接頭的導線引出方向	軸向
電纜長度	0.3 m
電纜屬性	標準
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	夾在T型槽中 縱向插入到插槽
最大緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	10 g
外殼的材料訊息	黃銅 TPE-U(PU) 高合金鋼, 耐腐蝕 鍍鎳
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
防護等級	IP65 IP67