


# 連接電纜

## KMP1-02-II-10-10

料號: 175659  
將停止供貨的產品

FESTO

用於閘島 IIMP-02, 完全組裝用於10個閘位, 10 m 長  
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

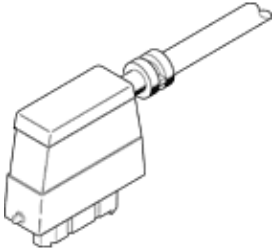

### 技術參數

| 特性   | 值                         |
|--|---------------------------|
| 裝配位置   | 任何                        |
| 工作電壓範圍 AC  | <= 300 V                  |
| 工作電壓範圍 DC  | <= 250 V                  |
| 容許的電流負載  | 4 A                       |
| 防護等級   | IP65                      |
| Ambient temperature with flexible cable installation | 5 ... 70 °C               |
| 環境溫度   | -30 ... 70 °C             |
| 產品重量   | 7,300 g                   |
| 電氣連接   | 72-pin<br>插頭插座            |
| 電纜結構   | 50 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 電纜直徑   | 19 mm                     |
| 電纜長度   | 10 m                      |
| 安裝類型   | 具夾緊具                      |
| 外殼的材料訊息  | 壓鑄輕型合金                    |
| 電纜護套的材料訊息  | PE                        |
| 壓接連接件的材料訊息   | 銅合金<br>鍍銀                 |