


T形轉接器

FB-TA

料號: 18498

FESTO

用於fieldbus連接閥及閥/感測器端子

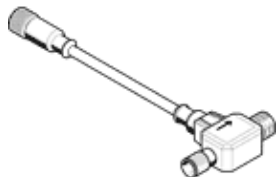

技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	$\leq 10 \text{ V}$
工作電壓範圍 DC	$\leq 30 \text{ V}$
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 90 °C
產品重量	37 g
電氣連接	插頭 / 插座 M12x1 / M12x1 5-pin / 5-pin
電纜結構	2x0,25
電纜直徑	5 mm
安裝類型	具套筒螺帽
外殼的材料訊息	PA
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍鎳和鍍錫