


導向氣壓缸

FEN-32- -

產品代號: 19171

FESTO

將停止供貨, 截至日期2008

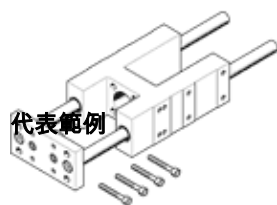

技術參數

特性	值
尺寸	32
行程	10 ... 500 mm
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
環境溫度	-20 ... 80 °C
置換力	30 N
每10 mm 行程所增加的重量	17 g
0 mm行程時的基本重量	1,570 g
安裝類型	具有內 (陰) 螺紋
導向元件的材料訊息	高合金鋼
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理