

# 標準氣壓缸


## DNA-2"- -

產品代號: 193384

FESTO

該產品只可從Festo USA定購  
根據配置，圖示、資料表的技術數據、及相關配件，  
可能不完全符合本產品

代表範例

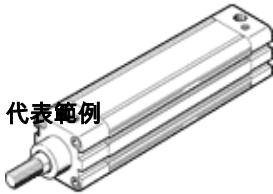

## 技術參數

[~ConfIndependentDatasheet](#)

特性	值
行程	0.5 ... 80 "
活塞直徑	2"
基於標準	ANSI/NFPA
工作壓力	0.6 ... 12 bar
操作模式	雙作用
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	>= -20 °C
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
活塞桿的材料訊息	高合金鋼