


# 連接電纜

## KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B

料號: 193695

FESTO

用於高速閥

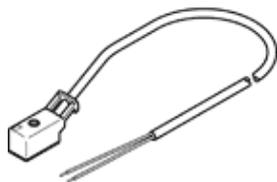

### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
切換位置指示器	LED
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
緊固扭矩	0.25 Nm
產品重量	90 g
電氣連接	直角式插座/電纜 方型設計/開放式末端 2-pin / 2線
電纜結構	2x0,25
電纜直徑	3.4 mm
電纜長度	5 m
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PA
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
壓接連接件的材料訊息	青銅