

 

# 空氣調理組

## FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

產品代號: 194982

FESTO

S 系列, 帶可鎖定調壓手輪

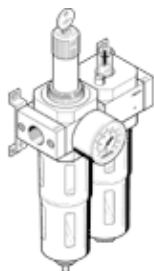

### 技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
繫列	D
驅動器鎖	集成有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾減壓閥 帶壓力表 Proportional-Standardnebel閥er
冷凝物最大容積	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	金屬保護罩
壓力表	帶壓力表
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
輸入壓力 1	1 ... 16 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	5,000 l/min
工作介質	壓縮空氣
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,600 g
安裝類型	線路安裝
氣動連接, 氣口 1	G3/4
氣動連接, 氣口 2	G3/4
外殼的材料信息	牙鑄鋅
杯罩的材料信息	PC