


# 波紋吸盤組件

## EADB-V2-32-S201-300

料號: 2828831

FESTO

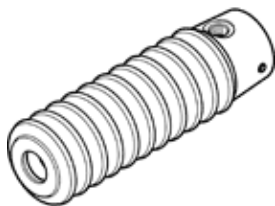

### 技術參數

特性	值
外徑	57 mm
尺寸	32
行程範圍	201 ... 300 mm
活塞桿擴展	92 mm
設計	圓形
裝配位置	任何
設計結構	氣囊組件 具管道排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
對介質的抗性	灰塵 碎屑 油 油脂 汽油
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-10 ... 80 °C
運動質量	104 g
產品重量	173 g
安裝類型	插上式 具螺紋針腳
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material adapter components	鍛造鋁合金 電鍍
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	高合金鋼, 耐腐蝕