

 

電磁閥

MOYH-3-M5-L-LED

產品代號: 34308

FESTO

Mini型 型氣壓元件, 具電磁線圈和手控, 不具插座.

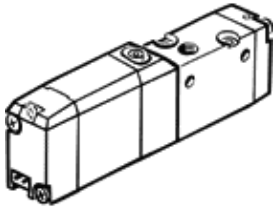

技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開, 單電控
標準額定流量	170 l/min
工作壓力	2 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
保護等級	IP40 具插頭插座
額定尺寸	2.3 mm
嚮導類型	由嚮導控制
切換時間, 關閉	23 ms
切換時間, 打開	8 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24V DC: 1,8W
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	65 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	底座 M5
氣壓連接, 氣口 2	底座 M5
氣壓連接, 氣口 3	底座 M5
氣壓連接, 氣口 4	底座
氣壓連接, 氣口 5	底座
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁