

 

接近開關

SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

產品代號: 525915

FESTO

電驅動, 無接觸式, PNP, 用於具 10 mm 感測器槽的驅動單元, 頂端安裝, 具電纜.

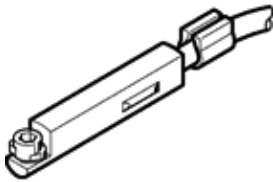

技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 0.33 ms
關閉時間	0.3 ms
最大接點容量 DC	6 W
電壓降	2 V
剩餘電流	0.06 mA
短路強度	是
工作電壓範圍 DC	5 ... 30 V
極性容錯保護	對於所有的電接口
電氣連接	電纜 3芯
接頭的導線引出方向	軸向
電纜長度	2.5 m
電纜護套的材料訊息	PUR
安裝類型	可插入的 夾緊在圓形槽中
緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	15 g
外殼的材料訊息	PA
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67