

# 壓力錶

 

## MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG

料號: 526785  
將停止供貨的產品

具顯示單位 MPa, 可調式紅/綠範圍

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO

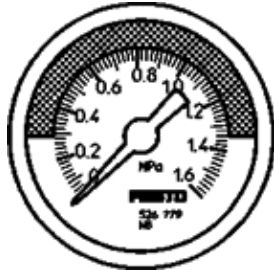

### 技術參數

特性	值
顯示範圍【Mpa】	0 ... 1.6 MPa
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	63
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
操作壓力	0 ... 1.6 MPa
可變負載係數	0.66
測量精度等級	2,5
防護等級	IP43
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	R1/4
材料與介質接觸	黃銅
凸緣螺絲的材料訊息	黃銅
外殼的材料訊息	ABS
可視窗的材料訊息	PMMA
外殼顏色	黑色
產品重量	90 g
注意: 操作和嚮導介質	無氧氣 無乙炔