


連接電纜

KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

料號: 530942

FESTO

用於ZB (M1H) 到 ZC (M1BH)的接口轉換

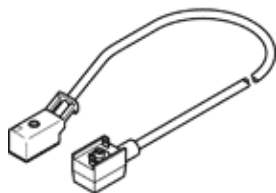

技術參數

特性	值
裝配位置	任何
附加功能	保持電流的降低
切換位置指示器	LED
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
緊固扭矩	0.25 Nm
產品重量	18 g
電氣連接	直角式插座 / 直角式插頭 方形設計 / 方形設計 2-pin / 2-pin
電纜結構	2x0,25
電纜直徑	3.4 mm
電纜長度	0.2 m
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PA
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
壓接連接件的材料訊息	青銅