



調壓閥

MS4N-LR-1/4-D5-AS-Z

產品代號: 531420

FESTO

 4 bar 的最大輸出壓力, 具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定, 氣流方向:
從右到左.

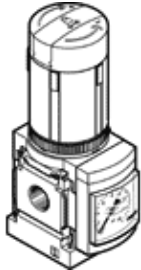

技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動器鎖	整合有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具有回流
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.3 ... 4 bar
輸入壓力 1	0.8 ... 14 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	2,100 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	225 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/4-18
底座的材料訊息	壓鑄鋁
控制面板的材料訊息	POM PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
隔膜的材料訊息	NBR