
 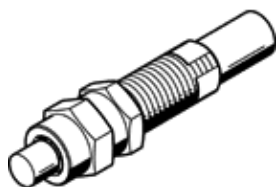


液壓緩衝器 YSRW-DGC-40/50

產品代號: 540353

FESTO

適用於DGC和DGCi直線驅動器，具適用於SME/SMT -
10近接感測器的定位感測



技術參數

特性	值
尺寸	40 50
緩衝	自調節 軟特性
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
操作模式	單作用 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-10 ... 80 °C
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS
活塞桿的材料訊息	高合金鋼