
 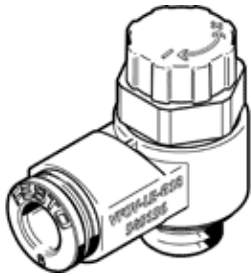


# 單向節流閥

## VFOV-LE-G18-Q4

產品代號: 549155

FESTO



### 技術參數

| 特性                         | 值                 |
|----------------------------|-------------------|
| 閥功能                        | 單向節流閥功能, 用於排氣     |
| 氣壓連接, 氣口 1                 | QS-4              |
| 氣壓連接, 氣口 2                 | G1/8              |
| 驅動類型                       | 手冊                |
| 調節元件                       | 旋轉手柄              |
| 安裝類型                       | 具有螺紋的             |
| 節流方向上的標準額定流量               | 0 ... 260 l/min   |
| 單向節流方向上的標準額定流量             | 130 ... 230 l/min |
| 工作壓力                       | 0.2 ... 10 bar    |
| 環境溫度                       | -10 ... 60 °C     |
| 工作介質                       | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑  |
| 裝配位置                       | 任何                |
| 節流方向上的標準額定流量 : 6 -> 0 bar  | 0 ... 325 l/min   |
| 單向節流方向上的標準額定流量: 6 -> 0 bar | 300 ... 410 l/min |
| 儲藏溫度                       | -10 ... 40 °C     |
| 介質溫度                       | -10 ... 60 °C     |
| 最大緊固扭矩                     | 3 Nm              |
| 產品重量                       | 10 g              |
| 材料備註                       | 不含有黃銅和PTFE        |
| 密封件的材料訊息                   | NBR               |
| 材料訊息, 旋轉手柄                 | PA-加強             |
| 材料訊息, 中空螺栓                 | 鍛造鋁合金<br>陽極氧化處理   |
| 釋放環的材料數據                   | POM               |
| 擺動接頭的材料數據                  | PA-加強             |