


**插頭**  
**NECC-L1G2-C1**  
料號: 553857

FESTO

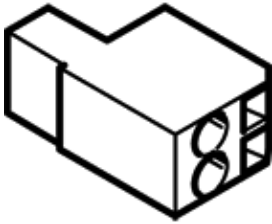

**技術參數**

特性	值
工作電壓範圍 AC	300 V
容許的電流負載	10 A
端子截面	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
環境溫度	-25 ... 100 °C
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	PBT