


插頭
NECC-L1G4-C1
料號: 553858

FESTO

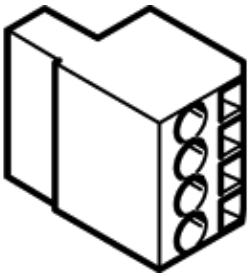

技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-----------------------------|
| 工作電壓範圍 AC | 300 V |
| 容許的電流負載 | 10 A |
| 端子截面 | 0.2 ... 2.5 mm ² |
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C |
| 污染程度 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| Material housing | PBT |