


# 馬達法蘭 EAMF-A-28C-40A

料號: 558904

FESTO

適合於懸臂軸EGSA

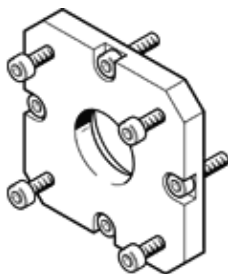

## 技術參數

特性	值
尺寸	28
裝配位置	任何
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	0 ... 50 °C
材料備註	符合 RoHS