


連接電纜

NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

料號: 565283

FESTO

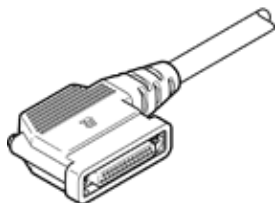

技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電纜屬性	用於靜態應用
工作電壓範圍 DC	≤ 24 V
在40°C時的可接受電流負載	1.64 A
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	520 g
電氣連接	25-pin 插頭插座 Sub-D
電纜結構	25 x 0,25 mm ²
電纜直徑	9.9 mm
電纜長度	2.5 m
安裝類型	4-40UNC
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	TPE
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	青銅 鍍金