


# 氣條

## VABM-L1-14W-G14-3

料號: 566643

★ Kernprogramm

FESTO

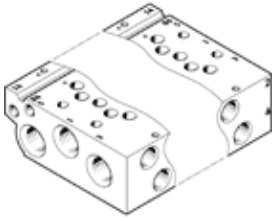

### 技術參數

| 特性                     | 值                                     |
|------------------------|---------------------------------------|
| 網柵尺寸                   | 16 mm                                 |
| 閥位的最大數量                | 16                                    |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa                       |
| 操作壓力                   | -0.9 ... 10 bar                       |
| 授權                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress         |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 最大緊固扭矩, H型導軌安裝         | 1.5 Nm                                |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝            | 0.65 Nm                               |
| 最大緊固扭矩, 牆面安裝           | 3 Nm                                  |
| 產品重量                   | 306 g                                 |
| 嚮導氣口 12/14             | M5                                    |
| 嚮導排氣口 82/84            | M5                                    |
| 氣壓連接, 氣口 1             | G1/4                                  |
| 氣壓連接, 氣口 2             | G1/8                                  |
| 氣壓連接, 氣口 3             | G1/4                                  |
| 氣壓連接, 氣口 4             | G1/8                                  |
| 氣壓連接, 氣口 5             | G1/4                                  |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                               |
| Material manifold      | 鍛造鋁合金                                 |