


# 3D龍門架

## DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

料號: 574554

FESTO

請點選上方的 FAX 符號傳送您的要求, 以獲得非正式的報價

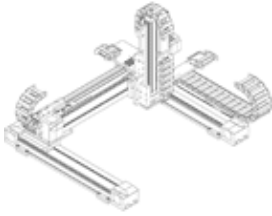

### 技術參數

特性	值
組裝	3D龍門 15
有效負載	0 ... 15 kg
驅動單元, Z 軸	DNCE-40
驅動系統, Z 軸	電動 齒輪皮帶驅動器
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	EGC-120-TB
驅動系統, Y 軸	電動 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 2,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,08 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,08 mm
驅動單元, X 軸	EGC-120-TB
驅動系統, X 軸	電動 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, X 軸	任何
行程, X 軸	0 ... 8,500 mm
終點位置的重複精度, X 軸	± 0,08 mm
中間位置的重複精度, X 軸	± 0,08 mm