


齒輪箱 EMGC-60-P-G3-SEC-67

料號: 8000612
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.

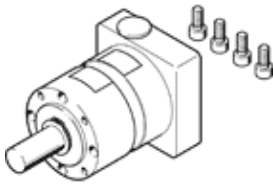

技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|-----------------------|
| Gear unit flange size | 60 mm |
| Motor flange size | 67 mm |
| 扭轉時的反衝 | 0.5 deg |
| 齒輪單元類型 | 軌道齒輪組 |
| 齒輪單位比率 | 3:1 |
| 最大輸入速度 | 6,000 1/min |
| 齒輪單位的操作溫度 | -20 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 防護等級 | IP54 |
| 連續輸出扭矩 | 20 Nm |
| 齒輪單元的質量慣性矩 | 0.4 kgcm ² |
| Max. output torque | 36 Nm |
| 最大功效 | 94 % |
| 抗扭力 | 2.4 Nm/arcmin |
| 產品重量 | 900 g |
| Interface code, motor out | 60H |
| Interface code, motor in | 67A |
| 材料備註 | 符合 RoHS |