


連接電纜

NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

料號: 8031122
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.

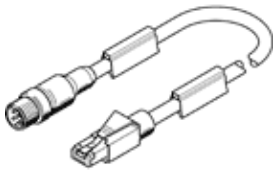

技術參數

特性	值
裝配位置	任何
產品重量	455 g
電氣連接 1	直式插頭, M12x1, 4-pin, D編碼, 屏蔽型
電氣連接 2	Straight plug connector, RJ45, 4-pin
工作電壓範圍 DC	0 ... 50 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
浪湧強度	0.8 kV
以太網路電纜規格	型號: CAT 5
電纜長度	10 m
電纜屬性	Basic
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求
電纜的最小彎折半徑	52 mm
電纜直徑	6.4 mm
電纜直徑公差	± 0,2 mm
電纜結構	2x(2x0,14)
導體的額定截面	0.14 mm ²
端子截面	0.14 mm ²
防護等級	IP20 IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-20 ... 80 °C
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	藍色
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍鎳和鍍金