

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – NEBV-S1G25-...

- Anschlusskabel für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- 15-polig oder 25-polig
- Sub-D



Allgemeine Technische Daten			
Typ	NEBV-S1G25-K-...-LE15		NEBV-S1G25-K-...-LE25
Befestigungsart	4-40UNC		
Nennbetriebsspannung [V]	24 DC		
Kabel-Ø [mm]	9	10,5	
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	90	105	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polybutylenterephthalat		
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Polyamid		
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyvinylchlorid		

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
bewegte Kabelverlegung		
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Kabelaufbau	Produktgewicht	Kabellänge	Typ	Teile-Nr.
		[mm ²]	[g]	[m]		
	Dose 15-polig, Sub-D	15x0,34	370	2,5	NEBV-S1G25-K-2,5-N-LE15	538 222
		15x0,34	670	5	NEBV-S1G25-K-5-N-LE15	538 223
		15x0,34	1270	10	NEBV-S1G25-K-10-N-LE15	538 224
	Dose 25-polig, Sub-D	20x0,25 + 5x0,34	490	2,5	NEBV-S1G25-K-2,5-N-LE25	538 225
		20x0,25 + 5x0,34	910	5	NEBV-S1G25-K-5-N-LE25	538 226
		20x0,25 + 5x0,34	1750	10	NEBV-S1G25-K-10-N-LE25	538 227

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

NEBV-S1G25-K-...

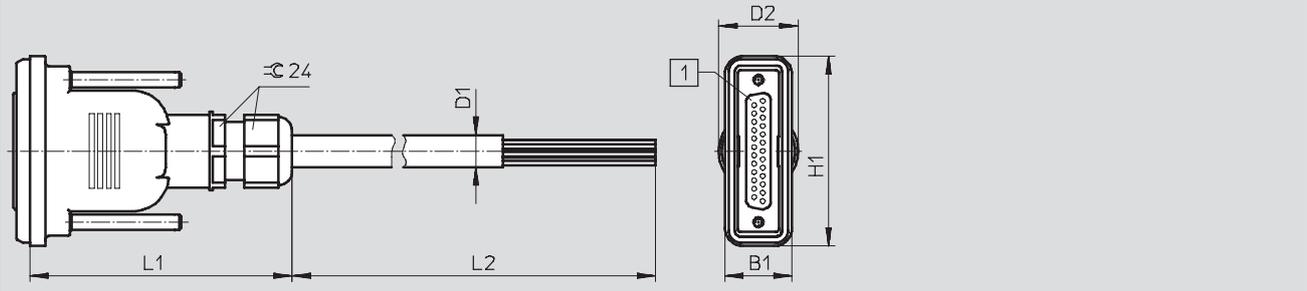

Typ	1	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	L1	L2
NEBV-S1G25-K-...-LE25	Sub-D Dose, 25-polig	22	10,4	26	62,8	86	Länge gemäß Typ (2,5 m, 5 m oder 10 m)
NEBV-S1G25-K-...-LE15	Sub-D Dose, 15-polig		9				

Beschaltung (Blick auf Dose)

	NEBV-S1G25-K-...-LE15				NEBV-S1G25-K-...-LE25			
	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	24	Braun-Grün	1	Weiß	14	Braun-Grün
	2	Braun	25	Weiß-Gelb	2	Braun	15	Weiß-Gelb
	3	Grün			3	Grün	16	Gelb-Braun
	4	Gelb			4	Gelb	17	Weiß-Grau
	5	Grau			5	Grau	18	Grau-Braun
	6	Rosa			6	Rosa	19	Weiß-Rosa
	7	Blau			7	Blau	20	Rosa-Braun
	8	Rot			8	Rot	21	Weiß-Blau
	9	Schwarz			9	Schwarz	22	Braun-Blau
	10	Violett			10	Violett	23	Weiß-Rot
	11	Grau-Rosa			11	Grau-Rosa	24	Braun-Rot
	12	Rot-Blau			12	Rot-Blau	25	Weiß-Schwarz
	23	Weiß-Grün			13	Weiß-Grün		