

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Steckdosenleitung KMYZ-2

- Steckdosenleitung für Ventile mit ZB-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 10 m



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMYZ-2-24	KMYZ-2-24-M8
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform
	offenes Kabelende	Stecker gerade, 3-polig, M8x1
Schaltstellungsanzeige	LED	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Strombelastbarkeit [A]	1 bei 40°C	
Kabelaufbau [mm ²]	2x0,25	
Kabeldurchmesser [mm]	3,4	
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden	
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)	

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KMYZ-2-24

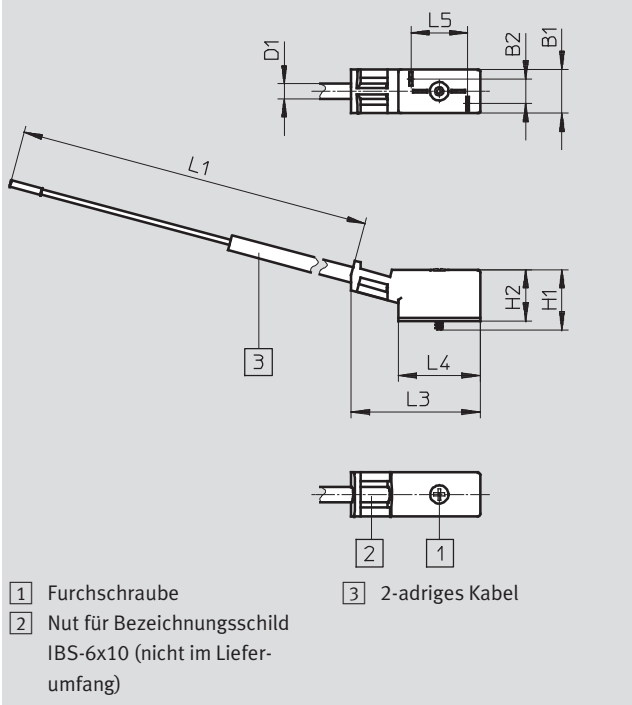

KMYZ-2-24-M8

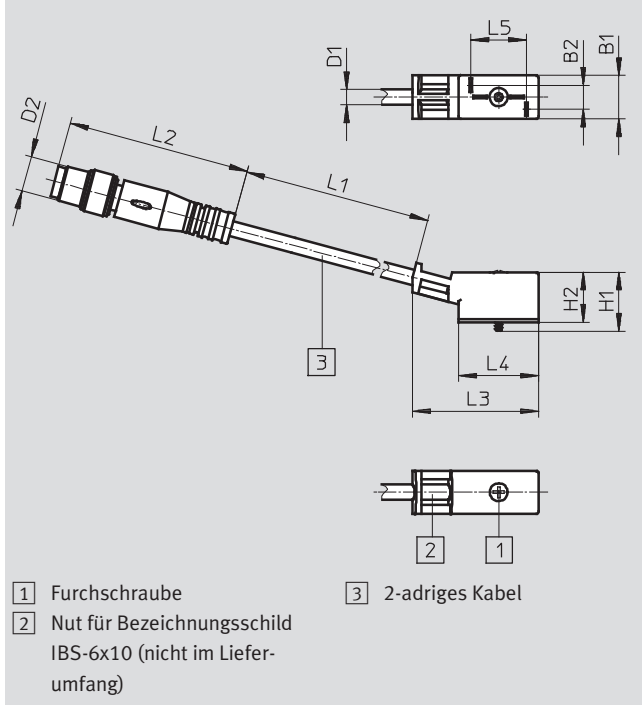

Typ	B1	B2	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5
KMYZ-2-24-2,5-LED	10	5	3,4	-	13	11	2500	-	28	18	13
KMYZ-2-24-5-LED							5000				
KMYZ-2-24-10-LED							10000				
KMYZ-2-24-M8-0,5-LED	10	5	3,4	M8	13	11	500	41	28	18	13
KMYZ-2-24-M8-2,5-LED							2500				

Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Gewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	offenes Kabelende, 2-adrig	50 g	2,5 m	34997	KMYZ-2-24-2,5-LED
		90 g	5 m	34998	KMYZ-2-24-5-LED
		170 g	10 m	193443	KMYZ-2-24-10-LED
	Stecker gerade, 3-polig, M8x1	18 g	0,5 m	177676	KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
		54 g	2,5 m	177678	KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Bestellangaben – Zubehör

	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10