

# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

## Steckdosenleitung KMYZ-3

- Steckdosenleitung für die Schnellschaltventile MH2/MH3 mit ZC-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 10 m



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMYZ-3-24	KMYZ-3-24-M8
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform
	offenes Kabelende, 2-adrig	Stecker gerade, 3-polig, M8x1
Schaltstellungsanzeige	LED	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	2x0,25	
Kabeldurchmesser [mm]	3,4	
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden	
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)	

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile


Datenblatt

FESTO

## Abmessungen


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

KMYZ-3-24

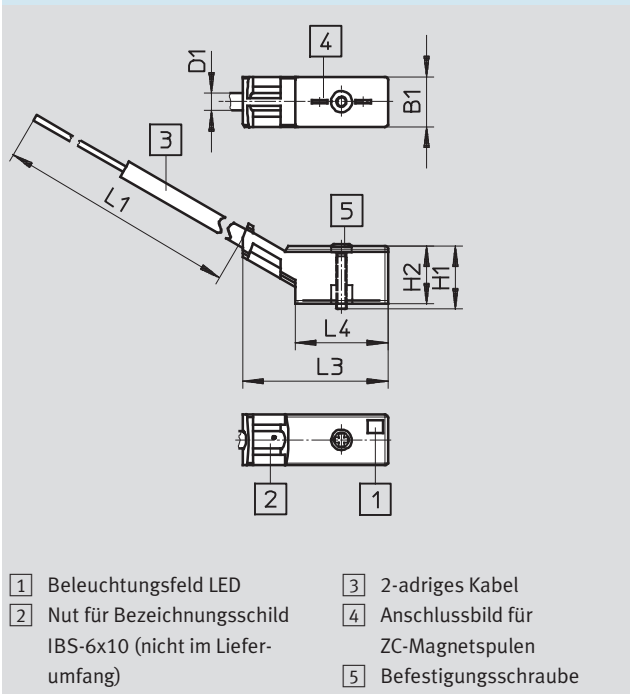

- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für ZC-Magnetspulen
- 5 Befestigungsschraube

KMYZ-3-24-M8

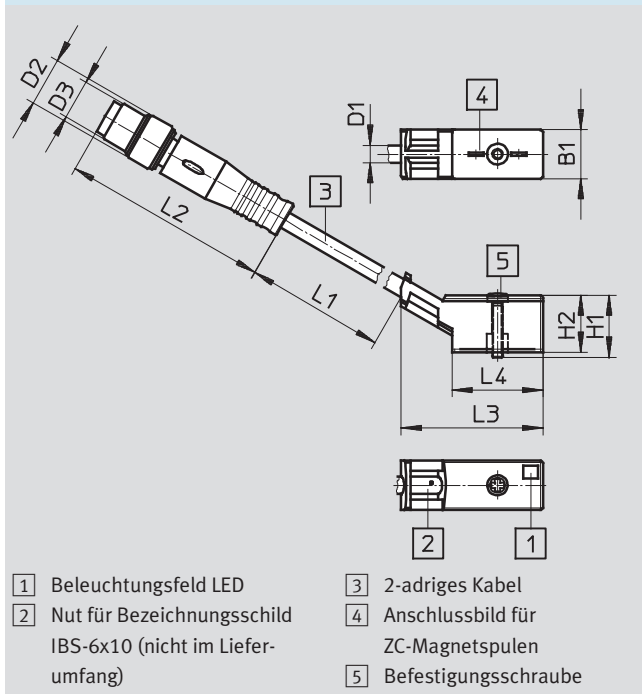

- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für ZC-Magnetspulen
- 5 Befestigungsschraube

Typ	B1	D1 - $\phi$	D2 - $\phi$	D3 - $\phi$	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	3,4	-	-	12,25	11,25	500	-	28,1	18
KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B							2500			
KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B							10000			
KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	3,4	9,7	M8X1	12,25	11,25	500	41,1	28,1	18
KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR							2500			

## Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Gewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	offenes Kabelende, 2-adrig	50 g	2,5 m	<b>193693</b>	<b>KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B</b>
		90 g	5 m	<b>193695</b>	<b>KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B</b>
		170 g	10 m	<b>196066</b>	<b>KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B</b>
	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	18 g	0,5 m	<b>525654</b>	<b>KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR</b>
		54 g	2,5 m	<b>525655</b>	<b>KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR</b>

## Bestellangaben – Zubehör

	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	<b>18576</b>	<b>IBS-6x10</b>