

Axialbausätze EAMM-A

FESTO



Festo Kernprogramm
Deckt 80% ihrer Automatisierungsaufgaben ab

Weltweit:

Immer lagerhaltig

Stark:

Festo Qualität zum attraktiven Preis

Einfach:

Erleichterte Beschaffung und Lagerhaltung



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
Weltweit in 13 Service Centern auf Lager
Mehr als 2200 Produkte



In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk
Weltweit in 4 Service Centern für Sie montiert
Bis zu 6×10^{12} Varianten pro Produktfamilie

Schauen Sie
nach dem
Stern!

Merkmale

Auf einen Blick

Folgende Bausätze dienen zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Dabei wird die Antriebsenergie des Motors über eine Kupplung auf die Achsen übertragen.
Eine Anbindung mit Motoren von Festo oder Fremdmotoren ist möglich.

Die Auswahl ermöglicht Ihnen einen Überblick über die Kombinationsmöglichkeiten.

Das Projektierungstool „Electric Motion Sizing“ unterstützt Sie bei der Suche nach der passenden Kombination.

Electric Motion Sizing

Elektromechanische Antriebe projektieren



Schnell und sicher zum optimalen Antriebspaket: Electric Motion Sizing berechnet aus wenigen Applikationsdaten passende Kombinationen aus elektrischer Achse, elektrischem Motor und Servoantriebsregler. Für Ihre gewählte Kombination erhalten Sie alle relevanten Daten bis hin zur Stückliste und Dokumentation. Das vermeidet Fehlauslegungen und ergibt eine deutlich verbesserte Energieeffizienz des Systems. Eine Durchgängigkeit bis zur Festo Automation Suite erleichtert Ihnen zudem die Inbetriebnahme.

 
Mehr unter www.festo.com/ems

Schnell zur passenden Achs/Motor-Kombination mit Fremdmotor

Gewünschte Achse auswählen und in der Spalte „Schnittstelle Motor“ den Code notieren

Schnittstellen-Code in der Schnittstellentabelle für Fremdmotoren (→ ab Seite 58) suchen und prüfen, ob der gewünschte Fremdmotor aufgelistet ist

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF



Schnittstellentabelle für Fremdmotoren
→ ab Seite 67
Technische Daten für Axialbausätze
→ ab Seite 72

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz
Typ	Motor	Teile-Nr. Typ
ESBF-32		
mit Servomotor		
EMME-AS-40-...	40P	1976465 EAMM-A-D32-40P 2207372 EAMM-A-D32-40P-S1 ²⁾
EMMS-AS-40-..., Fremdmotor	40A	543147 EAMM-A-D32-40A 1322178 EAMM-A-D32-40A-S1 ²⁾

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Schnittstelle Motor	Hersteller	Typ
Fremdmotoren		
58AA	SEW Eurodrive	CMP40; CMP40S/IM
	Bosch Rexroth	MKD 025; MSK030B; MSK020C; MSK02x
	Danaher Motion	AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x-AC/AN
	Beckhoff	AM3021; AM3022; AM3023; AM3024
	B+R Automation	8JSA2
60AA	Mitsubishi	AKM21; AKM21x-Ax; AKM22; AKM22x-Ax; AKM23; AKM23x-Ax; AKM24; AKM24x-Ax
	Fastech	EzM2-60S/M/L

Übersicht Schnittstellen


Schnittstelle Achsmechanik	
D19	EGSL-35
D32	ESBF-32, EGSL-45, ERMB-20, EHMB-20
D32-35A	ERMB-20, EHMB-20
D40	ESBF-40, EGSL-55, ERMB-25, EHMB-25
D50	ESBF-50
D60	ESBF-63, EGSL-75, ERMB-32, EHMB-32
D80	ESBF-80
D100	ESBF-100
L27	EGC-50-...-TB
L38	EGC-70-...-TB
L48	EGC-80-...-TB
L62	EGC-120-...-TB
L95	EGC-185-...-TB
M43	EGC-HD-125-...-TB
M48	EGC-HD-160-...-TB
M80	EGC-HD-220-...-TB
N38	ELGA-TB-...-70
N48	ELGA-TB-...-80, ELCC-TB-...-60, ELCC-TB-...-70
N80	ELGA-TB-...-120, ELCC-TB-...-90
L95	ELGA-TB-...-150, ELCC-TB-...-110
P3-28D	EGSK-15
P4-28B	EGSK-20
P5-28B	EGSK-26
P6-38A	EGSK-33
P8-38A	EGSK-46
R27	ELGG-...-35, ELGR-...-35
R38	ELGG-...-45, ELGR-...-45
R48	ELGG-...-55, ELGR-...-55
S38	EGC-70-...-BS, EGC-HD-125-...-BS, ELGA-BS-...-70
S48	EGC-80-...-BS, EGC-HD-160-...-BS, ELGA-BS-...-80
S62	EGC-120-...-BS, EGC-HD-220-...-BS, ELGA-BS-...-120
S95	EGC-185-...-BS, ELGA-BS-...-150
V20	EPCC-25, EGSC-25
V25	EPCC-32, EGSC-32, ELGC-BS-32
V32	EPCC-45, EGSC-45, ELGC-BS-45, ELGC-TB-45
T42	EPCC-60, EGSC-60, ELGC-BS-60, ELGC-TB-60
T46	ELGC-BS-80, ELGC-TB-80, ELGT-BS-90/-120/-160

Schnittstelle Motor	
28A	Schrittmotor EMMS-ST-28
28AA	Fremdmotor
38AA	Fremdmotor
40A	Fremdmotor

40G	Getriebe EMGA-40, EMGC-40, Fremdgetriebe
40P	Servomotor EMME-AS-40, Fremdmotor
40R	Fremdmotor
40RA	Fremdmotor
42A	Schrittmotor EMMS-ST-42, Fremdmotor
42AB	Fremdmotor
50GA	Fremdmotor
55A	Fremdmotor
57A	Schrittmotor EMMS-ST-57
57AA	Fremdmotor
58AA	Fremdmotor
60AA	Fremdmotor
60AB	Fremdmotor
60G	Getriebe EMGA-60-...-SAS/SST
60H	Getriebe EMGA-60-...-EAS, EMGC-60, Fremdmotor
60P	Servomotor EMMT-AS-60, EMME-AS-60, Fremdmotor
60PA	Fremdmotor
60R	Fremdmotor
60RA	Fremdmotor
67A	Integrierter Antrieb EMCA-EC-67
70A	Fremdmotor
70AA	Fremdmotor
70GA	Fremdgetriebe
80G	Getriebe EMGA-80, Fremdgetriebe
80P	Servomotor EMMT-AS-80, EMME-AS-80, Fremdmotor
80PA	Fremdmotor
80PB	Fremdmotor
82AA	Fremdmotor
84AA	Fremdmotor
85AA	Fremdmotor
87A	Schrittmotor EMMS-ST-87
90GA	Fremdmotor
100A	Servomotor EMMT-AS-100, EMME-AS-100, Fremdmotor
120G	Getriebe EMGA-120-...-SAS, Fremdgetriebe
140A	Servomotor EMMS-AS-140
160G	Getriebe EMGA-160-...-SAS, Fremdgetriebe
190A	Servomotor EMMS-AS-190

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner EPCC

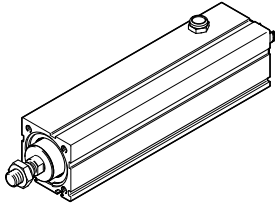

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EPCC-25			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	4505258	EAMM-A-V20-28A
Fremdmotor	28AA	8093016	EAMM-A-V20-28AA
EPCC-32			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA
EMME-AS-40-...	40P	4491059	EAMM-A-V25-40P
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	35A, 35AB	8093255	EAMM-A-V25-35A
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4582608	EAMM-A-V25-42A
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB
EPCC-45			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-...	40P	4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMS-ST-57-...	57A	4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
EPCC-60			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60 PA	4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4623788	EAMM-A-T42-80P
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMS-ST-87-...	87A	4610008	EAMM-A-T42-87A
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
mit Integrierter Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
EMGC-67-A-G1-SEC-67			

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

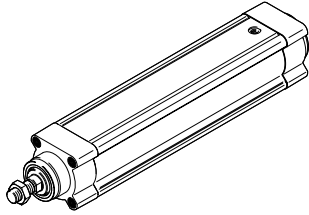

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	★ 1976465	EAMM-A-D32-40P
		2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 ²⁾
Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
		1322178	EAMM-A-D32-40A-S1 ²⁾
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
		1322180	EAMM-A-D32-55A-S1 ²⁾
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
		2234020	EAMM-A-D32-60P-S1 ²⁾
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G-...-EAS-40		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-P-G-...-EAS-60		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-A-G-...-40P		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-...	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGA-60-A-G-...-60P		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

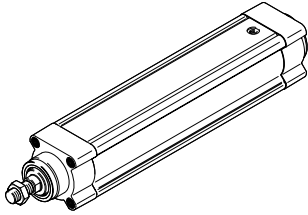

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
		1322179	EAMM-A-D32-42A-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-..., Fremdmotor	57A	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
		1322181	EAMM-A-D32-57A-S1 ²⁾
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGA-40-P-G-...-SST-42		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-...	60G	2946758	EAMM-A-D32-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57		2946759	EAMM-A-D32-60G-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
		2256397	EAMM-A-D32-67A-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMGC-40-...		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
EMCA-EC-67-...	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
EMGC-60-...		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-...	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
EMGC-67-A-G1-SEC-67		2256397	EAMM-A-D32-67A-S1 ²⁾
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
		2256396	EAMM-A-D32-40G-S1 ²⁾
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA
Fremdgetriebe	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
		2946761	EAMM-A-D32-60H-S1 ²⁾


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

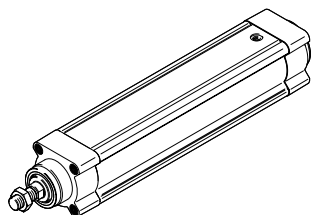

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-40			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
		1322182	EAMM-A-D40-55A-S1 ²⁾
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 1977000	EAMM-A-D40-60P
		2151519	EAMM-A-D40-60P-S1 ²⁾
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
		1322185	EAMM-A-D40-70A-S1 ²⁾
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	543154	EAMM-A-D40-57A
		1322183	EAMM-A-D40-57A-S1 ²⁾
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	★ 550982	EAMM-A-D40-87A
		1322186	EAMM-A-D40-87A-S1 ²⁾
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	★ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
		2256409	EAMM-A-D40-60G-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 105 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF

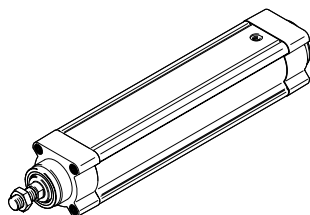

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-40			
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
		2256695	EAMM-A-D40-67A-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
		2256695	EAMM-A-D40-67A-S1 ²⁾
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
		2256399	EAMM-A-D40-40G-S1 ²⁾
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
		2256401	EAMM-A-D40-60H-S1 ²⁾


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 105 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

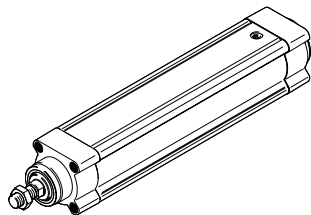

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-50			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	2733783	EAMM-A-D50-70A
		2734287	EAMM-A-D50-70A-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	☆ 2733785	EAMM-A-D50-80P
		2734289	EAMM-A-D50-80P-S1 ²⁾
Fremdmotor	80PB, 80R	8123493	EAMM-A-D50-80PB
Fremdmotor	82AA	8123491	EAMM-A-D50-82AA
Fremdmotor	84AA	8123490	EAMM-A-D50-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	☆ 2733784	EAMM-A-D50-100A
		2734288	EAMM-A-D50-100A-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	2733796	EAMM-A-D50-60H
		2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	2733796	EAMM-A-D50-60H
		2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	70GA	8123492	EAMM-A-D50-70GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

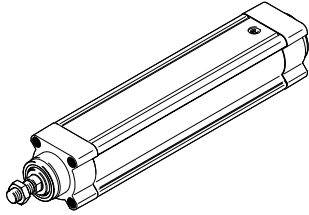

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-50			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 2733781	EAMM-A-D50-87A
		2734286	EAMM-A-D50-87A-S1 ²⁾
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2733786	EAMM-A-D50-60G
		2734290	EAMM-A-D50-60G-S1 ²⁾
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	2733796	EAMM-A-D50-60H
		2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 ²⁾
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60G	2733786	EAMM-A-D50-60G
		2734290	EAMM-A-D50-60G-S1 ²⁾
Fremdgetriebe	60H	2733796	EAMM-A-D50-60H
		2907418	EAMM-A-D50-60H-S1 ²⁾
Fremdgetriebe	80G	2733787	EAMM-A-D50-80G
		2734291	EAMM-A-D50-80G-S1 ²⁾


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

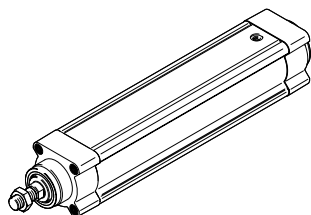

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-63			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	543161	EAMM-A-D60-70A
		2256699	EAMM-A-D60-70A-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	☆ 1977073	EAMM-A-D60-80P
		2218564	EAMM-A-D60-80P-S1 ²⁾
Fremdmotor	80PB, 80R	8105937	EAMM-A-D60-80PB
Fremdmotor	84AA	8105945	EAMM-A-D60-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	☆ 550983	EAMM-A-D60-100A
		2256700	EAMM-A-D60-100A-S1 ²⁾
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
		2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
		2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 ²⁾
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 105 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

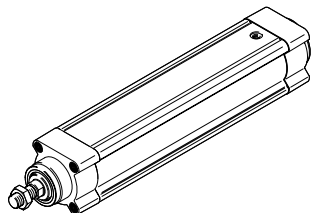

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle		Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-63				
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 543162	EAMM-A-D60-87A	
		1322188	EAMM-A-D60-87A-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe				
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	☆ 560283	EAMM-A-D60-60G	
		2256696	EAMM-A-D60-60G-G2 ³⁾	
		2256698	EAMM-A-D60-60G-S1 ²⁾	
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G	
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾	
mit Integriertem Antrieb und Getriebe				
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H	
		2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 ²⁾	
mit Fremdge triebe				
Fremdge triebe	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H	
		2256697	EAMM-A-D60-60H-S1 ²⁾	
Fremdge triebe	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G	
		2946762	EAMM-A-D60-80G-S1 ²⁾	
Fremdge triebe	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA	


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

3) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 1 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

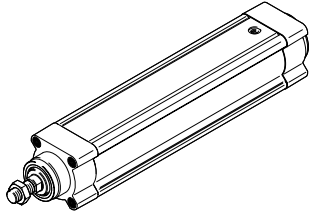

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle		Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ	
ESBF-80				
mit Servomotor				
Fremdmotor	84AA	8110055	EAMM-A-D80-84AA	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	1589665	EAMM-A-D80-100A	
		1600673	EAMM-A-D80-100A-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-...	140A	1588299	EAMM-A-D80-140A	
		1600674	EAMM-A-D80-140A-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Getriebe				
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Winkelgetriebe				
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
mit Schrittmotor und Getriebe				
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
mit Fremdgetriebe				
Fremdgetriebe	80G	2946763	EAMM-A-D80-80G	
		2946764	EAMM-A-D80-80G-S1 ²⁾	
Fremdgetriebe	90GA	8110063	EAMM-A-D80-90GA	
ESBF-100				
mit Servomotor				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	3356796	EAMM-A-D100-100A	
		3356931	EAMM-A-D100-100A-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-...	140A	1588349	EAMM-A-D100-140A	
		1600675	EAMM-A-D100-140A-S1 ²⁾	
mit Servomotor und Getriebe				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	2449341	EAMM-A-D100-120G	
		2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 ²⁾	
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	2449341	EAMM-A-D100-120G	
		2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 ²⁾	
mit Fremdgetriebe				
Fremdgetriebe	120G	2449341	EAMM-A-D100-120G	
		2946765	EAMM-A-D100-120G-S1 ²⁾	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Erhöhte Schutzart IP65

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

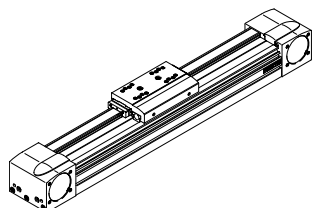

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-50-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	40A	8063444	EAMM-A-L27-40A
Fremdmotor	40R	8063445	EAMM-A-L27-40R
Fremdmotor	40RA	8063446	EAMM-A-L27-40RA
Fremdmotor	55A	557975	EAMM-A-L27-55A
Fremdmotor	58AA	8063448	EAMM-A-L27-58AA
Fremdmotor	60RA	8063452	EAMM-A-L27-60RA
Fremdmotor	60RB	8063453	EAMM-A-L27-60RB
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	8063447	EAMM-A-L27-42A
EMMS-ST-57-...	57A	★ 560678	EAMM-A-L27-57A
Fremdmotor	57AA	8063449	EAMM-A-L27-57AA
Fremdmotor	57AB	8063450	EAMM-A-L27-57AB
Fremdmotor	57AC	8063451	EAMM-A-L27-57AC
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8063455	EAMM-A-L27-60G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454261	EAMM-A-L27-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40	40G	★ 557974	EAMM-A-L27-40G
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	50GA	8063454	EAMM-A-L27-50GA
Fremdgetriebe	60G	8063455	EAMM-A-L27-60G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

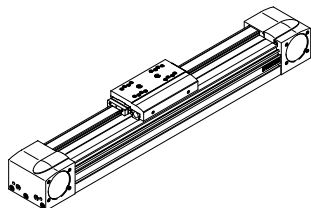

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-70-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	3683331	EAMM-A-L38-55A
Fremdmotor	58AA	8063456	EAMM-A-L38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 2037246	EAMM-A-L38-60P
Fremdmotor	60PA	8063459	EAMM-A-L38-60PA
Fremdmotor	60R	8107703	EAMM-A-L38-60R
Fremdmotor	60RB	8063460	EAMM-A-L38-60RB
Fremdmotor	70A	557979	EAMM-A-L38-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063461	EAMM-A-L38-70AA
Fremdmotor	84AA	8063464	EAMM-A-L38-84AA
Fremdmotor	88A	8063463	EAMM-A-L38-88A
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	8063465	EAMM-A-L38-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456610	EAMM-A-L38-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456610	EAMM-A-L38-60H
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 560679	EAMM-A-L38-57A
Fremdmotor	57AA	8063457	EAMM-A-L38-57AA
Fremdmotor	60AA	8107702	EAMM-A-L38-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 560680	EAMM-A-L38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	8063465	EAMM-A-L38-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	☆ 557978	EAMM-A-L38-60G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456610	EAMM-A-L38-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	8063465	EAMM-A-L38-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063466	EAMM-A-L38-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063467	EAMM-A-L38-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063469	EAMM-A-L38-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063468	EAMM-A-L38-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063470	EAMM-A-L38-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

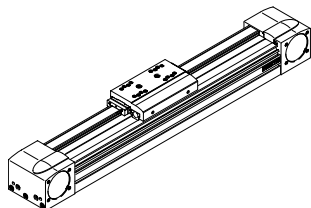

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-80-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8063471	EAMM-A-L48-55A
Fremdmotor	60PA	8063472	EAMM-A-L48-60PA
Fremdmotor	70A	557982	EAMM-A-L48-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063473	EAMM-A-L48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 2042616	EAMM-A-L48-80P
Fremdmotor	80PB	8123168	EAMM-A-L48-80PB
Fremdmotor	82AA	8063475	EAMM-A-L48-82AA
Fremdmotor	84AA	8063479	EAMM-A-L48-84AA
Fremdmotor	88A	8063476	EAMM-A-L48-88A
Fremdmotor	90R	8063477	EAMM-A-L48-90R
Fremdmotor	92RA	8063478	EAMM-A-L48-92RA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	557984	EAMM-A-L48-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456611	EAMM-A-L48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456611	EAMM-A-L48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

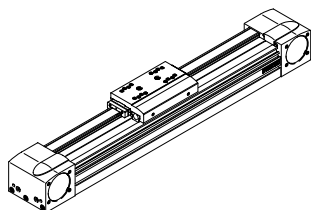

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 560683	EAMM-A-L48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	★ 557983	EAMM-A-L48-60G
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G-...-SST-87	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456611	EAMM-A-L48-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	8063480	EAMM-A-L48-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063481	EAMM-A-L48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063482	EAMM-A-L48-56GA
Fremdgetriebe	68GA	8063486	EAMM-A-L48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063483	EAMM-A-L48-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063487	EAMM-A-L48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063484	EAMM-A-L48-75GA
Fremdgetriebe	80G	8063485	EAMM-A-L48-80G
Fremdgetriebe	90GA	8063489	EAMM-A-L48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063488	EAMM-A-L48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063490	EAMM-A-L48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

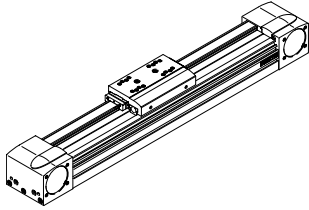

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-120-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	84AA	8063493	EAMM-A-L62-84AA
Fremdmotor	88A	8063492	EAMM-A-L62-88A
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	☆ 557988	EAMM-A-L62-100A
Fremdmotor	108AA	8063494	EAMM-A-L62-108AA
EMMS-AS-140-...	140A	557990	EAMM-A-L62-140A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	56GA	8063497	EAMM-A-L62-56GA
Fremdgetriebe	60H	8063498	EAMM-A-L62-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063502	EAMM-A-L62-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063499	EAMM-A-L62-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063503	EAMM-A-L62-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063500	EAMM-A-L62-75GA
Fremdgetriebe	80G	☆ 557989	EAMM-A-L62-80G
Fremdgetriebe	90GA	8063505	EAMM-A-L62-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063504	EAMM-A-L62-90GB
Fremdgetriebe	115GA	8063506	EAMM-A-L62-115GA
Fremdgetriebe	120G	8063507	EAMM-A-L62-120G
Fremdgetriebe	120GA	8063508	EAMM-A-L62-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063509	EAMM-A-L62-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063510	EAMM-A-L62-120GC

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

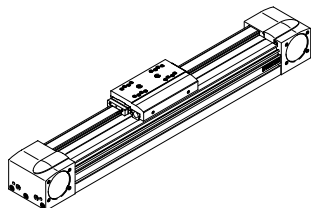

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-185-...-TB			
mit Servomotor			
EMMS-AS-140-...	140A	3657226	EAMM-A-L95-140A-G2
EMMS-AS-190-...	190A	3659562	EAMM-A-L95-190A-G2
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA
Fremdgetriebe	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA
Fremdgetriebe	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC
Fremdgetriebe	160G	8063532	EAMM-A-L95-160G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

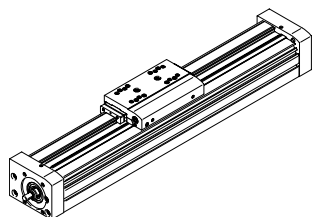

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-70-...-BS			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	☆ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
Fremdmotor	40A	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
Fremdmotor	55A	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105927	EAMM-A-S38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105923	EAMM-A-S38-60R
Fremdmotor	60RA	8105924	EAMM-A-S38-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	☆ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105926	EAMM-A-S38-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105922	EAMM-A-S38-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

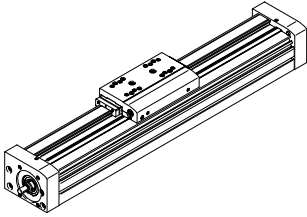

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-80-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105939	EAMM-A-S48-60R
Fremdmotor	60RA	8105941	EAMM-A-S48-60RA
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	★ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	★ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

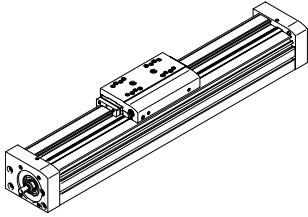

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-120-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	140A	3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

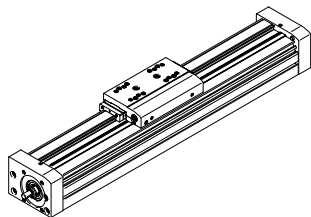

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-120-...-BS			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-...	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-60-P-G-...-SST-57			
EMMS-ST-87-...	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-80-P-G-...-SST-87			
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMGC-60-...			
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EGC-185-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	84AA	8107720	EAMM-A-S95-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-140-...	140A	3637954	EAMM-A-S95-140A-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	90GA	8110066	EAMM-A-S95-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

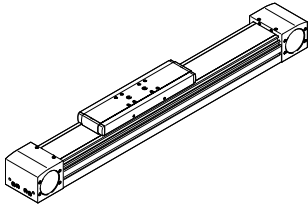

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-70			
mit Servomotor			
Fremdmotor	60PA	8063574	EAMM-A-N38-60PA
Fremdgetriebe	60RA	8063575	EAMM-A-N38-60RA
Fremdmotor	70A	1202331	EAMM-A-N38-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063576	EAMM-A-N38-70AA
Fremdmotor	88A	8063579	EAMM-A-N38-88A
Fremdmotor	90R	8063580	EAMM-A-N38-90R
Fremdmotor	92RA	8063581	EAMM-A-N38-92RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063583	EAMM-A-N38-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456616	EAMM-A-N38-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	8063583	EAMM-A-N38-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456616	EAMM-A-N38-60H
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 3324111	EAMM-A-N38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	☆ 1202253	EAMM-A-N38-60G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456616	EAMM-A-N38-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	8063583	EAMM-A-N38-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063584	EAMM-A-N38-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063585	EAMM-A-N38-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456616	EAMM-A-N38-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063587	EAMM-A-N38-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063586	EAMM-A-N38-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063588	EAMM-A-N38-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

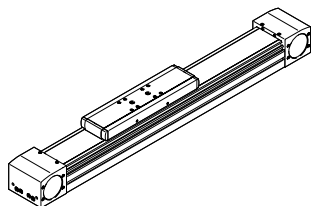

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-80			
mit Servomotor			
Fremdmotor	60PA	8063590	EAMM-A-N48-60PA
Fremdmotor	70AA	8063591	EAMM-A-N48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	8063592	EAMM-A-N48-80P
Fremdmotor	80PB	8107714	EAMM-A-N48-80PB
Fremdmotor	84AA	8063594	EAMM-A-N48-84AA
Fremdmotor	88A	8063593	EAMM-A-N48-88A
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	1201894	EAMM-A-N48-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	★ 1258793	EAMM-A-N48-80G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

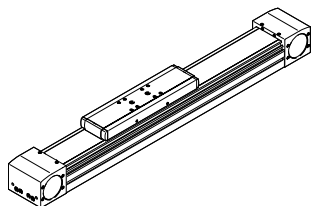

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-80			
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	☆ 1972527	EAMM-A-N48-60G
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	☆ 1258793	EAMM-A-N48-80G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	50GA	8063595	EAMM-A-N48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063596	EAMM-A-N48-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063600	EAMM-A-N48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063597	EAMM-A-N48-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063601	EAMM-A-N48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063598	EAMM-A-N48-75GA
Fremdgetriebe	80G	☆ 1258793	EAMM-A-N48-80G
Fremdgetriebe	90GA	8063603	EAMM-A-N48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063602	EAMM-A-N48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063605	EAMM-A-N48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

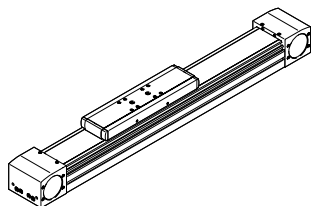

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle		Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ	
ELGA-TB-...-120				
mit Servomotor				
Fremdmotor	84AA	8063606	EAMM-A-N80-84AA	
Fremdmotor	100A	8063607	EAMM-A-N80-100A	
EMMS-AS-140-...	140A	1201691	EAMM-A-N80-140A	
mit Servomotor und Getriebe				
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	☆ 1201695	EAMM-A-N80-120G	
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	☆ 1201695	EAMM-A-N80-120G	
mit Servomotor und Winkelgetriebe				
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
mit Schrittmotor und Getriebe				
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
mit Fremdgetriebe				
Fremdgetriebe	68GA	8063611	EAMM-A-N80-68GA	
Fremdgetriebe	70GA	8063608	EAMM-A-N80-70GA	
Fremdgetriebe	72GA	8063612	EAMM-A-N80-72GA	
Fremdgetriebe	75GA	8063609	EAMM-A-N80-75GA	
Fremdgetriebe	80G	☆ 2372096	EAMM-A-N80-80G	
Fremdgetriebe	90GA	8063614	EAMM-A-N80-90GA	
Fremdgetriebe	90GB	8063613	EAMM-A-N80-90GB	
Fremdgetriebe	115GA	8063615	EAMM-A-N80-115GA	
Fremdgetriebe	120GA	8063617	EAMM-A-N80-120GA	
Fremdgetriebe	120GB	8063618	EAMM-A-N80-120GB	
Fremdgetriebe	120GC	8063619	EAMM-A-N80-120GC	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB-...

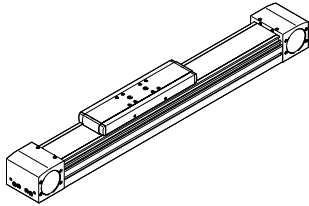

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-150			
mit Servomotor			
EMMS-AS-140-...	140A	3657226	EAMM-A-L95-140A-G2
EMMS-AS-190-...	190A	3659562	EAMM-A-L95-190A-G2
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA
Fremdgetriebe	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA
Fremdgetriebe	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC
Fremdgetriebe	160G	8063532	EAMM-A-L95-160G

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

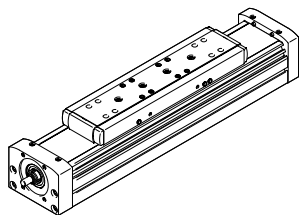

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-BS-...-70			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
Fremdmotor	40A	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
Fremdmotor	55A	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105927	EAMM-A-S38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105923	EAMM-A-S38-60R
Fremdmotor	60RA	8105924	EAMM-A-S38-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G-...-40P	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	57A	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105926	EAMM-A-S38-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105922	EAMM-A-S38-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

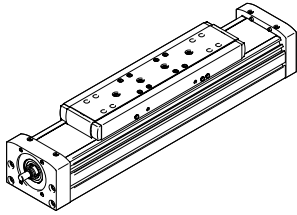

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-BS-...-80			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105939	EAMM-A-S48-60R
Fremdmotor	60RA	8105941	EAMM-A-S48-60RA
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G-...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

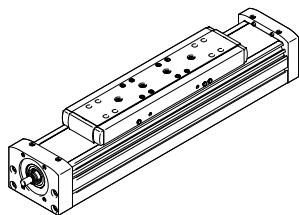

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-BS-...-120			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	140A	3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G-...-EAS-80	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G-...-SAS-100	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G-...-80P	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G-...-100A	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS-...

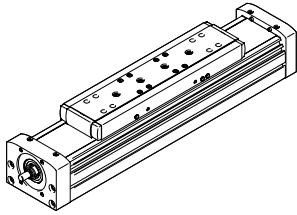

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGA-BS-...-120			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G-...-SST-87	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EGC-185-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	84AA	8107720	EAMM-A-S95-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	3637955	EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-AS-140-...	140A	3637954	EAMM-A-S95-140A-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	90GA	8110066	EAMM-A-S95-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGT-BS-...

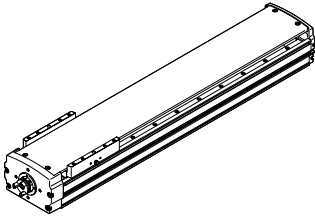

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGT-BS-...-90/-120/-160			
mit Servomotor			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4824833	EAMM-A-T46-60P
Fremdmotor	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
Fremdmotor	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
Fremdmotor	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4624170	EAMM-A-T46-80P
Fremdmotor	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
Fremdmotor	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	4624227	EAMM-A-T46-100A
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
EMMS-ST-87-...	87A	4048771	EAMM-A-T46-87A
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084495	EAMM-A-T46-67A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGC-TB-...

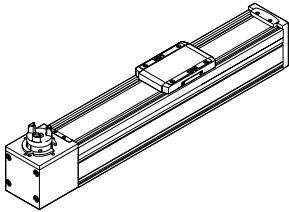

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGC-TB-...-45			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-...	40P	4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMS-ST-57-...	57A	4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
ELGC-TB-...-60			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-...	80P	4623788	EAMM-A-T42-80P
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMS-ST-87-...	87A	4610008	EAMM-A-T42-87A
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
EMGC-67-A-G1-SEC-67			

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGC-TB-...

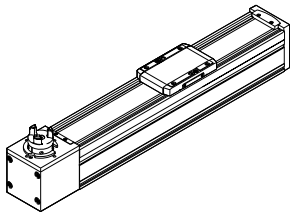

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGC-TB-...-80			
mit Servomotor			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4824833	EAMM-A-T46-60P
Fremdmotor	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
Fremdmotor	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
Fremdmotor	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4624170	EAMM-A-T46-80P
Fremdmotor	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
Fremdmotor	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	4624227	EAMM-A-T46-100A
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
EMMS-ST-87-...	87A	4048771	EAMM-A-T46-87A
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084495	EAMM-A-T46-67A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGC-BS-...

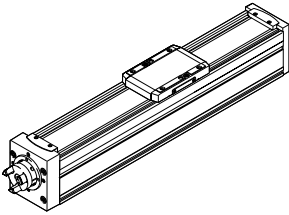

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle		Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ	
ELGC-BS-...-32				
mit Servomotor				
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA	
EMME-AS-40-..., Fremdmotor	40P	4491059	EAMM-A-V25-40P	
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R	
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA	
mit Schrittmotor				
Fremdmotor	35A	8093255	EAMM-A-V25-35A	
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4582608	EAMM-A-V25-42A	
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB	
ELGC-BS-...-45				
mit Servomotor				
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA	
EMME-AS-40-...	40P	4595742	EAMM-A-V32-40P	
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R	
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA	
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	4608750	EAMM-A-V32-60P	
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA	
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA	
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4281142	EAMM-A-V32-42A	
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB	
EMMS-ST-57-...	57A	4597016	EAMM-A-V32-57A	
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA	
ELGC-BS-...-60				
mit Servomotor				
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A	
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA	
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4133487	EAMM-A-T42-60P	
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R	
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA	
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4623788	EAMM-A-T42-80P	
mit Schrittmotor				
EMMS-ST-57-...	57A	4327034	EAMM-A-T42-57A	
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA	
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB	
EMMS-ST-87-...	87A	4610008	EAMM-A-T42-87A	
mit Integriertem Antrieb				
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A	
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe				
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGC-BS-...

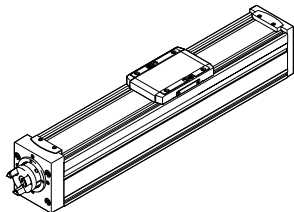

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGC-BS-...-80			
mit Servomotor			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4824833	EAMM-A-T46-60P
Fremdmotor	60R	8126174	EAMM-A-T46-60R
Fremdmotor	60RA	8126174	EAMM-A-T46-60RA
Fremdmotor	70A	8092674	EAMM-A-T46-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8096057	EAMM-A-T46-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4624170	EAMM-A-T46-80P
Fremdmotor	80PA, 80RA	8091047	EAMM-A-T46-80PA
Fremdmotor	80PB, 80R	8096175	EAMM-A-T46-80PB
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	4624227	EAMM-A-T46-100A
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	85AA	8096186	EAMM-A-T46-85AA
EMMS-ST-87-...	87A	4048771	EAMM-A-T46-87A
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084495	EAMM-A-T46-67A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

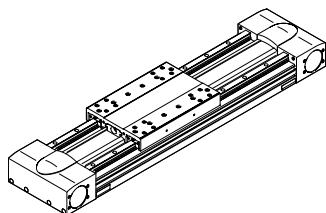

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-125-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8063533	EAMM-A-M43-55A
Fremdmotor	70A	8063534	EAMM-A-M43-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063535	EAMM-A-M43-70AA
Fremdmotor	90R	8063537	EAMM-A-M43-90R
Fremdmotor	92RA	8063538	EAMM-A-M43-92RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063539	EAMM-A-M43-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40P	8063539	EAMM-A-M43-40P
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	1190076	EAMM-A-M43-60G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	8063539	EAMM-A-M43-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063540	EAMM-A-M43-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063541	EAMM-A-M43-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456612	EAMM-A-M43-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063544	EAMM-A-M43-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063542	EAMM-A-M43-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063545	EAMM-A-M43-72GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

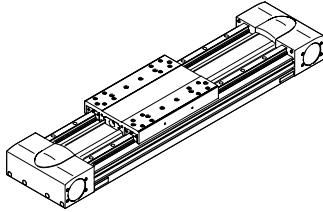

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-160-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	84AA	8063548	EAMM-A-M48-84AA
Fremdmotor	88A	8063547	EAMM-A-M48-88A
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	8063549	EAMM-A-M48-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40P	8063549	EAMM-A-M48-40P
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	8063552	EAMM-A-M48-60G
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G...-SST-87	80G	1190421	EAMM-A-M48-80G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	8063549	EAMM-A-M48-40G
Fremdgetriebe	50GA	8063550	EAMM-A-M48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063551	EAMM-A-M48-56GA
Fremdgetriebe	60H	1456614	EAMM-A-M48-60H
Fremdgetriebe	68GA	8063556	EAMM-A-M48-68GA
Fremdgetriebe	70GA	8063553	EAMM-A-M48-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063557	EAMM-A-M48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063554	EAMM-A-M48-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063559	EAMM-A-M48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063558	EAMM-A-M48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063561	EAMM-A-M48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

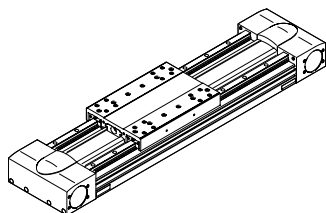

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-220-...-TB			
mit Servomotor			
Fremdmotor	84AA	8063563	EAMM-A-M80-84AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	8063565	EAMM-A-M80-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	8063565	EAMM-A-M80-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G...-SAS-100	120G	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G...-SAS-140	120G	1190774	EAMM-A-M80-120G
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	68GA	8063566	EAMM-A-M80-68GA
Fremdgetriebe	75GA	8063564	EAMM-A-M80-75GA
Fremdgetriebe	80G	8063565	EAMM-A-M80-80G
Fremdgetriebe	90GA	8063568	EAMM-A-M80-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063567	EAMM-A-M80-90GB
Fremdgetriebe	115GA	8063569	EAMM-A-M80-115GA
Fremdgetriebe	120G	1190774	EAMM-A-M80-120G
Fremdgetriebe	120GA	8063571	EAMM-A-M80-120GA
Fremdgetriebe	120GB	8063572	EAMM-A-M80-120GB
Fremdgetriebe	120GC	8063573	EAMM-A-M80-120GC

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

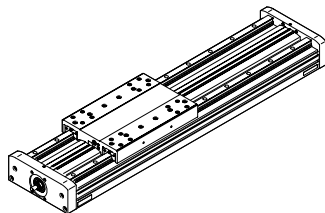

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-125-...-BS			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	★ 3637972	EAMM-A-S38-40P-G2
Fremdmotor	40A	3637971	EAMM-A-S38-40A-G2
Fremdmotor	55A	3637967	EAMM-A-S38-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105927	EAMM-A-S38-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 3637958	EAMM-A-S38-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105923	EAMM-A-S38-60R
Fremdmotor	60RA	8105924	EAMM-A-S38-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 3637965	EAMM-A-S38-42A-G2
EMMS-ST-57-...	57A	★ 3637956	EAMM-A-S38-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105926	EAMM-A-S38-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1456638	EAMM-A-S38-67A-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456647	EAMM-A-S38-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105922	EAMM-A-S38-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

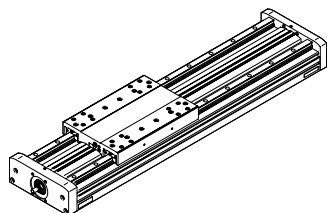

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-160-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	3637961	EAMM-A-S48-55A-G2
Fremdmotor	58AA	8105933	EAMM-A-S48-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 3637964	EAMM-A-S48-60P-G2
Fremdmotor	60R	8105939	EAMM-A-S48-60R
Fremdmotor	60RA	8105941	EAMM-A-S48-60RA
Fremdmotor	70A	3637957	EAMM-A-S48-70A-G2
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105942	EAMM-A-S48-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 3637963	EAMM-A-S48-57A-G2
Fremdmotor	60AA	8105935	EAMM-A-S48-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 3637962	EAMM-A-S48-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256701	EAMM-A-S48-60G-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1456650	EAMM-A-S48-40G-G2
Fremdgetriebe	50GA	8105930	EAMM-A-S48-50GA
Fremdgetriebe	60H	1456652	EAMM-A-S48-60H-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

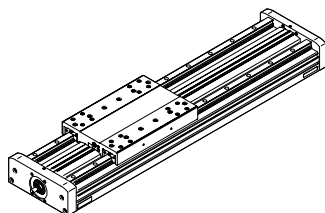

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-220-...-BS			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	3637959	EAMM-A-S62-70A-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 3637970	EAMM-A-S62-80P-G2
Fremdmotor	80PB, 80R	8110208	EAMM-A-S62-80PB
Fremdmotor	82AA	8110211	EAMM-A-S62-82AA
Fremdmotor	84AA	8110226	EAMM-A-S62-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 3637960	EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-140-...	140A	3637969	EAMM-A-S62-140A-G2
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G-...-EAS-80	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G-...-SAS-100	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G-...-80P	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G-...-100A	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 3637966	EAMM-A-S62-87A-G2
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2297649	EAMM-A-S62-60G-G2
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G-...-SST-87	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60H	1456654	EAMM-A-S62-60H-G2
Fremdgetriebe	70GA	8110082	EAMM-A-S62-70GA
Fremdgetriebe	80G	1972530	EAMM-A-S62-80G-G2

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse ELCC-TB-...

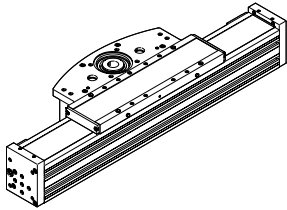

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELCC-TB-...-60			
mit Servomotor			
Fremdmotor	60PA	8063590	EAMM-A-N48-60PA
Fremdmotor	70AA, 70AB	8063591	EAMM-A-N48-70AA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	8063592	EAMM-A-N48-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8107714	EAMM-A-N48-80PB
Fremdmotor	84AA	8063594	EAMM-A-N48-84AA
Fremdmotor	88A	8063593	EAMM-A-N48-88A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1456618	EAMM-A-N48-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
ELCC-TB-...-70			
mit Servomotor			
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	1201894	EAMM-A-N48-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G...-EAS-80	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G...-SAS-100	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G...-80P	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G...-100A	80G	1258793	EAMM-A-N48-80G
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	50GA	8063595	EAMM-A-N48-50GA
Fremdgetriebe	56GA	8063596	EAMM-A-N48-56GA
Fremdgetriebe	70GA	8063597	EAMM-A-N48-70GA
Fremdgetriebe	72GA	8063601	EAMM-A-N48-72GA
Fremdgetriebe	75GA	8063598	EAMM-A-N48-75GA
Fremdgetriebe	90GA	8063603	EAMM-A-N48-90GA
Fremdgetriebe	90GB	8063602	EAMM-A-N48-90GB
Fremdgetriebe	120GA	8063605	EAMM-A-N48-120GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse ELCC-TB-...

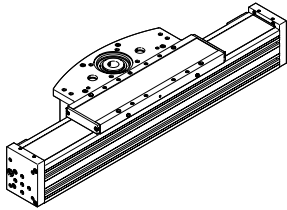

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle		Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ	
ELCC-TB-....-90				
mit Servomotor				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	8063607	EAMM-A-N80-100A	
EMMS-AS-140-...	140A	1201691	EAMM-A-N80-140A	
mit Servomotor und Getriebe				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G....-SAS-100	80G	2372096	EAMM-A-N80-80G	
mit Servomotor und Winkelgetriebe				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-...-100A	80G	2372096	EAMM-A-N80-80G	
mit Fremdgetriebe				
Fremdgetriebe	68GA	8063611	EAMM-A-N80-68GA	
Fremdgetriebe	70GA	8063608	EAMM-A-N80-70GA	
Fremdgetriebe	72GA	8063612	EAMM-A-N80-72GA	
Fremdgetriebe	75GA	8063609	EAMM-A-N80-75GA	
Fremdgetriebe	90GA	8063614	EAMM-A-N80-90GA	
Fremdgetriebe	90GB	8063613	EAMM-A-N80-90GB	
Fremdgetriebe	115GA	8063615	EAMM-A-N80-115GA	
Fremdgetriebe	120GA	8063617	EAMM-A-N80-120GA	
Fremdgetriebe	120GB	8063618	EAMM-A-N80-120GB	
Fremdgetriebe	120GC	8063619	EAMM-A-N80-120GC	
ELCC-TB-....-110				
mit Servomotor				
EMMS-AS-140-...	140A	3657226	EAMM-A-L95-140A-G2	
EMMS-AS-190-...	190A	3659562	EAMM-A-L95-190A-G2	
mit Servomotor und Getriebe				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G....-SAS-100	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2	
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-120-P-G....-SAS-100	120G	☆ 3659941	EAMM-A-L95-120G-G2	
EMMS-AS-140-... EMGA-120-P-G....-SAS-140	120G	3659941	EAMM-A-L95-120G-G2	
EMMS-AS-140-... EMGA-160-P-G....-SAS-140	160G	9063532	EAMM-A-L95-160G	
mit Servomotor und Winkelgetriebe				
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G....-100A	80G	3660191	EAMM-A-L95-80G-G2	
mit Fremdgetriebe				
Fremdgetriebe	68GA	8063524	EAMM-A-L95-68GA	
Fremdgetriebe	72GA	8063525	EAMM-A-L95-72GA	
Fremdgetriebe	75GA	8063522	EAMM-A-L95-75GA	
Fremdgetriebe	90GA	8063526	EAMM-A-L95-90GA	
Fremdgetriebe	115GA	8063527	EAMM-A-L95-115GA	
Fremdgetriebe	120GA	8063529	EAMM-A-L95-120GA	
Fremdgetriebe	120GB	8063530	EAMM-A-L95-120GB	
Fremdgetriebe	120GC	8063531	EAMM-A-L95-120GC	

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

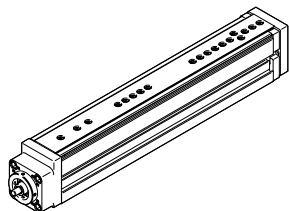

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSL-35			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8105863	EAMM-A-D19-38AA
EMME-AS-40-...	40P	1981953	EAMM-A-D19-40P
Fremdmotor	40A	1199152	EAMM-A-D19-40A
Fremdmotor	40R	8105867	EAMM-A-D19-40R
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	1081659	EAMM-A-D19-28A
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	1087642	EAMM-A-D19-42A
EGSL-45			
mit Servomotor			
Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
EMME-AS-40-...	40P	☆ 1976465	EAMM-A-D32-40P
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 1956054	EAMM-A-D32-60P
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

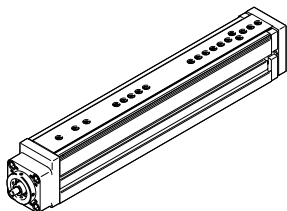

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSL-45			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	57A	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2946758	EAMM-A-D32-60G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA
Fremdgetriebe	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

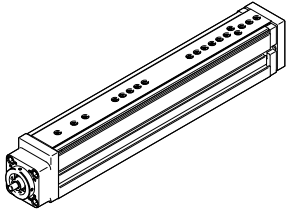

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSL-55			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 1977000	EAMM-A-D40-60P
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-EAS-40		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMMT-AS-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G-...-EAS-60			
EMME-AS-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-P-G-...-EAS-60			
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-A-G-...-40P		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMMT-AS-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G-...-60P			
EMME-AS-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGA-60-A-G-...-60P			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 543154	EAMM-A-D40-57A
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 550982	EAMM-A-D40-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SST-42		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMMS-ST-57-...	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57			
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMGC-40-...		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMCA-EC-67-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
EMGC-60-...			
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-...	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
EMGC-67-A-G1-SEC-67			
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 1 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

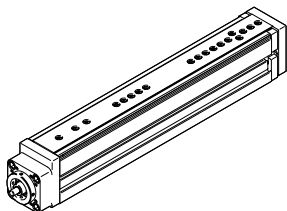

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSL-75			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8105937	EAMM-A-D60-80PB
Fremdmotor	84AA	8105945	EAMM-A-D60-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G-...-EAS-80	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G-...-SAS-100	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G-...-80P	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G-...-100A	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	★ 560283 2256696	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60G-G2 ²⁾
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G-...-SST-87	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
Fremdgetriebe	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
Fremdgetriebe	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA


¹⁾ Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

²⁾ Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 1 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSC

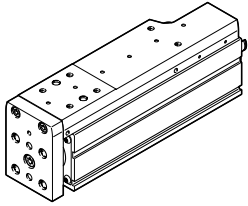

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSC-25			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	4505258	EAMM-A-V20-28A
Fremdmotor	28AA	8093016	EAMM-A-V20-28AA
EGSC-32			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093162	EAMM-A-V25-38AA
EMME-AS-40-...	40P	4491059	EAMM-A-V25-40P
Fremdmotor	40R	8087062	EAMM-A-V25-40R
Fremdmotor	40RA	8094100	EAMM-A-V25-40RA
mit Schrittmotor			
Fremdmotor	35A, 35AB	8093255	EAMM-A-V25-35A
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4582608	EAMM-A-V25-42A
Fremdmotor	42AB	8094108	EAMM-A-V25-42AB
EGSC-45			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8093023	EAMM-A-V32-38AA
EMME-AS-40-...	40P	4595742	EAMM-A-V32-40P
Fremdmotor	40R	8087090	EAMM-A-V32-40R
Fremdmotor	40RA	8094180	EAMM-A-V32-40RA
Fremdmotor	58AA	8098982	EAMM-A-V32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	4608750	EAMM-A-V32-60P
Fremdmotor	60PA	8091053	EAMM-A-V32-60PA
Fremdmotor	60RA	8093041	EAMM-A-V32-60RA
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	4281142	EAMM-A-V32-42A
Fremdmotor	42AB	8094200	EAMM-A-V32-42AB
EMMS-ST-57-...	57A	4597016	EAMM-A-V32-57A
Fremdmotor	60AA	8092271	EAMM-A-V32-60AA
EGSC-60			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	8082614	EAMM-A-T42-55A
Fremdmotor	58AA	8094935	EAMM-A-T42-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P, 60PA	4133487	EAMM-A-T42-60P
Fremdmotor	60R	8093289	EAMM-A-T42-60R
Fremdmotor	60RA	8092264	EAMM-A-T42-60RA
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	4623788	EAMM-A-T42-80P
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	4327034	EAMM-A-T42-57A
Fremdmotor	60AA	8092255	EAMM-A-T42-60AA
Fremdmotor	60AB	8094949	EAMM-A-T42-60AB
EMMS-ST-87-...	87A	4610008	EAMM-A-T42-87A
mit Integrierter Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
mit Integrierter Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-...	67A	8084497	EAMM-A-T42-67A
EMGC-67-A-G1-SEC-67			

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK

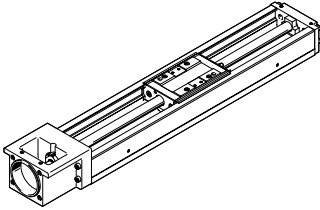

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSK-15			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	1982886	EAMM-A-P3-28D-40P
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	1703478	EAMM-A-P3-28D-28A
EGSK-20			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8107704	EAMM-A-P4-28B-38AA
Fremdmotor	40A	562637	EAMM-A-P4-28B-40A
EMME-AS-40-...	40P	1983071	EAMM-A-P4-28B-40P
Fremdmotor	40R	8107707	EAMM-A-P4-28B-40R
Fremdmotor	40RA	8107708	EAMM-A-P4-28B-40RA
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	1731466	EAMM-A-P4-28B-28A
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562636	EAMM-A-P4-28B-42A
EGSK-26			
mit Servomotor			
Fremdmotor	38AA	8107710	EAMM-A-P5-28B-38AA
Fremdmotor	40A	562641	EAMM-A-P5-28B-40A
EMME-AS-40-...	40P	1983122	EAMM-A-P5-28B-40P
Fremdmotor	40R	8107711	EAMM-A-P5-28B-40R
Fremdmotor	40RA	8107712	EAMM-A-P5-28B-40RA
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-28-...	28A	1731474	EAMM-A-P5-28B-28A
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562640	EAMM-A-P5-28B-42A
EGSK-33			
mit Servomotor			
Fremdmotor	40A	562646	EAMM-A-P6-38A-40A
EMME-AS-40-...	40P	1983450	EAMM-A-P6-38A-40P
Fremdmotor	55A	562647	EAMM-A-P6-38A-55A
Fremdmotor	58AA	8123494	EAMM-A-P6-38A-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	2264375	EAMM-A-P6-38A-60P
Fremdmotor	60R	8123495	EAMM-A-P6-38A-60R
Fremdmotor	60RA	8123496	EAMM-A-P6-38A-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-...	40G	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
EMGA-40-P-G-...-EAS-40			

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK

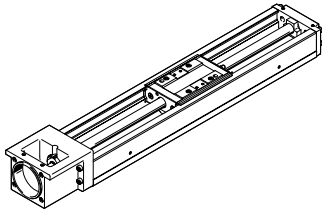

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze


→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
EGSK-33			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562644	EAMM-A-P6-38A-42A
EMMS-ST-57-...	57A	562645	EAMM-A-P6-38A-57A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	2297641	EAMM-A-P6-38A-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	2297645	EAMM-A-P6-38A-40G
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	2297641	EAMM-A-P6-38A-67A
EGSK-46			
mit Servomotor			
Fremdmotor	40A	562652	EAMM-A-P8-38A-40A
EMME-AS-40-...	40P	1986292	EAMM-A-P8-38A-40P
Fremdmotor	55A	562653	EAMM-A-P8-38A-55A
Fremdmotor	58AA	8105910	EAMM-A-P8-38A-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	1987308	EAMM-A-P8-38A-60P
Fremdmotor	60R	8105916	EAMM-A-P8-38A-60R
Fremdmotor	60RA	8105914	EAMM-A-P8-38A-60RA
Fremdmotor	70A	564996	EAMM-A-P8-38A-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105920	EAMM-A-P8-38A-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	562650	EAMM-A-P8-38A-42A
EMMS-ST-57-...	57A	562651	EAMM-A-P8-38A-57A
Fremdmotor	60AA	8105913	EAMM-A-P8-38A-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	564998	EAMM-A-P8-38A-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	2297643	EAMM-A-P8-38A-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	2297646	EAMM-A-P8-38A-40G
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	2297643	EAMM-A-P8-38A-67A

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR, ELGG

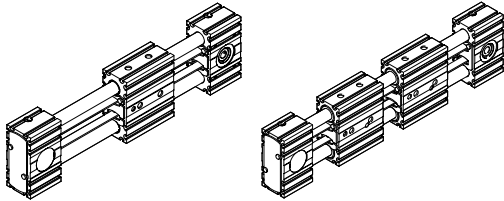

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGR-35, ELGG-35			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	1133400	EAMM-A-R27-55A
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G-...-40P	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	★ 1133403	EAMM-A-R27-57A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1456619	EAMM-A-R27-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1456622	EAMM-A-R27-40G
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	1456619	EAMM-A-R27-67A
ELGR-45, ELGG-45			
mit Servomotor			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 2224996	EAMM-A-R38-60P
Fremdmotor	70A	1133401	EAMM-A-R38-70A
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456630	EAMM-A-R38-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G-...-40P	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456630	EAMM-A-R38-60H

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR, ELGG

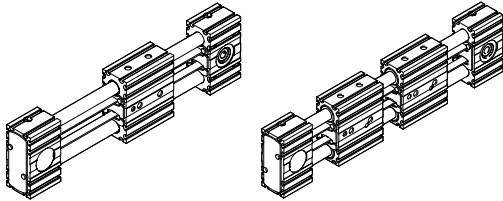

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ELGR-45, ELGG-45			
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	★ 1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	87A	★ 1133404	EAMM-A-R38-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2310075	EAMM-A-R38-60G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1456623	EAMM-A-R38-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456630	EAMM-A-R38-60H
ELGR-55, ELGG-55			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 2225090	EAMM-A-R48-80P
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 1133402	EAMM-A-R48-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1456633	EAMM-A-R48-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1456633	EAMM-A-R48-60H
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 1133405	EAMM-A-R48-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2374780	EAMM-A-R48-60G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1456633	EAMM-A-R48-60H

¹⁾ Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

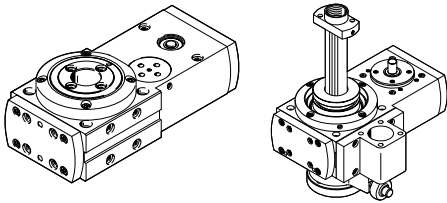

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62


Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ERMB-20, EHMB-20			
mit Servomotor			
EMME-AS-40-...	40P	2207441	EAMM-A-D32-35A-40P
Fremdmotor	40A	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
Fremdmotor	40R	8105826	EAMM-A-D32-40R
Fremdmotor	40RA	8125610	EAMM-A-D32-40RA
Fremdmotor	55A	550979	EAMM-A-D32-55A
Fremdmotor	58AA	8105884	EAMM-A-D32-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	★ 1956054	EAMM-A-D32-60P
Fremdmotor	60R	8105918	EAMM-A-D32-60R
Fremdmotor	60RA	8105889	EAMM-A-D32-60RA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G-...-EAS-40	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G-...-40P	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-42-..., Fremdmotor	42A	★ 543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	57A	★ 550980	EAMM-A-D32-57A
Fremdmotor	60AA	8105887	EAMM-A-D32-60AA
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G-...-SST-42	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	2946758	EAMM-A-D32-60G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	1454238	EAMM-A-D32-40G
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	2946760	EAMM-A-D32-60H
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	1454239	EAMM-A-D32-67A
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	50GA	8117072	EAMM-A-D32-50GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.



Lieferübersicht

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

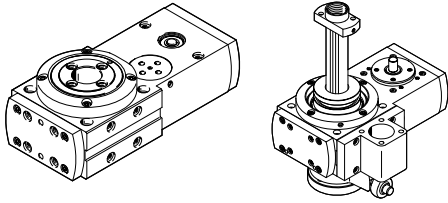

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ERMB-25, EHMB-25			
mit Servomotor			
Fremdmotor	55A	543153	EAMM-A-D40-55A
Fremdmotor	58AA	8105928	EAMM-A-D40-58AA
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-..., Fremdmotor	60P	☆ 1977000	EAMM-A-D40-60P
Fremdmotor	60R	8117079	EAMM-A-D40-60R
Fremdmotor	60RA	8117078	EAMM-A-D40-60RA
Fremdmotor	70A	550981	EAMM-A-D40-70A
Fremdmotor	70AA, 70AB	8105952	EAMM-A-D40-70AA
mit Servomotor und Getriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-P-G...-EAS-40	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G...-EAS-60	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMME-AS-40-... EMGA-40-A-G...-40P	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G...-60P	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-57-...	57A	☆ 543154	EAMM-A-D40-57A
Fremdmotor	60AA	8105929	EAMM-A-D40-60AA
EMMS-ST-87-...	87A	☆ 550982	EAMM-A-D40-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-42-... EMGA-40-P-G...-SST-42	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	60G	2256400	EAMM-A-D40-60G
mit Integriertem Antrieb			
EMCA-EC-67-...	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-40-...	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ²⁾
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H
mit Integriertem Antrieb und Winkelgetriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-67-A-G1-SEC-67	67A	1454243	EAMM-A-D40-67A
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	40G	☆ 560282	EAMM-A-D40-40G
		2256398	EAMM-A-D40-40G-G2 ³⁾
Fremdgetriebe	50GA	8117076	EAMM-A-D40-50GA
Fremdgetriebe	60H	1454242	EAMM-A-D40-60H


1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 1 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet



Lieferübersicht

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB, EHMB

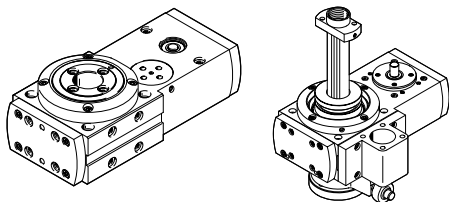

Schnittstellentabelle für Fremdmotoren

→ ab Seite 58

Technische Daten für Axialbausätze

→ ab Seite 62

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ERMB-32, EHMB-32			
mit Servomotor			
Fremdmotor	70A	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-..., Fremdmotor	80P	★ 1977073	EAMM-A-D60-80P
Fremdmotor	80PB, 80R	8105937	EAMM-A-D60-80PB
Fremdmotor	84AA	8105945	EAMM-A-D60-84AA
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-..., Fremdmotor	100A	★ 550983	EAMM-A-D60-100A
mit Servomotor und Getriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-P-G-...-EAS-60	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-P-G-...-EAS-80	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-P-G-...-SAS-100	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Servomotor und Winkelgetriebe			
EMMT-AS-60-..., EMME-AS-60-... EMGA-60-A-G-...-60P	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
EMMT-AS-80-..., EMME-AS-80-... EMGA-80-A-G-...-80P	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
EMMT-AS-100-..., EMME-AS-100-... EMGA-80-A-G-...-100A	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Schrittmotor			
EMMS-ST-87-...	87A	★ 543162	EAMM-A-D60-87A
mit Schrittmotor und Getriebe			
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G-...-SST-57	60G	★ 560283 2256696	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60G-G2 ²⁾
EMMS-ST-87-... EMGA-80-P-G-...-SST-87	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
mit Integriertem Antrieb und Getriebe			
EMCA-EC-67-... EMGC-60-...	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
mit Fremdgetriebe			
Fremdgetriebe	60H	1454245	EAMM-A-D60-60H
Fremdgetriebe	80G	1499402	EAMM-A-D60-80G
Fremdgetriebe	90GA	8105944	EAMM-A-D60-90GA

1) Das Eingangs-Drehmoment darf das max. zul. übertragbare Drehmoment des Axialbausatzes nicht überschreiten.

2) Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F → Seite 1 kann der Axialbausatz von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.



Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Typ	Schnittstelle Motor
Fastech	EzM2-28	28AA
Moons	MS11HS	
Oriental Motor	AR2x, AZ2x, CVK22	
Sanyo Denki	SH22xx	
Fastech	EzM2-35	35A
Fulling	35 SH	
Minebea	14PY-Z	
Sanyo Denki	SH35xx	
Bosch Rexroth	MSM019A; MSM019B	38AA
Panasonic	MSMD012J1, MSMF012, MSMF5A	
Schneider Electric	BMH 1403	40A
Apex Dynamics INC.	PG040	40G
B+R Automation	8GP30-040	
Bosch Rexroth	GTE040	
Neugart	PLE 040, WPLE 40	
Wittenstein Alpha	CP 005, CPK 005	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	TL-A1x, TLY-A1x	40R
B+R Automation	8LVA1	
Beckhoff	AM301x, AM311x, AM811x, AM801x	
Inovance	ISMH1-10B30	
Kollmorgen	AKM1xx-Ax	
Mitsubishi	HF-KE13, HF-KP053, HF-KP13, HF-MP053, HF-MP13, HG-MR13B	
Omron	R7M-A10030, R88M-x05030, R88M-x10030, SGMV-A01A, SGMV-A5A, SGMV-C2A, SGMJV-01A, SGMJV-05A	
Sanyo Denki	R2EA04008, R2xA04005	
Siemens	1FK2102-0AG..., 1FK2102-1AG...,	
YASKAWA	SGM7J-A5A.A2., SGM7J-01A.A2., SGM7J-C2A.A2., SGM7JA-A5A.A2., SGM7JA-01A.A2., SGM7JA-C2A.A2.	
Siemens	1FK701x	40RA
Beckhoff	AS1010, AS1020	42A
Fastech	EzM2-42	
Minebea	17PY-Z (IP20)	
Moons	MS17HA (IP20)	
Nanotec	ST4209	42AB
Schneider Electric	ILP2R42x	
Oriental Motor	AR4x, AZ4x	
Apex Dynamics INC.	PE 050	
Neugart	PLPE 50, WPLPE 50	50GA
Wittenstein Alpha	NP 005, NPK 005, LP+ 050, LPK+ 050, LK+ 050	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	MPL-x15, VPL-x063x	
AMK	DT3	
B+R Automation	8LSA2	55A
Baumüller	DSD2-028	
Beckhoff	AM227LL, AM227M, AM802x, AM812x	
Schneider Electric	BMH 055, BSH 055	
Siemens	1FK7022, 1FT6021, 1FT6024	
SEW Eurodrive	PSF 121, PSF 122, PSKF 121, PSKF 122	
Fastech	EzM2-56	
Minebea	23KY-K (IP20)	57A
Moons	MS23HA (IP20)	
Oriental Motor	PKP26	
B+R Automation	80MPF	
Nanotec	ST6018	57AA
Schneider Electric	BRS 364, BRS 366, IFS 61, IFS 62, ILS1x571, ILS1x572	
Schneider Electric	BRS 368; IFS 63; ILS1x573	57AC

Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Typ	Schnittstelle Motor
B+R Automation	8JSA2	58AA
Beckhoff	AM302x	
Bosch Rexroth	MSK030	
Kollmorgen	AKM2xx-Ax	
SEW Eurodrive	CMP40	
Fastech	EzM2-60	60AA
Oriental Motor	AR6x, AZ6x	60AB
Apex Dynamics INC.	PG060	60H
B+R Automation	8GP30-060, 8GP40-060	
Bosch Rexroth	GTE060	
Neugart	PLE 060, WPLE 60	
Wittenstein Alpha	CP 015, CPK 015	
Bosch Rexroth	MSM 031	60P
Omron	R88M-x40030	
Panasonic	MSMF042	
B+R Automation	8LVA2	60PA
Inovance	ISMH1-20B30, ISMH1-40B30	
Mitsubishi	HF-KP23, HF-KP43, HK-KT23W, HK-KT43W, HF-KE23, HF-KE43, HF-MP23, HF-MP43, HG-KR43	
YASKAWA	SGM7J-02A, SGM7J-04A	
Moons	SM601AE4, SM602AE4	
Omron	SGMAH-02, SGMAV-02A, SGMAV-04A, SGMAV-06A, SGMJV-02A, SGMJV-04A	
Sanyo Denki	R2AA06040, R2AA06040FX, R2xA06020	
Siemens	1FK2xx3-...-0...	
Siemens	1FL603x-2AF21	
Tamagawa	TS4607, TS4609, TS4610	
YASKAWA	SGM7J-02A.A2.,SGM7J-04A.A2., SGM7J-06A.A2.	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	TL-A2x, TLY-A2x	60R
Bosch Rexroth	MSM030, MSM031	60RA
Omron	R88M-x20030	
Panasonic	MSMF022	
Beckhoff	AM312x	60RB
Siemens	1FK2xx3-...-2...	
Bosch Rexroth	GTM060	68GA
Lenze	GPA00, MPR050-1S GCN	
Neugart	PLN 70, WPLN 70	
SEW Eurodrive	PSx 221, PSx 222	
Siemens	SP 060S	
Wittenstein Alpha	SK+ 060, SP+ 060, SPC+ 060	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	MPL-x2, VPL-x075x	70A
AMK	DT4	
Baumüller	DSD2-036	
Lenze	MCS 06, MDSKSxx036	
Schneider Electric	BMH 0701, BMH 0702, BSH 0701,BSH 0702	
SEW Eurodrive	CMP50	
B+R Automation	8JSA3	70AA
Beckhoff	AM303x, AM803x, AM813x, AM853x	
Kollmorgen	AKM3xx-Ax	
Schneider Electric	BMH 0703, BSH 0703	
Siemens	1FT6031, 1FT6034, 1FT7034, 1FK7032, 1FK7033, 1FK7034	
Siemens	6SN2155...	70AB
Apex Dynamics INC.	PE 070	70GA
Neugart	PLPE 70,WPLPE 70	
SEW Eurodrive	PSCZ 221, PSCZ 222, PSKCZ 221, PSKCZ 222	
Wittenstein Alpha	NP 015, NPK 015, LP+ 070, LPK+ 070, LK+ 070	

Lieferübersicht


Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Typ	Schnittstelle Motor
B+R Automation	8GP60-070	72GA
Neugart	PLN 70 (OP14), WPLN 70 (OP14)	
Bosch Rexroth	GTM075	75GA
Lenze	GPA01	
Neugart	PLN 90, WPLN 90	
SEW Eurodrive	PSC 321, PSC 322, PSF 321, PSF 322, PSKC 321, PSKC 322, PSKF 321, PSKF 322	
Siemens	SP 075S	
Wittenstein Alpha	SK+ 075,SP+ 075, SPK+ 075, SPC+ 075	80G
Apex Dynamics INC.	PG080	
B+R Automation	8GP40-080	
Bosch Rexroth	GTE080	
Neugart	PLE 080, WPLE 80	
Schneider Electric	GBX080	80P
Wittenstein Alpha	CP 025, CPK 025	
Bosch Rexroth	MSM040, MSM041	
Omron	R88M-x75030	
Panasonic	MSMF082	
B+R Automation	8LVA3	80PA
Inovance	ISMH1-75B30	
Mitsubishi	HG-KR73, HK-KT7M3W	
Moons	SM803AE4	
Siemens	1FK2104-4AK...,1FK2104-5AK...	
YASKAWA	SGMJ-08A.A2.	80PB
Sanyo Denki	R2AA08075	
Bosch Rexroth	MSK040, MK043	82AA
B+R Automation	8JSA4	84AA
Beckhoff	AM304xt, AM354x, AM804x, AM814x	
Kollmorgen	AKM4xx-Ax	
Siemens	1FK7040, 1FK7042, 1FK7043, 1FK7044, 1FT6041, 1FT6044, 1FT704x	
Oriental Motor	AR9x, AZ9x	85AA
B+R Automation	8LSA3	88A
Baumüller	DSC1-045, DSD2-045	
Beckhoff	AM247L	
Lenze	MCA 10 FF100, MCS 09, MDSK5xx056 FF100	
SEW Eurodrive	CMP63	
Apex Dynamics INC.	PE 090	90GA
Neugart	PLPE 90, WPLPE 90	
Wittenstein Alpha	NP 025, NPK 025, LP+ 090, LPK+ 090, LK+ 090	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	TLY-A3x	90R
Sanyo Denki	R2AAB8100	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	MPF-x3, VPL-x100x	92RA
SEW Eurodrive	WF10 Ø120, WF10DT56	
Allen-Bradley/Rockwell Automation	MPL-x4, VPL-x115x	100A
AMK	DT5, DTK5	
B+R Automation	8LSA4	
Beckhoff	AM257S, AM257M	
Bosch Rexroth	MSK050	
SEW Eurodrive	CFM71	108AA
Allen-Bradley/Rockwell Automation	MPL-x45, VPL-x130x	
Beckhoff	AM305x, AM355x	
Kollmorgen	AKM5xx-Ax	

Lieferübersicht

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Hersteller	Typ	Schnittstelle Motor
Bosch Rexroth	GTM100	115GA
Lenze	GPA02	
Neugart	PLN 115, WPLN 115	
SEW Eurodrive	PSC 521, PSC 522, PSF 521, PSF 522, PSKC 521, PSKC 522, PSKF 521, PSKF 522	
Siemens	SP 100S	
Wittenstein Alpha	SK+ 100, SP+ 100, SPK+ 100, SPC+ 100	
Apex Dynamics INC.	PG120	120G
Bosch Rexroth	GTE120	
Neugart	PLE 120, WPLE 120	
Schneider Electric	GBX120	
Wittenstein Alpha	CP 035, CPK 035	
Apex Dynamics INC.	PG080A	120GA
Lenze	GKR03-2M VAK, GKR04-2S VAK	
Neugart	PLE 080-90, WPLE 80-90	
SEW Eurodrive	RF07 Ø120, SF37 Ø120, WF30 Ø120, WF37 Ø120	
Siemens	BF29-KQ-703	
SEW Eurodrive	RF27 Ø120	120GB
Siemens	ZF29-KQ-704, ZF29-KQ-706	
Apex Dynamics INC.	PE 120	120GC
Neugart	PLPE 120, WPLPE 120	
Wittenstein Alpha	NP 035, NPK 035, LP+ 120, LPK+ 120, LK+ 120	
Baumüller	DSC1-056, DSD2-056	126AA
SEW Eurodrive	CMPZ71	
Siemens	1FK7060, 1FK7062, 1FK7063, 1FT6061, 1FT6062, 1FT6064, 1FT7062, 1FT7064, 1FT7066, 1FT7068	
Apex Dynamics INC.	PG160	160G
Bosch Rexroth	GTE160	
Neugart	PLE 160	
SEW Eurodrive	CFM112	190A

Datenblatt

Werkstoff:
Kupplungsgehäuse,
Kupplungsstaben
Motorflansch: Aluminium
Schrauben: Stahl, verzinkt

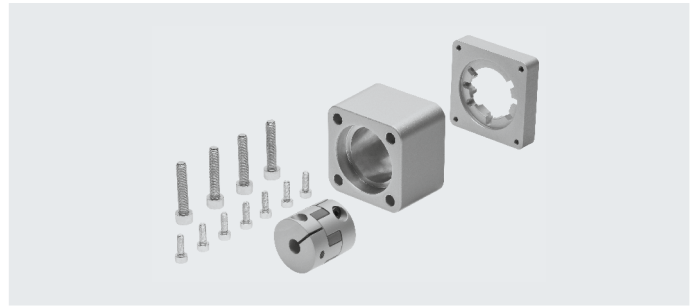

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D19-28A	EGSL	1,1	0,28	10000	80	72
EAMM-A-D19-38AA	EGSL	1,1	0,28	10000	121	
EAMM-A-D19-40A	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-40P	EGSL	1,1	0,28	10000	110	
EAMM-A-D19-40R	EGSL	1,1	0,28	10000	133	
EAMM-A-D19-42A	EGSL	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40A	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	130	
EAMM-A-D32-40G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-D32-40P	EGSL, ESBF	1,1	0,28	10000	160	
EAMM-A-D32-40R	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	309	
EAMM-A-D32-40RA	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	309	
EAMM-A-D32-35A-40A	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	220	
EAMM-A-D32-35A-40P	EHMB, ERMB	4	5,87	8000	160	
EAMM-A-D32-42A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	1,1	0,28	10000	140	
EAMM-A-D32-50GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	446	
EAMM-A-D32-55A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	260	
EAMM-A-D32-58AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	329	
EAMM-A-D32-60AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	341	
EAMM-A-D32-57A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	270	
EAMM-A-D32-60G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	540	
EAMM-A-D32-60P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	4	5,87	8000	410	
EAMM-A-D32-60R	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	386	
EAMM-A-D32-60RA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-D32-67A	EGSL, ESBF	6,5	5,87	8000	410	
EAMM-A-D40-40G	EGSL, EHMB, ERMB	8	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-40G-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	450	
EAMM-A-D40-50GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	438	
EAMM-A-D40-55A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-57A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	6	5,87	8000	350	
EAMM-A-D40-58AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	354	
EAMM-A-D40-60AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	363	
EAMM-A-D40-60G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-D40-60P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	430	
EAMM-A-D40-60R	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	368	
EAMM-A-D40-60RA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	336	
EAMM-A-D40-67A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-D40-70AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12,5	5,87	8000	443	
EAMM-A-D40-70A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	410	
EAMM-A-D40-87A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	8	5,87	8000	530	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-D50-60G	ESBF	17	34,8	6000	570	72
EAMM-A-D50-60H	ESBF	17	34,8	6000	570	
EAMM-A-D50-70A	ESBF	12	34,8	6000	740	
EAMM-A-D50-70GA	ESBF	17	34,8	6000	1018	
EAMM-A-D50-80G	ESBF	17	34,8	6000	1190	
EAMM-A-D50-80P	ESBF	14	34,8	6000	890	
EAMM-A-D50-80PB	ESBF	17	34,8	6000	892	
EAMM-A-D50-82AA	ESBF	17	34,8	6000	815	
EAMM-A-D50-84AA	ESBF	17	34,8	6000	1012	
EAMM-A-D50-87A	ESBF	12	34,8	6000	860	
EAMM-A-D50-100A	ESBF	14	34,8	6000	1140	
EAMM-A-D60-60G	EGSL, EHMB, ERMB,	12	34,8	6000	830	
EAMM-A-D60-60G-G2	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	1350	
EAMM-A-D60-60H	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1250	
EAMM-A-D60-70A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	750	
EAMM-A-D60-80G	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	17	34,8	6000	1350	
EAMM-A-D60-80P	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6000	1040	
EAMM-A-D60-80PB	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1041	
EAMM-A-D60-84AA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	1173	
EAMM-A-D60-87A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	12	34,8	6000	890	
EAMM-A-D60-90GA	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	21	34,8	6000	2192	
EAMM-A-D60-100A	EGSL, EHMB, ERMB, ESBF	14	34,8	6000	1170	
EAMM-A-D80-80G	ESBF	60	128	5500	1990	
EAMM-A-D80-84AA	ESBF	60	128	5500	1843	
EAMM-A-D80-90GA	ESBF	60	128	550	2192	
EAMM-A-D80-100A	ESBF	60	128	5500	2030	
EAMM-A-D80-140A	ESBF	60	128	5500	2920	
EAMM-A-D100-100A	ESBF	60	128	5500	2450	
EAMM-A-D100-120G	ESBF	143	280	4500	3520	
EAMM-A-D100-140A	ESBF	143	280	4500	3460	
EAMM-A-L27-40G	EGC-TB	2	0,445	10000	180	82
EAMM-A-L27-55A	EGC-TB	2	0,445	10000	220	
EAMM-A-L27-57A	EGC-TB	1,6	0,355	10000	180	
EAMM-A-L27-67A	EGC-TB	2	0,445	10000	290	
EAMM-A-L27-40A	EGC-TB	1,5	0,355	10000	82	
EAMM-A-L27-40R	EGC-TB	1,6	0,355	10000	110	
EAMM-A-L27-40RA	EGC-TB	1,6	0,355	10000	84	
EAMM-A-L27-42A	EGC-TB	1,2	0,45	10000	157	
EAMM-A-L27-58AA	EGC-TB	2	0,355	10000	165	
EAMM-A-L27-57AA	EGC-TB	1,6	0,355	10000	184	
EAMM-A-L27-57AB	EGC-TB	1,6	0,355	10000	184	
EAMM-A-L27-57AC	EGC-TB	1,6	0,45	10000	183	
EAMM-A-L27-60RA	EGC-TB	2	0,45	10000	278	
EAMM-A-L27-60RB	EGC-TB	2	0,45	10000	221	
EAMM-A-L27-50GA	EGC-TB	2	0,45	10000	197	
EAMM-A-L27-60G	EGC-TB	2	0,45	10000	307	
EAMM-A-L38-55A	EGC-TB	4,4	0,445	8000	210	
EAMM-A-L38-57A	EGC-TB	3,6	3,2	8000	220	
EAMM-A-L38-60AA	EGC-TB	8	3,2	8000	231	
EAMM-A-L38-60G	EGC-TB	4,4	3,2	8000	350	
EAMM-A-L38-60H	EGC-TB	4,4	3,3	8000	340	
EAMM-A-L38-60P	EGC-TB	4,4	3,3	8000	300	
EAMM-A-L38-60R	EGC-TB	9	3,2	8000	298	
EAMM-A-L38-70A	EGC-TB	4,4	3,2	8000	290	
EAMM-A-L38-87A	EGC-TB	4,4	3,2	8000	480	
EAMM-A-L38-58AA	EGC-TB	9	3,2	8000	208	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-L38-57AA	EGC-TB	8	3,2	8000	221	82
EAMM-A-L38-60PA	EGC-TB	9	3,3	8000	301	
EAMM-A-L38-60RB	EGC-TB	9	3,2	8000	253	
EAMM-A-L38-70AA	EGC-TB	9	3,3	8000	357	
EAMM-A-L38-88A	EGC-TB	9	3,3	8000	508	
EAMM-A-L38-84AA	EGC-TB	9	4,6	8000	712	
EAMM-A-L38-40G	EGC-TB	9	3,2	8000	259	
EAMM-A-L38-50GA	EGC-TB	9	3,2	8000	245	
EAMM-A-L38-56GA	EGC-TB	9	3,3	8000	275	
EAMM-A-L38-70GA	EGC-TB	9	4	8000	457	
EAMM-A-L38-67GA	EGC-TB	9	4	8000	363	
EAMM-A-L38-72GA	EGC-TB	9	4	8000	480	
EAMM-A-L48-60G	EGC-TB	12,5	14,5	8000	490	
EAMM-A-L48-60H	EGC-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-L48-70A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	350	
EAMM-A-L48-80P	EGC-TB	17	39	6000	660	
EAMM-A-L48-87A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	590	
EAMM-A-L48-100A	EGC-TB	17	39	6000	990	
EAMM-A-L48-55A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	352	
EAMM-A-L48-60PA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	454	
EAMM-A-L48-70AA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	498	
EAMM-A-L48-80PB	EGC-TB	17	39	8000	560	
EAMM-A-L48-82AA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	613	
EAMM-A-L48-88A	EGC-TB	12,5	14,5	8000	639	
EAMM-A-L48-90R	EGC-TB	12,5	14,5	8000	741	
EAMM-A-L48-92RA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	827	
EAMM-A-L48-84AA	EGC-TB	17	39	6000	925	
EAMM-A-L48-40G	EGC-TB	12,5	14,5	8000	405	
EAMM-A-L48-50GA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	394	
EAMM-A-L48-56GA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-L48-70GA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	601	
EAMM-A-L48-75GA	EGC-TB	17	39	6000	704	
EAMM-A-L48-80G	EGC-TB	17	39	6000	798	
EAMM-A-L48-68GA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	542	
EAMM-A-L48-72GA	EGC-TB	12,5	14,5	8000	623	
EAMM-A-L48-90GA	EGC-TB	17	39	6000	675	
EAMM-A-L48-120GA	EGC-TB	17	39	6000	656	
EAMM-A-L62-80G	EGC-TB	47	147	5500	1620	
EAMM-A-L62-100A	EGC-TB	47	147	5500	1610	
EAMM-A-L62-140A	EGC-TB	47	147	5500	2420	
EAMM-A-L62-88A	EGC-TB	38	147	5500	977	
EAMM-A-L62-84AA	EGC-TB	60	147	5500	1126	
EAMM-A-L62-108AA	EGC-TB	60	147	5500	2033	
EAMM-A-L62-56GA	EGC-TB	38	147	5500	941	
EAMM-A-L62-60H	EGC-TB	38	147	5500	914	
EAMM-A-L62-70GA	EGC-TB	48	147	5500	935	
EAMM-A-L62-75GA	EGC-TB	60	147	5500	1274	
EAMM-A-L62-68GA	EGC-TB	48	147	5500	1197	
EAMM-A-L62-72GA	EGC-TB	48	147	5500	1259	
EAMM-A-L62-90GA	EGC-TB	60	147	5500	1399	
EAMM-A-L62-115GA	EGC-TB	60	147	5500	2296	
EAMM-A-L62-120G	EGC-TB	60	147	5500	1798	
EAMM-A-L62-120GA	EGC-TB	60	147	5500	1274	
EAMM-A-L62-120GB	EGC-TB	60	147	5500	1465	
EAMM-A-L62-120GC	EGC-TB	60	147	5500	1774	
EAMM-A-L95-80G-G2	ELGA-TB	120	374	4500	2771	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-L95-120G-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	150	374	4500	2935	71, 89, 82
EAMM-A-L95-140A-G2	ELCC-TB, ELGA-TB, EGC-TB	143	374	4500	3175	
EAMM-A-L95-190A-G2	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	4900	89, 82
EAMM-A-L95-75GA	ELGA-TB, EGC-TB	133	374	4500	3087	
EAMM-A-L95-68GA	ELGA-TB, EGC-TB	93	374	4500	2867	
EAMM-A-L95-72GA	ELGA-TB, EGC-TB	93	374	4500	2867	
EAMM-A-L95-90GA	ELGA-TB, EGC-TB	133	374	4500	2793	
EAMM-A-L95-115GA	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	3633	
EAMM-A-L95-120GA	ELGA-TB, EGC-TB	120	374	4500	2635	
EAMM-A-L95-120GB	ELGA-TB, EGC-TB	150	374	4500	3113	
EAMM-A-L95-120GC	ELGA-TB, EGC-TB	192	374	4500	3662	
EAMM-A-L95-160G	ELGA-TB, EGC-TB	192	425	4500	5839	
EAMM-A-M43-60G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	340	96
EAMM-A-M43-60H	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	330	
EAMM-A-M43-55A	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	254	
EAMM-A-M43-70A	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	358	
EAMM-A-M43-70AA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	375	
EAMM-A-M43-90R	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	510	
EAMM-A-M43-92RA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	687	
EAMM-A-M43-40G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	316	
EAMM-A-M43-50GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	296	
EAMM-A-M43-56GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	330	
EAMM-A-M43-70GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	531	
EAMM-A-M43-68GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	361	
EAMM-A-M43-72GA	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8000	462	
EAMM-A-M48-60H	EGC-HD-TB	21	39	6000	320	
EAMM-A-M48-80G	EGC-HD-TB	21	39	6000	870	
EAMM-A-M48-88A	EGC-HD-TB	21	39	6000	525	
EAMM-A-M48-84AA	EGC-HD-TB	17	39	6000	711	
EAMM-A-M48-40G	EGC-HD-TB	17	39	6000	347	
EAMM-A-M48-50GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	342	
EAMM-A-M48-56GA	EGC-HD-TB	21	39	6000	390	
EAMM-A-M48-60G	EGC-HD-TB	17	39	6000	404	
EAMM-A-M48-70GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	493	
EAMM-A-M48-75GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	594	
EAMM-A-M48-68GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	466	
EAMM-A-M48-72GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	517	
EAMM-A-M48-90GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	789	
EAMM-A-M48-120GA	EGC-HD-TB	17	39	6000	600	
EAMM-A-M80-120G	EGC-HD-TB	75	147	5500	1370	
EAMM-A-M80-84AA	EGC-HD-TB	60	147	5500	944	
EAMM-A-M80-75GA	EGC-HD-TB	60	147	5500	1011	
EAMM-A-M80-80G	EGC-HD-TB	60	147	5500	771	
EAMM-A-M80-68GA	EGC-HD-TB	48	147	5500	842	
EAMM-A-M80-90GA	EGC-HD-TB	60	172	5500	1177	
EAMM-A-M80-115GA	EGC-HD-TB	60	147	5500	1715	
EAMM-A-M80-120GA	EGC-HD-TB	60	192	5500	1569	
EAMM-A-M80-120GB	EGC-HD-TB	60	147	5500	1744	
EAMM-A-M80-120GC	EGC-HD-TB	60	147	5500	2115	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-N38-60G	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	470	89
EAMM-A-N38-60H	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	460	
EAMM-A-N38-70A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	430	
EAMM-A-N38-87A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	646	
EAMM-A-N38-60PA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	439	
EAMM-A-N38-60RA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	396	
EAMM-A-N38-70AA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	461	
EAMM-A-N38-88A	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	594	
EAMM-A-N38-90R	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	716	
EAMM-A-N38-92RA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	810	
EAMM-A-N38-40G	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	411	
EAMM-A-N38-50GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	392	
EAMM-A-N38-56GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	414	
EAMM-A-N38-70GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	712	
EAMM-A-N38-68GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	454	
EAMM-A-N38-72GA	ELGA-TB	12,5	14,5	8000	605	
EAMM-A-N48-60G	ELCC-TB, ELGA-TB	12,5	14,5	8000	509	71, 89
EAMM-A-N48-60H	ELCC-TB, ELGA-TB	12,5	14,5	8000	470	
EAMM-A-N48-80G	ELCC-TB, ELGA-TB	21	39	6000	1080	
EAMM-A-N48-80P	ELCC-TB	17	39	6000	852	71
EAMM-A-N48-80PB	ELGA-TB	17	39	6000	613	89
EAMM-A-N48-100A	ELCC-TB, ELGA-TB	17	39	6000	1070	71, 89
EAMM-A-N48-60PA	ELGA-TB	21	39	6000	558	89
EAMM-A-N48-70AA	ELGA-TB	21	39	6000	592	
EAMM-A-N48-80P	ELGA-TB	17	39	6000	883	
EAMM-A-N48-80PB	ELGA-TB	17	39	6000	613	
EAMM-A-N48-88A	ELGA-TB	21	39	6000	807	
EAMM-A-N48-84AA	ELGA-TB	17	39	6000	1139	
EAMM-A-N48-50GA	ELGA-TB	17	39	6000	519	
EAMM-A-N48-56GA	ELGA-TB	21	39	6000	577	
EAMM-A-N48-70GA	ELGA-TB	17	39	6000	772	
EAMM-A-N48-75GA	ELGA-TB	17	39	6000	756	
EAMM-A-N48-68GA	ELGA-TB	17	39	6000	627	
EAMM-A-N48-72GA	ELGA-TB	17	39	6000	679	
EAMM-A-N48-90GA	ELGA-TB	17	39	6000	1279	
EAMM-A-N48-120GA	ELGA-TB	17	39	6000	1016	
EAMM-A-N80-80G	ELCC-TB, ELGA-TB	47	147	5500	1290	71, 89
EAMM-A-N80-120G	ELGA-TB	47	147	5500	1990	71
EAMM-A-N80-140A	ELCC-TB, ELGA-TB	47	147	5500	2070	71, 89
EAMM-A-N80-84AA	ELGA-TB	60	147	5500	1409	89
EAMM-A-N80-100A	ELGA-TB	60	147	5500	1461	
EAMM-A-N80-70GA	ELGA-TB	48	147	5500	1289	
EAMM-A-N80-75GA	ELGA-TB	60	147	5500	1651	
EAMM-A-N80-68GA	ELGA-TB	48	147	5500	1241	
EAMM-A-N80-72GA	ELGA-TB	48	147	5500	1289	
EAMM-A-N80-90GA	ELGA-TB	60	147	5500	1698	
EAMM-A-N80-115GA	ELGA-TB	60	147	5500	2092	
EAMM-A-N80-120GA	ELGA-TB	60	147	5500	2307	
EAMM-A-N80-120GB	ELGA-TB	60	147	5500	2143	
EAMM-A-N80-120GC	ELGA-TB	60	147	5500	2514	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-S38-40A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	270	86, 98, 92
EAMM-A-S38-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	410	
EAMM-A-S38-40P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	280	
EAMM-A-S38-42A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	3,5	5,87	8000	310	
EAMM-A-S38-50GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	362	
EAMM-A-S38-55A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S38-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	340	
EAMM-A-S38-58AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	339	
EAMM-A-S38-60AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	365	
EAMM-A-S38-60R	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	358	
EAMM-A-S38-60RA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	401	
EAMM-A-S38-60P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-S38-67A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	492	
EAMM-A-S48-40G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	420	
EAMM-A-S48-50GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	406	
EAMM-A-S48-55A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	370	
EAMM-A-S48-57A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	6,5	5,87	8000	570	
EAMM-A-S48-58AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	373	
EAMM-A-S48-60AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	415	
EAMM-A-S48-60G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-S48-60H-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	430	
EAMM-A-S48-60P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	440	
EAMM-A-S48-60R	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	478	
EAMM-A-S48-RA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	476	
EAMM-A-S48-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	450	
EAMM-A-S48-70AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	498	
EAMM-A-S48-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	12,5	5,87	8000	590	
EAMM-A-S62-60G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	42,3	6500	1110	
EAMM-A-S62-60H-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	42,3	6500	1100	
EAMM-A-S62-70A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1040	
EAMM-A-S62-70GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1109	
EAMM-A-S62-80G-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1180	
EAMM-A-S62-80P-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	970	
EAMM-A-S62-80PB	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	978	
EAMM-A-S62-82AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	21	34,8	6000	1050	
EAMM-A-S62-84AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1037	
EAMM-A-S62-87A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	45,5	6000	1150	
EAMM-A-S62-100A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	1240	
EAMM-A-S62-140A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	17	34,8	6000	2060	
EAMM-A-S95-84AA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3063	100
EAMM-A-S95-90GA	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3201	
EAMM-A-S95-100A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	2880	
EAMM-A-S95-140A-G2	EGC-BS, EGC-HD-BS, ELGA-BS	60	128	5500	3650	
EAMM-A-P3-28D-28A	EGSK	0,2	0,28	10000	30	
EAMM-A-P3-28D-40P	EGSK	0,2	0,28	10000	60	
EAMM-A-P4-28B-28A	EGSK	0,7	0,28	10000	40	
EAMM-A-P4-28B-38AA	EGSK	0,7	0,28	1000	59	
EAMM-A-P4-28B-40A	EGSK	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-40P	EGSK	0,7	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-40R	EGSK	1,1	0,28	10000	71	
EAMM-A-P4-28B-40RA	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P4-28B-42A	EGSK	0,7	0,28	10000	60	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-P5-28B-28A	EGSK	1,1	0,28	10000	40	100
EAMM-A-P5-28B-38AA	EGSK	1,1	0,28	10000	59	
EAMM-A-P5-28B-40A	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-40P	EGSK	1,1	0,28	10000	50	
EAMM-A-P5-28B-40R	EGSK	1,1	0,28	10000	71	
EAMM-A-P5-28B-RA	EGSK	1,1	0,28	10000	49	
EAMM-A-P5-28B-42A	EGSK	1,1	0,28	10000	60	
EAMM-A-P6-38A-40A	EGSK	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P6-38A-40G	EGSK	6,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P6-38A-40P	EGSK	6,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P6-38A-42A	EGSK	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P6-38A-55A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-57A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P6-38A-58AA	EGSK	6,5	5,87	8000	133	
EAMM-A-P6-38A-60P	EGSK	6,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P6-38A-60R	EGSK	6,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P6-38A-60RA	EGSK	6,5	5,87	8000	209	
EAMM-A-P6-38A-67A	EGSK	6,5	5,87	8000	230	
EAMM-A-P8-38A-40A	EGSK	6,5	5,87	8000	100	
EAMM-A-P8-38A-40G	EGSK	12,5	5,87	8000	190	
EAMM-A-P8-38A-40P	EGSK	12,5	5,87	8000	110	
EAMM-A-P8-38A-42A	EGSK	3,5	5,87	8000	160	
EAMM-A-P8-38A-55A	EGSK	12,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-57A	EGSK	6,5	5,87	8000	130	
EAMM-A-P8-38A-58AA	EGSK	12,5	5,87	8000	185	
EAMM-A-P8-38A-60P	EGSK	12,5	5,87	8000	210	
EAMM-A-P8-38A-67A	EGSK	12,5	5,87	8000	230	
EAMM-A-P8-38A-60AA	EGSK	12,5	5,87	8000	146	
EAMM-A-P8-38A-60R	EGSK	12,5	5,87	8000	145	
EAMM-A-P8-38A-60RA	EGSK	12,5	5,87	8000	149	
EAMM-A-P8-38A-70A	EGSK	12,5	5,87	8000	200	
EAMM-A-P8-38A-87A	EGSK	12,5	5,87	8000	380	
EAMM-A-R27-40G	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	240	103
EAMM-A-R27-55A	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	170	
EAMM-A-R27-57A	ELGG, ELGR	1,6	0,355	10000	170	
EAMM-A-R27-67A	ELGG, ELGR	2	0,445	10000	280	
EAMM-A-R38-40G	ELGG, ELGR	9	3,2	8000	330	
EAMM-A-R38-57A	ELGG, ELGR	3,6	3,2	8000	280	
EAMM-A-R38-60P	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	350	
EAMM-A-R38-60G	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	390	
EAMM-A-R38-60H	ELGG, ELGR	4,4	3,3	8000	480	
EAMM-A-R38-70A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	350	
EAMM-A-R38-87A	ELGG, ELGR	4,4	3,2	8000	530	
EAMM-A-R48-60G	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-60H	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	480	
EAMM-A-R48-70A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	450	
EAMM-A-R48-80P	ELGG, ELGR	17	39	6000	710	
EAMM-A-R48-87A	ELGG, ELGR	12,5	14,5	8000	590	
EAMM-A-R48-100A	ELGG, ELGR	17	39	6000	970	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten						
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	→ Seite
EAMM-A-T42-55A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	8,5	3,2	8000	328	94
EAMM-A-T42-57A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	6,0	3,2	8000	330	
EAMM-A-T42-58AA	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	8,5	3,2	8000	310	
EAMM-A-T42-60AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	7,5	3,2	8000	315	
EAMM-A-T42-60AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	9,5	3,2	8000	314	
EAMM-A-T42-60P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	330	
EAMM-A-T42-60R	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	349	
EAMM-A-T42-60RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	348	
EAMM-A-T42-67A	EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	8,5	3,2	8000	377	
EAMM-A-T42-80P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	5,8	8000	500	
EAMM-A-T42-87A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	10	3,2	8000	400	
EAMM-A-T46-60P	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	410	
EAMM-A-T46-60R	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	413	
EAMM-A-T46-60RA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	412	
EAMM-A-T46-67A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	8,5	3,2	8000	478	
EAMM-A-T46-70A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	574	
EAMM-A-T46-70AA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	601	
EAMM-A-T46-80P	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	5,8	8000	840	
EAMM-A-T46-80PA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	7,5	8000	917	
EAMM-A-T46-80PB	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	7,9	8000	923	
EAMM-A-T46-85AA	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	817	
EAMM-A-T46-87A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	3,2	8000	630	
EAMM-A-T46-100A	ELGC-BS, ELGC-TB, ELGT-BS	10	5,8	8000	1080	
EAMM-A-V20-28A	EPCC, EGSC	0,2	0,022	10000	27	
EAMM-A-V20-28AA	EPCC, EGSC	0,2	0,022	10000	25	
EAMM-A-V25-38AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	94	
EAMM-A-V25-40P	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	90	
EAMM-A-V25-40R	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	107	
EAMM-A-V25-40RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	94	
EAMM-A-V25-42A	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	83	
EAMM-A-V25-42AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0,5	0,19	10000	75	
EAMM-A-V32-38AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,18	10000	112	
EAMM-A-V32-40P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	110	
EAMM-A-V32-40R	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	131	
EAMM-A-V32-40RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	114	
EAMM-A-V32-42A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,0	0,19	10000	120	
EAMM-A-V32-42AB	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,0	0,19	10000	130	
EAMM-A-V32-57A	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	180	
EAMM-A-V32-58AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,06	10000	1192	
EAMM-A-V32-60AA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	0,19	10000	203	
EAMM-A-V32-60P	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	210	
EAMM-A-V32-60PA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	243	
EAMM-A-V32-60RA	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGC-TB	1,5	1,00	10000	243	

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	–10 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	–25 ... +60
Schutzart ¹⁾		
EAMM-A-...		IP40
EAMM-A-...-S1		IP65
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾		1
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

1) Nur in Verbindung mit angebaudem Motor und angebauter Achse

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 nach Festo Norm FN 940070


Niedrige Korrosionsbeanspruchung. Trockene Innenraumanwendung bzw. Transport und Lagerschutz. Gilt auch für Teile hinter Abdeckungen, im nicht sichtbaren Innenbereich, oder Teile die im Anwendungsfall abgedeckt sind (z. B. Antriebszapfen).

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELCC-TB-...

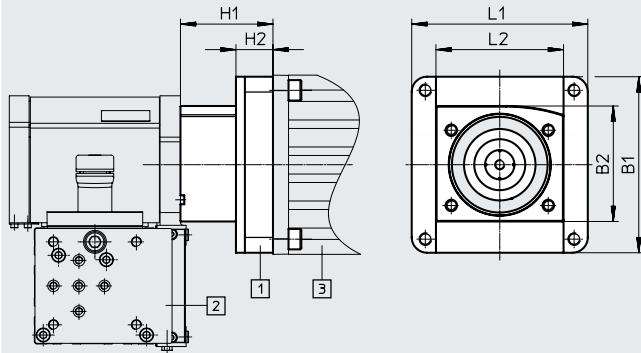

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Auslegerachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-N48-80P	84	56	53,5	39,5	84	65
EAMM-A-N48-100A	100	65	59	31,9	100	61
EAMM-A-N80-140A	138	100	72,5	29	138	90,5
EAMM-A-N48-60H	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-80G	100	65	100	61	59,1	32
EAMM-A-N80-80G	100	100	100	90,5	62,5	19
EAMM-A-L95-80G-G2	140	140	140	120	66	17
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32

Bestellangaben – Einzelteile


Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubensatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
8063592 EAMM-A-N48-80P	–	558002 EAMD-42-40-19-16X25	5204317 EAMK-A-N48-80P	–
1201894 EAMM-A-N48-100A	1201924 EAMF-A-48C-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1201691 EAMM-A-N80-140A	1190796 EAMF-A-80A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201751 EAHM-L5-M8-75
1456618 EAMM-A-N48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1345949 EAMK-A-N48-48C	4984529 EAHM-L5-M6-45
1258793 EAMM-A-N48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
2372096 EAMM-A-N80-80G	2372201 EAMF-A-80A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
3660191 EAMM-A-L95-80G-G2	3305700 EAMF-A-95B-80G	3717812 EAMD-67-51-20-32X32-U	3712650 EAMK-A-L9595A/BG2	–
3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-75-125-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/BG2	567496 EAHM-L2-M8-70

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com


EGSL-...

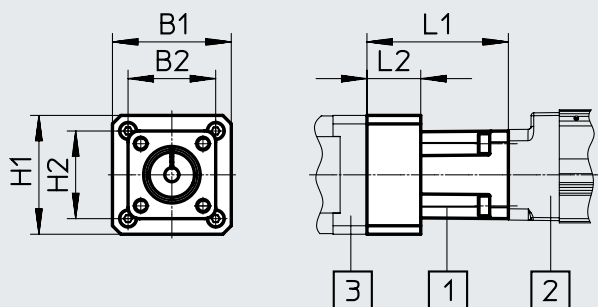

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


ESBF-... mit Schutzart IP40

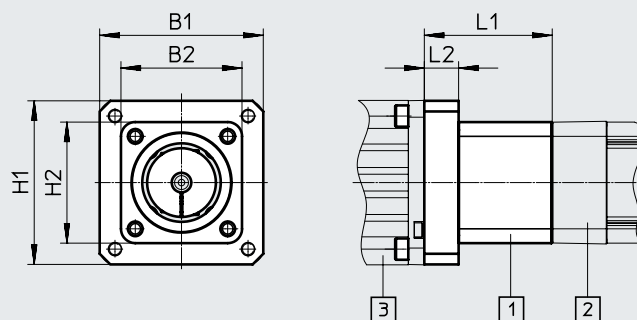

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor


ERMB-...

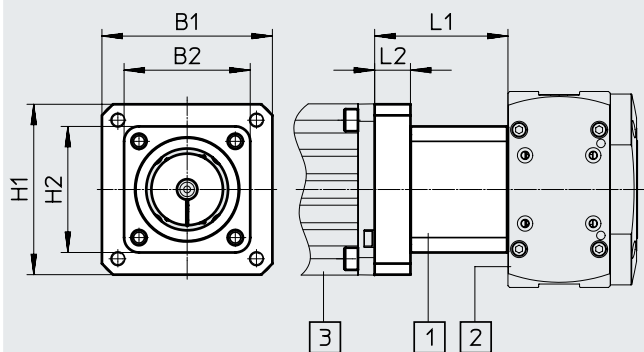

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Drehmodul
- [3] Motor

EHMB-...

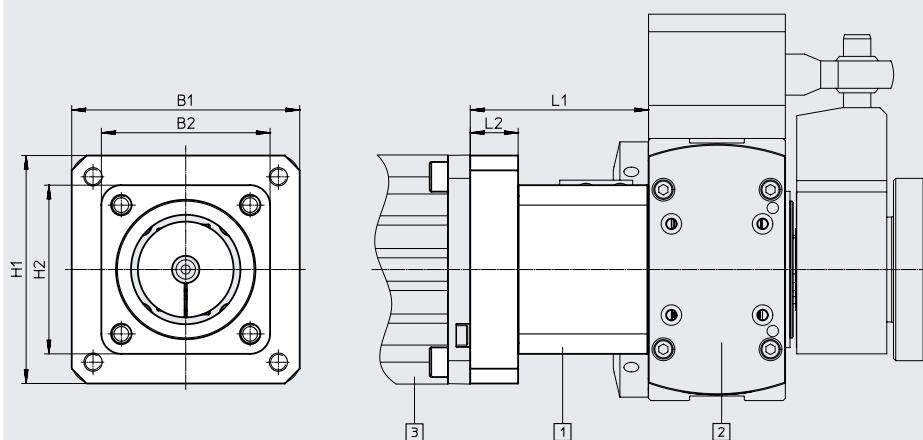

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Dreh-Hub-Modul
- [3] Motor

Datenblatt


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D19-28A	30	31	30	31	46,2	15
EAMM-A-D19-38AA	38	31	38	31	51,2	20
EAMM-A-D19-40A	40	31	40	31	42,7	11,5
EAMM-A-D19-40P	39,7	31	39,7	31	45,7	14,5
EAMM-A-D19-40R	40	31	40	31	51,2	20
EAMM-A-D19-42A	42	31	42	31	50	19
EAMM-A-D32-35A-40A	–	40	–	40	46	–
EAMM-A-D32-35A-40P	–	39,7	–	39,7	49,5	–
EAMM-A-D32-40A	40	45	40	45	39,8	8,3
EAMM-A-D32-40G	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P	39,7	45	39,7	45	44	12,5
EAMM-A-D32-40R	53,5	45	53,5	45	49,8	11,1
EAMM-A-D32-42A	42	45	42	45	48	5
EAMM-A-D32-50GA	62	45	62	45	62,5	31,5
EAMM-A-D32-55A	55	45	55	45	49,2	10,5
EAMM-A-D32-57A	56,4	45	56,4	45	50,5	12
EAMM-A-D32-58AA	58	45	58	45	51,2	12,5
EAMM-A-D32-60AA	60	45	60	45	50,7	12
EAMM-A-D32-60G	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60H	75	45	75	45	66,5	28
EAMM-A-D32-60P	61,4	45	61,4	45	59,7	21
EAMM-A-D32-60R	62	45	62	45	51	20
EAMM-A-D32-60RA	62	45	62	45	51	20
EAMM-A-D32-67A	67	45	67	45	54,6	16
EAMM-A-D40-40G	50	53,5	50	53,5	55,5	17
EAMM-A-D40-40G-G2	60	53,5	60	53,5	62,5	24
EAMM-A-D40-50GA	62	54	62	54	62,5	31,5
EAMM-A-D40-55A	55	53,5	55	53,5	49,2	10,5
EAMM-A-D40-57A	56,4	53,5	56,4	53,5	50,5	12
EAMM-A-D40-58AA	58	54,8	58	54,8	51,2	12,5
EAMM-A-D40-60AA	60	54,8	60	54,8	50,7	12
EAMM-A-D40-60G	75	53,5	75	53,5	66,5	28
EAMM-A-D40-60H	75	53,5	75	53,5	66,5	28
EAMM-A-D40-60P	61,4	53,5	61,4	53,5	59,7	21
EAMM-A-D40-60R	62	54	62	54	51	20
EAMM-A-D40-60RA	62	54	62	54	51	20
EAMM-A-D40-67A	67	53,5	67	53,5	54,6	16
EAMM-A-D40-70A	70	53,5	70	53,5	52	13,5
EAMM-A-D40-70AA	72	54,8	72	54,8	51,5	13
EAMM-A-D40-87A	85,8	53,5	85,8	53,5	54	15,5

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com


EGSL-...

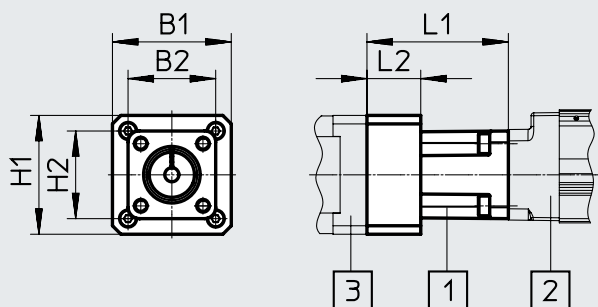

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


ESBF-... mit Schutzart IP40

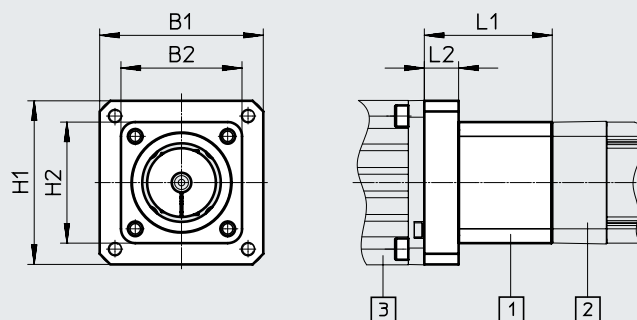

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor


ERMB-...

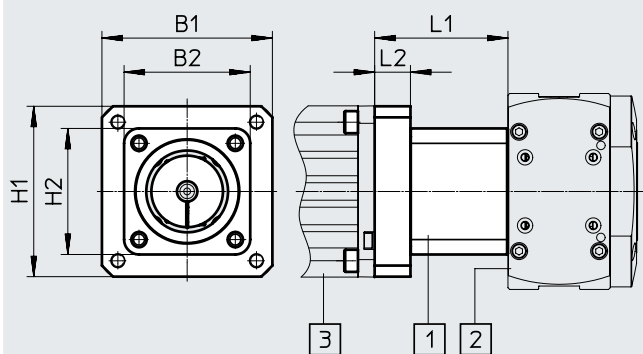

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Drehmodul
- [3] Motor

EHMB-...

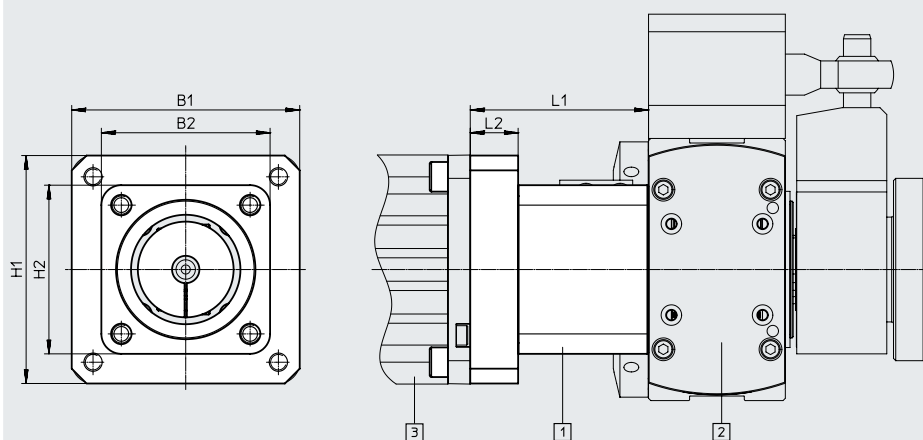


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Dreh-Hub-Modul
- [3] Motor

Datenblatt


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D50-60G	90	74	90	74	87,7	35
EAMM-A-D50-60H	90	74	90	74	87,7	35
EAMM-A-D50-70A	70	74	70	74	68,2	16,2
EAMM-A-D50-70GA	85,8	65	85,8	65	83,7	31,5
EAMM-A-D50-80G	101	74	101	74	92,4	30
EAMM-A-D50-80P	81,3	74	81,3	74	79,7	17,5
EAMM-A-D50-80PB	81,3	65	81,3	65	79,7	17,5
EAMM-A-D50-82AA	82	65	82	65	68,2	16
EAMM-A-D50-84AA	96	65	96	65	79,7	17,5
EAMM-A-D50-87A	85,8	74	85,8	74	69,7	17,5
EAMM-A-D50-100A	100	74	100	74	84,2	21,5
EAMM-A-D60-60G	70	74	70	74	71,4	24
EAMM-A-D60-60G-G2	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-60H	90	74	90	74	82,4	35
EAMM-A-D60-70A	70	74	70	74	63,2	16
EAMM-A-D60-80G	101	74	101	74	87,4	30
EAMM-A-D60-80P	81,3	74	81,3	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-80PB	81,3	74	81,3	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-84AA	96	74	96	74	74,7	17,5
EAMM-A-D60-87A	85,8	74	85,8	74	64,7	17,5
EAMM-A-D60-90GA	104	75	104	75	93,9	38,5
EAMM-A-D60-100A	100	74	100	74	78,2	21
EAMM-A-D80-80G	101	100	100	100	102	30
EAMM-A-D80-84AA	100	100	100	100	85,2	13
EAMM-A-D80-90GA	104	100	104	100	108,5	36,5
EAMM-A-D80-100A	100	100	100	100	92	20
EAMM-A-D80-140A	140,5	100	140,5	100	102	30
EAMM-A-D100-100A	100	112	100	112	99,5	20
EAMM-A-D100-120G	143	112	143	112	113,5	34
EAMM-A-D100-140A	140,5	112	140,5	112	109,5	30

Datenblatt

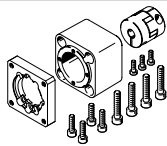Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz 	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D
1981953 EAMM-A-D19-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	562677 EAMC-16-20-5-8	1087585 EAMK-A-D19-28D
1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
560281 EAMM-A-D32-35A-40A	–	558312 EAMC-30-32-6-6	560280 EAMK-A-D32-35A-40A
2207441 EAMM-A-D32-35A-40P	–	533708 EAMC-30-32-6-8	2207509 EAMK-A-D32-35A-40P
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B
1454238 EAMM-A-D32-40G	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 1976465 EAMM-A-D32-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B
★ 543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946758 EAMM-A-D32-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	318577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C
2946760 EAMM-A-D32-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C
★ 1956054 EAMM-A-D32-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C
1454239 EAMM-A-D32-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C




Datenblatt

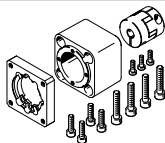Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz 	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2256398 EAMM-A-D40-40G-G2	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2256400 EAMM-A-D40-60G	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1454242 EAMM-A-D40-60H	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 1977000 EAMM-A-D40-60P	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C
1454243 EAMM-A-D40-67A	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
★ 550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
2733786 EAMM-A-D50-60G	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733796 EAMM-A-D50-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733783 EAMM-A-D50-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
2733787 EAMM-A-D50-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C
★ 2733785 EAMM-A-D50-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C
★ 2733781 EAMM-A-D50-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B
★ 2733784 EAMM-A-D50-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C



Datenblatt

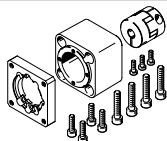
Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz 	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
2256696 EAMM-A-D60-60G-G2	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1454245 EAMM-A-D60-60H	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1499402 EAMM-A-D60-80G	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	551007 EAMK-A-D60-64C
★ 1977073 EAMM-A-D60-80P	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
★ 543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
★ 550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
2946763 EAMM-A-D80-80G	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588299 EAMM-A-D80-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A
3356796 EAMM-A-D100-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
2449341 EAMM-A-D100-120G	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B
1588349 EAMM-A-D100-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ESBF... mit Schutzart IP65

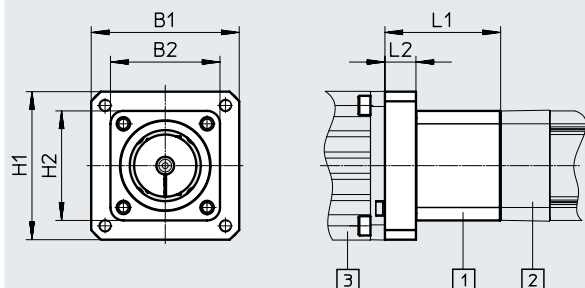


Prinzipbild:






- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-D32-40A-S1	40	45	40	45	41,3	8,8
EAMM-A-D32-40G-S1	60	45	60	45	62,5	24
EAMM-A-D32-40P-S1	39,7	45	39,7	45	45,5	13
EAMM-A-D32-42A-S1	42	45	42	45	49,5	5,5
EAMM-A-D32-55A-S1	55	45	55	45	50,7	11
EAMM-A-D32-57A-S1	56,4	45	56,4	45	52	12,5
EAMM-A-D32-60G-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60H-S1	75	45	75	45	67,5	28,5
EAMM-A-D32-60P-S1	61,4	45	61,4	45	60,7	21
EAMM-A-D32-67A-S1	67	45	67	45	55,6	16
EAMM-A-D40-40G-S1	60	53,5	60	53,5	63,5	24,5
EAMM-A-D40-55A-S1	55	53,5	55	53,5	50,7	11
EAMM-A-D40-57A-S1	56,4	53,5	56,4	53,5	52	12,5
EAMM-A-D40-60G-S1	75	53,5	75	53,5	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60H-S1	75	53,5	75	53,5	67,5	28,5
EAMM-A-D40-60P-S1	61,4	53,5	61,4	53,5	61,2	22
EAMM-A-D40-67A-S1	67	53,5	67	53,5	55,5	16,4
EAMM-A-D40-70A-S1	70	53,5	70	53,5	53,5	14
EAMM-A-D40-87A-S1	85,8	53,5	85,8	53,5	55,5	16
EAMM-A-D50-60G-S1	90	74	90	74	88,7	35,5
EAMM-A-D50-60H-S1	90	74	90	74	88,7	35,5
EAMM-A-D50-70A-S1	70	74	70	74	69,2	16,5
EAMM-A-D50-80G-S1	101	74	101	74	93,4	30,5
EAMM-A-D50-80P-S1	81,3	74	81,3	74	80,7	18
EAMM-A-D50-87A-S1	85,8	74	85,8	74	70,7	18
EAMM-A-D50-100A-S1	100	74	100	74	84,2	21,5
EAMM-A-D60-60G-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-60H-S1	90	74	90	74	83,4	35,5
EAMM-A-D60-70A-S1	70	74	70	74	65	16,5
EAMM-A-D60-80G-S1	101	74	101	74	88,4	30,5
EAMM-A-D60-80P-S1	81,3	74	81,3	74	75,7	18
EAMM-A-D60-87A-S1	85,8	74	85,8	74	66,5	18
EAMM-A-D60-100A-S1	100	74	100	74	80	21,5
EAMM-A-D80-80G-S1	101	100	101	100	103,5	30,5
EAMM-A-D80-100A-S1	100	100	100	100	93,5	20,5
EAMM-A-D80-140A-S1	140,5	100	140,5	100	103,5	30,5
EAMM-A-D100-100A-S1	100	112	100	112	101	20
EAMM-A-D100-120G-S1	143	112	143	112	115	34,5
EAMM-A-D100-140A-S1	140,5	112	140,5	112	111	30,5

Datenblatt

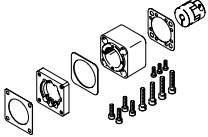Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz 	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1322178 EAMM-A-D32-40A-S1	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561526 EADS-F-D32-40A
2256396 EAMM-A-D32-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	562681 EAMC-30-32-6-10	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2253500 EADS-F-D32-40G
2207372 EAMM-A-D32-40P-S1	1976704 EAMF-A-28B-40P	1232854 EAMC-16-20-6-8	552155 EAMK-A-D32-28B	2207219 EADS-F-D32-40P
1322179 EAMM-A-D32-42A-S1	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561527 EADS-F-D32-42A
1322180 EAMM-A-D32-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561528 EADS-F-D32-55A
1322181 EAMM-A-D32-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561529 EADS-F-D32-57A
2946759 EAMM-A-D32-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	3187577 EAMC-30-32-6-11	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
2946761 EAMM-A-D32-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	8022150 EADS-F-D32-60G/H
2234020 EAMM-A-D32-60P-S1	1956846 EAMF-A-44C-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2234012 EADS-F-D32-60P
2256397 EAMM-A-D32-67A-S1	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	2253501 EADS-F-D32-67A
2256399 EAMM-A-D40-40G-S1	1460095 EAMF-A-44C-40G-S1	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253502 EADS-F-D40-40G
1322182 EAMM-A-D40-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561530 EADS-F-D40-55A
1322183 EAMM-A-D40-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561531 EADS-F-D40-57A
2256409 EAMM-A-D40-60G-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
2256401 EAMM-A-D40-60H-S1	1460105 EAMF-A-44C-60G/H-S1	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253503 EADS-F-D40-60G/H
2151519 EAMM-A-D40-60P-S1	1956846 EAMF-A-44C-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2151545 EADS-F-D40-60P
2256695 EAMM-A-D40-67A-S1	1476305 EAMF-A-44A/B/C-67A-S1	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	2253504 EADS-F-D40-67A
1322185 EAMM-A-D40-70A-S1	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561532 EADS-F-D40-70A
1322186 EAMM-A-D40-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561533 EADS-F-D40-87A

    Datenblatt

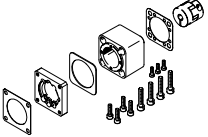
Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
2734290 EAMM-A-D50-60G-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733792 EADS-F-D50-60G/H
2907418 EAMM-A-D50-60H-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733792 EADS-F-D50-60G/H
2734287 EAMM-A-D50-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733789 EADS-F-D50-70A
2734291 EAMM-A-D50-80G-S1	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733793 EADS-F-D50-80G
2734289 EAMM-A-D50-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733791 EADS-F-D50-80P
2734286 EAMM-A-D50-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	2733780 EAMK-A-D50-64B	2733788 EADS-F-D50-87A
2734288 EAMM-A-D50-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	2836865 EAMK-A-D50-64C	2733790 EADS-F-D50-100A
2256698 EAMM-A-D60-60G-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256697 EAMM-A-D60-60H-S1	2256289 EAMF-A-64B-60G/H-S1	1455671 EAMC-42-50-12-14	552160 EAMK-A-D60-64B	2253505 EADS-F-D60-60G/H
2256699 EAMM-A-D60-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	8022145 EADS-F-D60-70A
2946762 EAMM-A-D60-80G-S1	2843290 EAMF-A-64C-80G-S1	2138701 EAMC-42-50-12-20	551007 EAMK-A-D60-64C	8022146 EADS-F-D60-80G
2218564 EAMM-A-D60-80P-S1	1977113 EAMF-A-64A/C-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2218523 EADS-F-D60-80P
1322188 EAMM-A-D60-87A-S1	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561536 EADS-F-D60-87A
2256700 EAMM-A-D60-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	2253507 EADS-F-D60-100A
2946764 EAMM-A-D80-80G-S1	2933286 EAMF-A-77A-80G-S1	3181801 EAMC-56-58-19-20	1593627 EAMK-A-D80-77A	8022147 EADS-F-D80-80G
1600673 EAMM-A-D80-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593617 EADS-F-D80-100A
1600674 EAMM-A-D80-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593671 EADS-F-D80-140A
3356931 EAMM-A-D100-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	3356966 EADS-F-D100-100A
2946765 EAMM-A-D100-120G-S1	2449380 EAMF-A-77B-120G-S1	3187895 EAMC-67-62-24-25	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	8022148 EADS-F-D100-120G
1600675 EAMM-A-D100-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	1593991 EADS-F-D100-140A

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-TB-...

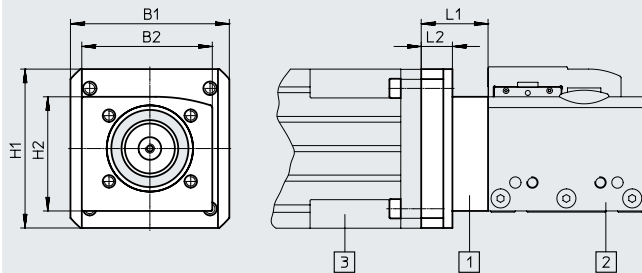

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L27-40A	40	–	40	–	18,1	–
EAMM-A-L27-40G	50	40	50	50	28,7	–
EAMM-A-L27-40R	40	–	40	–	27,1	–
EAMM-A-L27-40RA	40	–	40	–	20,1	–
EAMM-A-L27-42A	58	38	42,5	38	26,1	22,1
EAMM-A-L27-50GA	55	55	55	39,5	26,6	21,6
EAMM-A-L27-55A	55	40	55	55	23,1	–
EAMM-A-L27-57A	56	39,5	56	56	23,1	–
EAMM-A-L27-57AA	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-57AB	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-57AC	56	56	56	39,5	23,1	18,1
EAMM-A-L27-58AA	55	55	55	39,5	22,1	17,1
EAMM-A-L27-60G	60	60	60	39,5	37,1	32,1
EAMM-A-L27-60RA	60	60	60	39,5	32,1	27,1
EAMM-A-L27-60RB	60	60	60	39,5	25,1	20,1
EAMM-A-L27-67A	67	41	67	67	28	–
EAMM-A-L38-40G	55	57,5	55	50,3	31,9	16,2
EAMM-A-L38-50GA	55	57,5	55	50,3	30,4	14,7
EAMM-A-L38-55A	55	57,5	55	50,3	26,7	11
EAMM-A-L38-56GA	56	57,5	56	50,3	44,9	29,2
EAMM-A-L38-57A	56	57,5	56	50,3	26,7	11
EAMM-A-L38-57AA	56	57,5	56	50,3	26,9	11,2
EAMM-A-L38-58AA	55	57,5	55	50,3	25,9	10,2
EAMM-A-L38-60AA	60	57,5	60	50,3	27,2	11,5
EAMM-A-L38-60PA	61,4	57,5	61,4	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L38-60R	61,4	57,5	61,4	50,3	36,7	21
EAMM-A-L38-60RB	61,4	57,5	61,4	50,3	28,9	13,2
EAMM-A-L38-60G	60	57,5	60	50,3	41,7	26
EAMM-A-L38-60H	60	57,5	60	50,3	41,7	24,5
EAMM-A-L38-60P	61,4	57,5	61,4	50,3	36,7	21
EAMM-A-L38-68GA	64	57,5	64	50,3	54,9	39,2
EAMM-A-L38-70A	70	57,5	70	50,3	29,5	13,8
EAMM-A-L38-70AA	70	57,5	70	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L38-70GA	73	57,5	73	50,3	41,9	26,2
EAMM-A-L38-72GA	72	57,5	72	50,3	54,9	24
EAMM-A-L38-84AA	96	57,5	96	50,3	45,9	30,2
EAMM-A-L38-87A	85,8	57,5	85,8	50,3	33,7	18
EAMM-A-L38-88A	88	57,5	88	50,3	35,9	20,2
EAMM-A-L48-40G	60	65	60	52	43,3	19,3
EAMM-A-L48-50GA	60	65	60	52	41,8	17,8
EAMM-A-L48-55A	55	60	55	52	37,3	24
EAMM-A-L48-56GA	56	65	56	52	56,3	32,3
EAMM-A-L48-60G	60	65	60	61	52,5	24,5
EAMM-A-L48-60H	60	65	60	61	52,5	24,5
EAMM-A-L48-60PA	61,4	65	61,4	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-68GA	64	65	64	61	65,3	37,3

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-TB-...

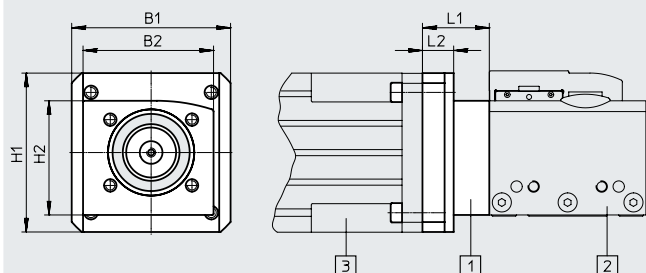

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L48-70A	70	65	70	61	40,2	12,2
EAMM-A-L48-70AA	70	65	70	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-70GA	73	65	73	61	53,3	25,3
EAMM-A-L48-72GA	72	65	72	61	65,3	37,3
EAMM-A-L48-75GA	75	65	75	61	74,4	46,4
EAMM-A-L48-80G	80	65	80	61	58	30,4
EAMM-A-L48-80P	81,3	65	81,3	61	54	26
EAMM-A-L48-80PB	82	60	82	54	54	21
EAMM-A-L48-82AA	82	65	82	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-84AA	96	65	96	61	58,4	30,4
EAMM-A-L48-87A	85,8	65	85,8	61	44	16
EAMM-A-L48-88A	88	65	88	61	47,3	19,3
EAMM-A-L48-90GA	92	65	92	61	64,4	36,4
EAMM-A-L48-90R	90	65	90	61	52,3	24,3
EAMM-A-L48-92RA	90	65	90	61	57,3	29,3
EAMM-A-L48-100A	100,5	65	100,5	61	59	31
EAMM-A-L48-120GA	90	65	90	61	58,4	30,4
EAMM-A-L62-56GA	80	–	68	–	60,9	–
EAMM-A-L62-60H	80	–	68	–	56,9	–
EAMM-A-L62-68GA	92	92	66	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-72GA	92	92	72	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-70GA	76	–	74	–	56,4	–
EAMM-A-L62-75GA	92	–	75	–	77,9	–
EAMM-A-L62-80G	100	100	100	90,5	62,5	14,5
EAMM-A-L62-84AA	96	80	96	70	61,9	25,9
EAMM-A-L62-88A	88	80	88	70	51,9	19,9
EAMM-A-L62-100A	100,5	100	100,5	90,5	62,5	14,5
EAMM-A-L62-108AA	114	100	114	90,5	75,5	27,5
EAMM-A-L62-115GA	138	92	102	75	109,5	62,9
EAMM-A-L62-120G	120	92	120	75	74,9	52,9
EAMM-A-L62-120GA	92	92	92	75	61,9	29,9
EAMM-A-L62-120GB	120	92	120	75	71,9	15,9
EAMM-A-L62-120GC	132	92	132	75	89,9	20,9
EAMM-A-L62-140A	140	100	140	90,5	72,5	24,5
EAMM-A-L95-68GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-72GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-75GA	138	140	102	120	81,4	32,4
EAMM-A-L95-90GA	138	140	102	120	71,4	22,4
EAMM-A-L95-115GA	138	–	102	–	113,4	–
EAMM-A-L95-120GB	138	140	122	120	75,5	26,4
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32
EAMM-A-L95-140A-G2	140	140	140	120	76	27
EAMM-A-L95-190A-G2	190	140	190	120	86	37

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-TB-...

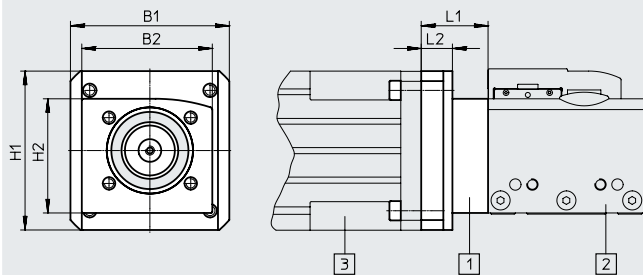

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L62-56GA	80	–	68	–	60,9	–
EAMM-A-L62-60H	68	–	68	–	56,9	–
EAMM-A-L62-70GA	76	–	72	–	56,4	–
EAMM-A-L62-75GA	92	–	75	–	77,9	–
EAMM-A-L62-68GA	92	92	66	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-72GA	92	92	72	75	69,9	37,9
EAMM-A-L62-90GA	92	92	92	75	67,9	35,9
EAMM-A-L62-115GA	102	100	102	75	113,5	65,5
EAMM-A-L62-120G	120	92	120	75	76,9	44,9
EAMM-A-L62-120GA	92	92	92	75	61,9	29,9
EAMM-A-L62-120GB	120	92	–	75	71,9	39,9
EAMM-A-L62-120GC	124	92	–	75	91,9	59,9
EAMM-A-L95-75GA	138	140	102	120	91,4	32,4
EAMM-A-L95-68GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-72GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-90GA	138	140	102	120	71,4	22,4
EAMM-A-L95-115GA	138	140	102	120	113,4	64,4
EAMM-A-L95-120GA	138	140	102	120	65,4	16,4
EAMM-A-L95-120GB	138	140	122	120	75,4	26,4
EAMM-A-L95-120GC	140	140	124	120	95,4	46,4
EAMM-A-L95-160G	164	140	164	120	112	63



Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
★ 557974 EAMM-A-L27-40G	558015 EAMF-A-L27-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	–	–
557975 EAMM-A-L27-55A	558016 EAMF-A-L27-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	–	–
★ 560678 EAMM-A-L27-57A	560690 EAMF-A-L27-57A	561292 EAMD-16-15-6,35-8X10	–	–
1454261 EAMM-A-L27-67A	1460087 EAMF-A-L27-67A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	–	–

Festo Kernprogramm

- ★ In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk
- ★ In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

 Datenblatt

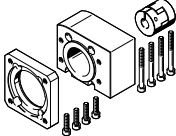Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3683331 EAMM-A-L38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	3717923 EAMD-25-22-9-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 560679 EAMM-A-L38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6,35-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 557978 EAMM-A-L38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
1456610 EAMM-A-L38-60H	558017 EAMF-A-38A-60G/H	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
★ 2037246 EAMM-A-L38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
557979 EAMM-A-L38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
★ 560680 EAMM-A-L38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
★ 557983 EAMM-A-L48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
1456611 EAMM-A-L48-60H	558019 EAMF-A-48A-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557982 EAMM-A-L48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
★ 2042616 EAMM-A-L48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 560683 EAMM-A-L48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557984 EAMM-A-L48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 557989 EAMM-A-L62-80G	558021 EAMF-A-62A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567492 EAHM-L2-M6-65-L
★ 557988 EAMM-A-L62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	558003 EAMD-56-46-19-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567491 EAHM-L2-M6-65
557990 EAMM-A-L62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567493 EAHM-L2-M6-70
★ 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-67-51-25-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567496 EAHM-L2-M8-70
3657226 EAMM-A-L95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
3659562 EAMM-A-L95-190A-G2	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80




Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-BS-...

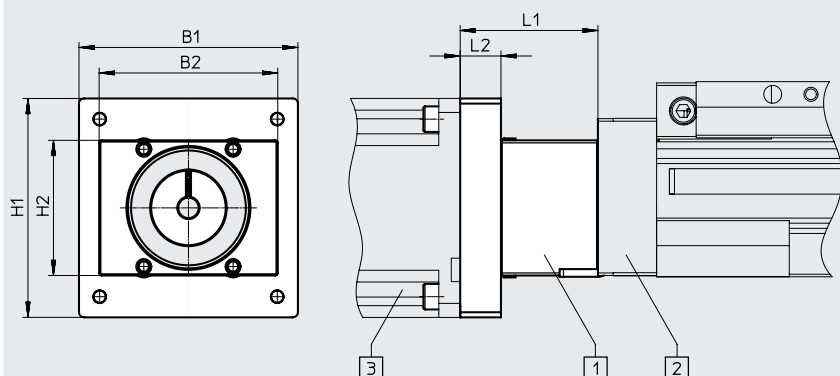

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor





Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-50GA	62	62	62	62	59,8	22,8
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	55	48	11
EAMM-A-S38-58AA	58	55	58	44	47,6	10,6
EAMM-A-S38-60AA	60	55	60	44	48,5	11,5
EAMM-A-S38-60R	62	55	62	44	48,8	11,8
EAMM-A-S38-60RA	62	55	62	44	48,8	11,8
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-50GA	70	70	54	54	52	14
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-58AA	70	70	58	53	47,5	9,2
EAMM-A-S48-60AA	60	70	60	53	48,5	10,5
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-60RA	62	70	62	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-70AA	70	70	70	53	57,3	19,3
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-70GA	82	80	82	70	79,5	13
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5




Datenblatt

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S62-80PB	82	80	82	70	77	10,5
EAMM-A-S62-82AA	82	80	82	70	79	12,5
EAMM-A-S62-84AA	84	80	84	70	81	14,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,8	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5
EAMM-A-S95-84AA	140	140	110	110	85,5	17
EAMM-A-S95-90GA	140	140	110	110	94	21,9
EAMM-A-S95-100A-G2	140	140	100	110	85,5	17
EAMM-A-S95-140A-G2	140	140	140	110	95,5	27

   Bestellangaben – Einzelteile

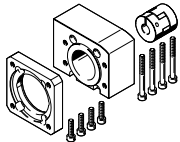Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55

Datenblatt

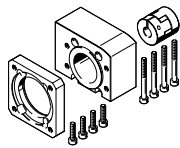
Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz 	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637955 EAMM-A-S95-100A-G2	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	–
3637954 EAMM-A-S95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	567498 EAHM-L2-M8-100

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELGA-...-TB

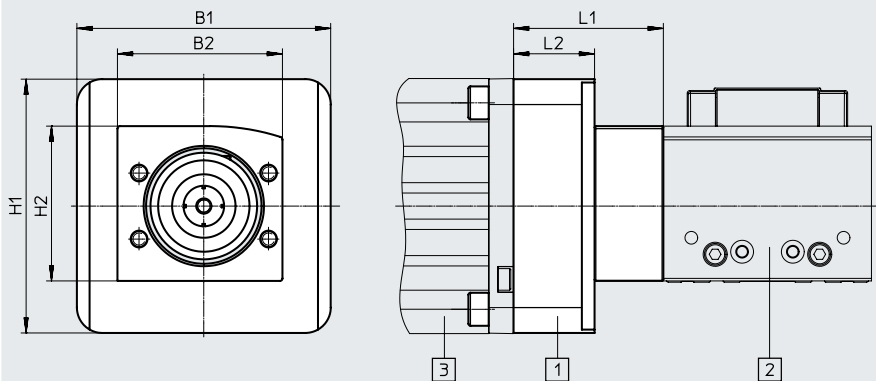

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-L95-80G-G2	140	140	140	120	66	17
EAMM-A-L95-120G-G2	114	140	114	120	81	32
EAMM-A-L95-140A-G2	140	140	140	120	76	27
EAMM-A-L95-190A-G2	190	140	190	120	86	37
EAMM-A-N38-60G	60	57,5	60	50,3	49,5	33
EAMM-A-N38-60H	60	57,5	60	50,3	49,5	33
EAMM-A-N38-70A	70	57,5	70	50,3	37,5	21
EAMM-A-N38-87A	85,5	57,5	85,5	50,3	42	25,5
EAMM-A-N48-60G	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-60H	66	65	60	61	53,1	26
EAMM-A-N48-80G	100	65	100	61	59,1	32
EAMM-A-N48-100A	100	65	100	61	59	31,9
EAMM-A-N80-80G	100	100	100	90,5	62,5	19
EAMM-A-N80-120G	124	100	124	90,5	77,5	34
EAMM-A-N80-140A	138	100	138	90,5	72,5	29
EAMM-A-L95-75GA	138	140	102	120	81,4	32,4
EAMM-A-L95-68GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-72GA	138	140	102	120	73,4	24,4
EAMM-A-L95-90GA	138	140	102	120	71,4	22,4
EAMM-A-L95-115GA	138	140	102	120	113,4	64,4
EAMM-A-L95-120GA	138	140	102	120	65,4	16,4
EAMM-A-L95-120GB	138	140	122	120	75,4	26,4
EAMM-A-L95-120GC	140	140	124	120	95,4	46,4
EAMM-A-L95-160G	164	140	164	120	112	63
EAMM-A-N38-60PA	61,4	56	61,4	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-60RA	61,4	56	61,4	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-70AA	70	56	70	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-88A	88	56	88	50	44,4	32,4
EAMM-A-N38-90R	90	56	90	50	49,4	37,4
EAMM-A-N38-92RA	90	56	90	50	54,4	42,4
EAMM-A-N38-40G	58	56	55	50	40,3	38,3
EAMM-A-N38-50GA	58	56	55	50	38,8	36,8
EAMM-A-N38-56GA	60	56	56	50	53,4	51,4
EAMM-A-N38-70GA	73	56	73	50	50,4	48,4
EAMM-A-N38-68GA	64	56	64	50	62,4	50,4
EAMM-A-N38-72GA	72	56	72	50	62,4	50,4

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELGA-...-TB

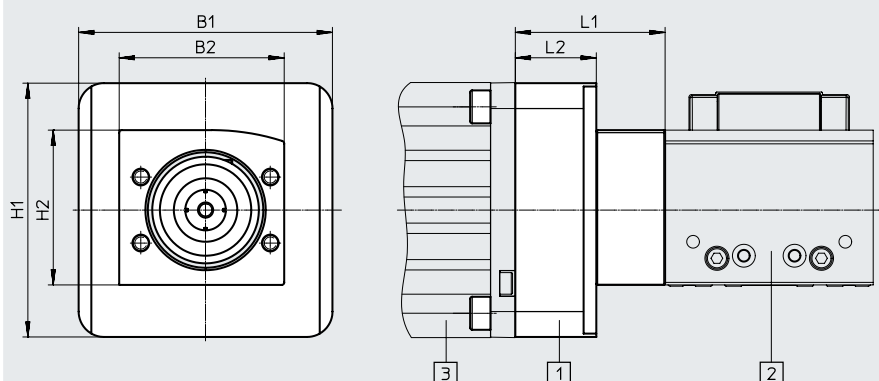


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-N48-60PA	66	65	66	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-70AA	70	65	70	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-80P	84	65	84	56	53,5	39,5
EAMM-A-N48-80PB	82	64	82	52	58	20
EAMM-A-N48-88A	88	65	88	56	48,5	34,5
EAMM-A-N48-84AA	96	65	96	56	58,5	44,5
EAMM-A-N48-50GA	68	65	58	56	43	29
EAMM-A-N48-56GA	68	65	58	56	57,5	53,5
EAMM-A-N48-70GA	73	65	73	56	54,5	50,5
EAMM-A-N48-75GA	75	65	75	56	74,5	43,5
EAMM-A-N48-68GA	68	65	68	56	66,5	35,5
EAMM-A-N48-72GA	72	65	72	56	66,5	35,5
EAMM-A-N48-90GA	92	65	92	56	64,5	60,5
EAMM-A-N48-90GB	92	65	92	56	58,5	54,5
EAMM-A-N48-120GA	90	65	90	56	58,5	44,5
EAMM-A-N80-84AA	96	92	96	82	62,5	48,5
EAMM-A-N80-100A	100	92	100	82	62,5	48,5
EAMM-A-N80-70GA	96	92	96	82	58	44
EAMM-A-N80-75GA	96	92	96	82	78,5	64,5
EAMM-A-N80-68GA	96	92	96	82	70	24,5
EAMM-A-N80-72GA	96	92	96	82	70	26,5
EAMM-A-N80-90GA	116	92	96	82	68,5	54,5
EAMM-A-N80-90GB	124	92	96	82	60,5	52,5
EAMM-A-N80-115GA	116	92	102	82	110,5	65
EAMM-A-N80-120GA	140	92	102	82	62,5	60,5
EAMM-A-N80-120GB	140	92	122	82	82,5	37
EAMM-A-N80-120GC	140	92	124	82	92,5	47

Datenblatt

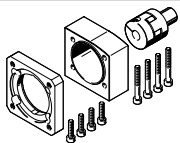Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz 	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3660191 EAMM-A-L95-80G-G2	3305700 EAMF-A-95B-80G	3717812 EAMD-67-51-20-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	–
★ 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2	3659724 EAMF-A-95A-120G-G2	558006 EAMD-67-51-25-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567496 EAHM-L2-M8-70
3657226 EAMM-A-L95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
3659562 EAMM-A-L95-190A-G2	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32-U	3712650 EAMK-A-L95-95A/B-G2	567497 EAHM-L2-M8-80
★ 1202253 EAMM-A-N38-60G	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1456616 EAMM-A-N38-60H	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1202331 EAMM-A-N38-70A	1202337 EAMF-A-38D-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
★ 3324111 EAMM-A-N38-87A	3319868 EAMF-A-38D-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
★ 1972527 EAMM-A-N48-60G	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345949 EAMK-A-N48-48C	4984529 EAHM-L5-M6-45
1456618 EAMM-A-N48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1345949 EAMK-A-N48-48C	4984529 EAHM-L5-M6-45
★ 1258793 EAMM-A-N48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1201894 EAMM-A-N48-100A	1201924 EAMF-A-48C-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
★ 2372096 EAMM-A-N80-80G	2372201 EAMF-A-80A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
★ 1201695 EAMM-A-N80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1188801 EAMD-56-46-25-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60
1201691 EAMM-A-N80-140A	1190796 EAMF-A-80A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201751 EAHM-L5-M8-75




Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELGA-BS-...-




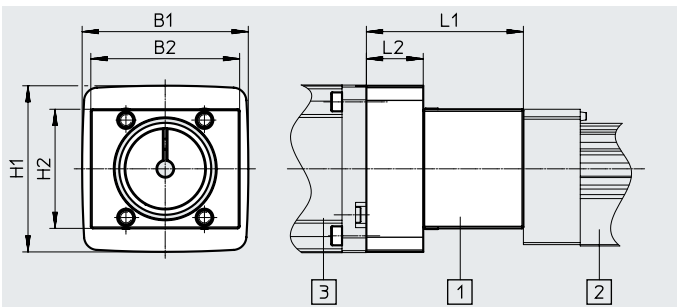


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-50GA	62	62	62	62	59,8	22,8
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	44	48	11
EAMM-A-S38-58AA	58	58	58	44	47,6	10,6
EAMM-A-S38-60AA	60	55	60	44	48,5	11,5
EAMM-A-S38-60R	62	55	62	44	48,8	11,8
EAMM-A-S38-60RA	62	55	62	44	48,8	11,8
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-50GA	70	70	54	54	52	14
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,8	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5
EAMM-A-S95-100A-G2	140	140	100	110	85,5	17
EAMM-A-S95-140A-G2	140	140	140	110	95,5	27

   Datenblatt

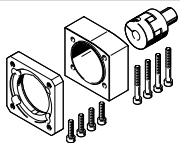Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMM-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637955 EAMM-A-S95-100A-G2	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	–
3637954 EAMM-A-S95-140A-G2	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	3637939 EAMK-A-S95-95A/B-G2	567498 EAHM-L2-M8-100

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com


ELGC-TB-...

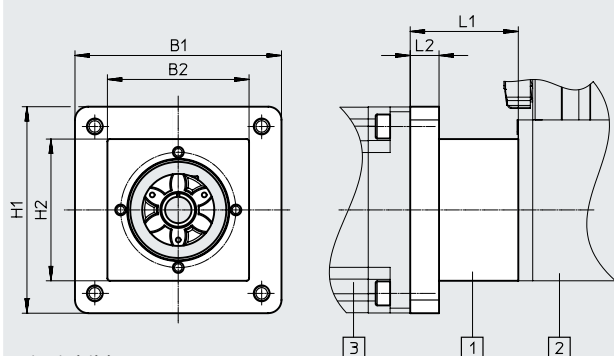

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


ELGC-BS-...

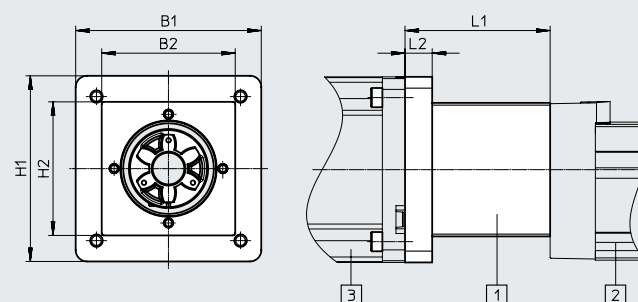

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor


EGSC-BS-...

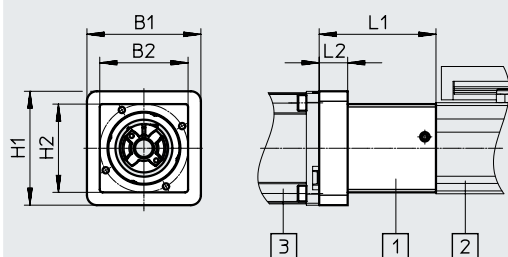

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Mini-Schlitten
- [3] Motor


EPCC

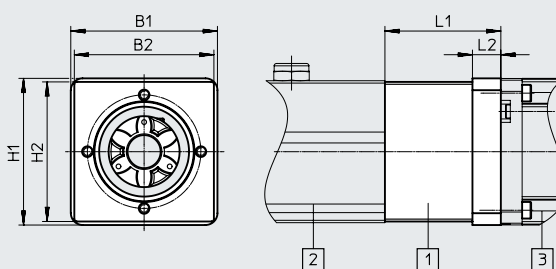

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Elektrozyylinder
- [3] Motor

ELGT-BS-...

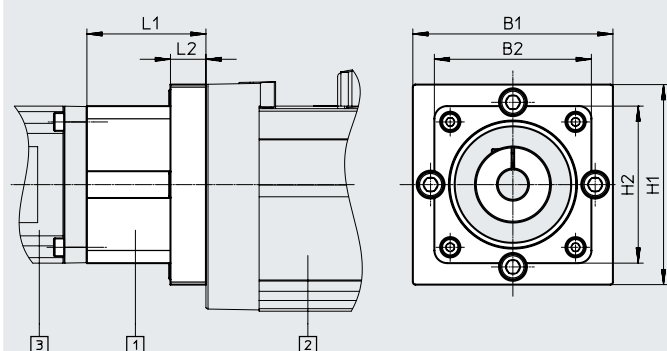

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor

Datenblatt


Abmessungen und Bestellangaben						
Typ	B1	B2	H1	H2	L1 ±0,1	L2
EAMM-A-V20-28A	28	24,5	28	24,5	36,4	4
EAMM-A-V20-28AA	28	24,5	28	24,5	31,4	5,5
EAMM-A-V25-38AA	38	31	38	31	46	12
EAMM-A-V25-40P	40	31	40	31	41	10
EAMM-A-V25-40R	40	31	40	31	46	14
EAMM-A-V25-40RA	40	31	40	31	39	14
EAMM-A-V25-42A	42	31	42	31	40	6
EAMM-A-V25-42AB	42	31	42	31	36	6
EAMM-A-V32-38AA	38	44	38	44	46	11
EAMM-A-V32-40P	40	44	40	44	41	11
EAMM-A-V32-40R	40	44	40	44	46	11
EAMM-A-V32-40RA	40	44	40	44	39	11
EAMM-A-V32-42A	42	44	42	44	40	8
EAMM-A-V32-42AB	42	44	42	44	36	8
EAMM-A-V32-57A	56,4	44	56,4	44	41,5	11
EAMM-A-V32-58AA	58	44	58	44	41	17
EAMM-A-V32-60AA	60	44	60	44	42	17
EAMM-A-V32-60P	62	44	62	44	55,1	11
EAMM-A-V32-60PA	62	44	62	44	55	17
EAMM-A-V32-60RA	62	44	62	44	55	17
EAMM-A-T42-55A	59	59	59	59	43	–
EAMM-A-T42-57A	–	59	–	59	43	–
EAMM-A-T42-58AA	59	59	59	59	43	–
EAMM-A-T42-60AA	59	59	59	59	43	–
EAMM-A-T42-60AB	59	59	59	59	43	–
EAMM-A-T42-60P	–	59	–	59	48	–
EAMM-A-T42-60R	62	59	62	59	49	12
EAMM-A-T42-60RA	62	59	62	59	49	12
EAMM-A-T42-67A	67	59	67	59	43	16
EAMM-A-T42-80P	82	59	82	59	64,1	12
EAMM-A-T42-87A	86	59	86	59	45	12
EAMM-A-T46-60P	79	62	79	62	47	14
EAMM-A-T46-60R	79	62	79	62	47	14
EAMM-A-T46-60RA	79	62	79	62	47	14
EAMM-A-T46-67A	79	67	79	67	42	14
EAMM-A-T46-70A	79	79	79	79	42	–
EAMM-A-T46-70AA	79	79	79	79	47	–
EAMM-A-T46-80P	–	79	–	79	63,1	–
EAMM-A-T46-80PA	79	79	79	79	68,5	–
EAMM-A-T46-80PB	79	79	79	79	68,5	–
EAMM-A-T46-85AA	85	79	85	79	55	14
EAMM-A-T46-87A	86	79	86	79	44	12
EAMM-A-T46-100A	100	79	100	79	68,1	22

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-HD-TB-...

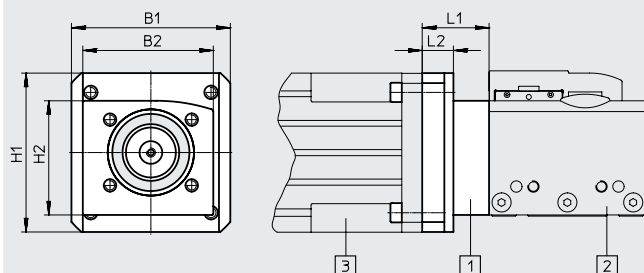

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor


Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-M43-40G	58	56	55	50	23,8	21,8
EAMM-A-M43-50GA	58	56	55	50	22,3	20,3
EAMM-A-M43-55A	58	56	55	50	17,8	15,8
EAMM-A-M43-56GA	60	56	56	50	36,9	34,9
EAMM-A-M43-60G	60	–	60	–	33	–
EAMM-A-M43-60H	60	–	60	–	33	–
EAMM-A-M43-68GA	64	56	64	50	45,9	33,9
EAMM-A-M43-70GA	73	56	73	50	33,9	31,9
EAMM-A-M43-72GA	72	56	72	50	45,9	33,9
EAMM-A-M43-70A	70	56	70	50	20,9	18,9
EAMM-A-M43-70AA	70	56	70	50	27,9	15,9
EAMM-A-M43-90R	90	56	90	50	32,9	20,9
EAMM-A-M43-92RA	90	56	90	50	37,9	25,9
EAMM-A-M48-40G	68	–	60	–	17,5	–
EAMM-A-M48-50GA	68	–	58	–	16	–
EAMM-A-M48-56GA	68	65	58	56	30,5	26,5
EAMM-A-M48-60H	66	–	60	–	26	–
EAMM-A-M48-60G	65	65	60	56	26,5	22,5
EAMM-A-M48-68GA	68	65	68	56	39,5	35,5
EAMM-A-M48-70GA	73	65	73	56	27,5	23,5
EAMM-A-M48-72GA	72	65	72	56	39,5	35,5
EAMM-A-M48-75GA	75	65	75	56	47,5	43,5
EAMM-A-M48-88A	88	65	88	56	21,5	17,5
EAMM-A-M48-84AA	96	65	96	56	31,5	27,5
EAMM-A-M48-80G	100	–	100	–	32	–
EAMM-A-M48-90GA	92	65	92	56	37,5	33,5
EAMM-A-M48-120GA	90	65	90	56	31,5	27,5

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-HD-TB-...

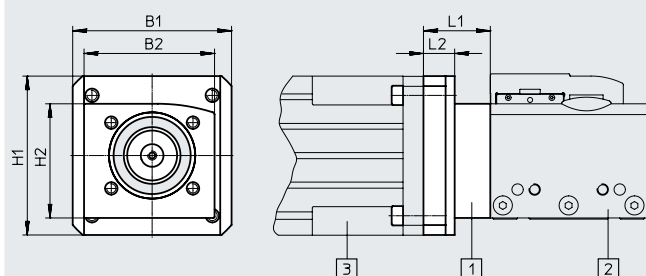

Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-M80-68GA	96	92	96	82	26,5	24,5
EAMM-A-M80-75GA	96	92	96	82	35	33
EAMM-A-M80-84AA	96	92	96	82	27	25
EAMM-A-M80-80G	96	92	96	82	19	15
EAMM-A-M80-90GA	116	92	96	82	33	31
EAMM-A-M80-115GA	116	92	102	82	67	65
EAMM-A-M80-120G	124	–	124	–	34	–
EAMM-A-M80-120GA	140	92	102	82	35	33
EAMM-A-M80-120GB	140	92	122	82	39	37
EAMM-A-M80-120GC	140	92	124	82	49	47

Bestellangaben – Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Zentrierring
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1190076 EAMM-A-M43-60G	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456612 EAMM-A-M43-60H	1597579 EAMF-A-43D-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	575962 EAML-43-4-43
1456614 EAMM-A-M48-60H	1460111 EAMF-A-48C-60G/H	3420022 EAMD-42-40-14-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190421 EAMM-A-M48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190774 EAMM-A-M80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1781045 EAMD-56-46-25-23X27-U	1209006 EAML-80-6-80

Festo Kernprogramm



In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk


In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-HD-BS-...




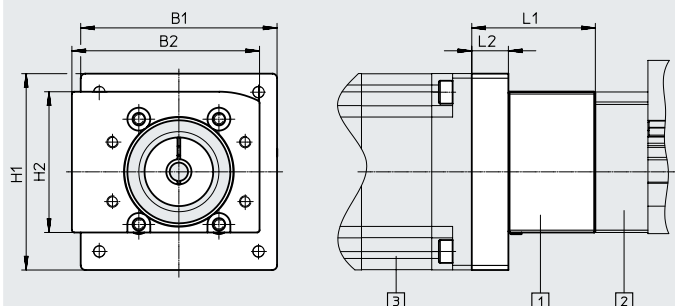


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Spindelachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-S38-40A-G2	58	55	44	44	44	7
EAMM-A-S38-40G-G2	60	55	60	44	54	17
EAMM-A-S38-40P-G2	58	55	44	44	44,7	10,7
EAMM-A-S38-42A-G2	58	55	44	44	52	15
EAMM-A-S38-55A-G2	55	55	55	44	48	11
EAMM-A-S38-57A-G2	56	55	56	44	48	11
EAMM-A-S38-60P-G2	61,4	55	61,4	44	58	21
EAMM-A-S38-67A-G2	67	55	67	44	53	16
EAMM-A-S48-40G-G2	60	70	60	53	55	17
EAMM-A-S48-55A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-57A-G2	70	70	55	53	47,2	9,2
EAMM-A-S48-60G-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60H-G2	60	70	60	53	62,5	24,5
EAMM-A-S48-60P-G2	61,4	70	61,4	53	57,2	19,2
EAMM-A-S48-70A-G2	70	70	70	53	50,2	12,2
EAMM-A-S48-87A-G2	85,8	70	85,8	53	54	16
EAMM-A-S62-60G-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-60H-G2	80	80	80	70	84,5	18
EAMM-A-S62-70A-G2	82	80	70	70	78,5	12
EAMM-A-S62-80G-G2	100	80	100	70	81	14,5
EAMM-A-S62-80P-G2	81,3	80	81,3	70	77	10,5
EAMM-A-S62-87A-G2	85,8	80	85,5	70	81,5	15
EAMM-A-S62-100A-G2	100,5	80	100,5	70	81	14,5
EAMM-A-S62-140A-G2	140	80	140	70	91	24,5

   Datenblatt

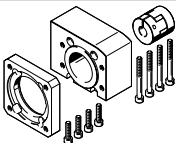Bestellangaben – Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
3637971 EAMM-A-S38-40A-G2	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
1456647 EAMM-A-S38-40G-G2	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2	2219077 EAMF-A-38B-40P	533708 EAMC-30-32-6-8	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
★ 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	–
3637967 EAMM-A-S38-55A-G2	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456638 EAMM-A-S38-67A-G2	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9	3637942 EAMK-A-S38-38A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456650 EAMM-A-S48-40G-G2	4067069 EAMF-A-48B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
3637961 EAMM-A-S48-55A-G2	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
★ 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	–
2256701 EAMM-A-S48-60G-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
1456652 EAMM-A-S48-60H-G2	558019 EAMF-A-48A-60G/H	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
★ 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2	2220620 EAMF-A-48A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
3637957 EAMM-A-S48-70A-G2	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567488 EAHM-L2-M5-50
★ 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	3637941 EAMK-A-S48-48A/B-G2	567489 EAHM-L2-M5-55
2297649 EAMM-A-S62-60G-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	525864 EAMC-40-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
1456654 EAMM-A-S62-60H-G2	1460112 EAMF-A-62A-60G/H	1452803 EAMC-40-66-12-14	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90
3637959 EAMM-A-S62-70A-G2	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
1972530 EAMM-A-S62-80G-G2	2116672 EAMF-A-62B-80G	2138701 EAMC-42-50-12-20	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637970 EAMM-A-S62-80P-G2	2222624 EAMF-A-62B-80P	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	–
★ 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567494 EAHM-L2-M6-80
3637969 EAMM-A-S62-140A-G2	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	3637940 EAMK-A-S62-62A/B-G2	567495 EAHM-L2-M6-90

Festo Kernprogramm




In der Regel versandbereit in 24 h ab Werk

In der Regel versandbereit in 5 Tagen ab Werk

Datenblatt




Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

EGSK-...



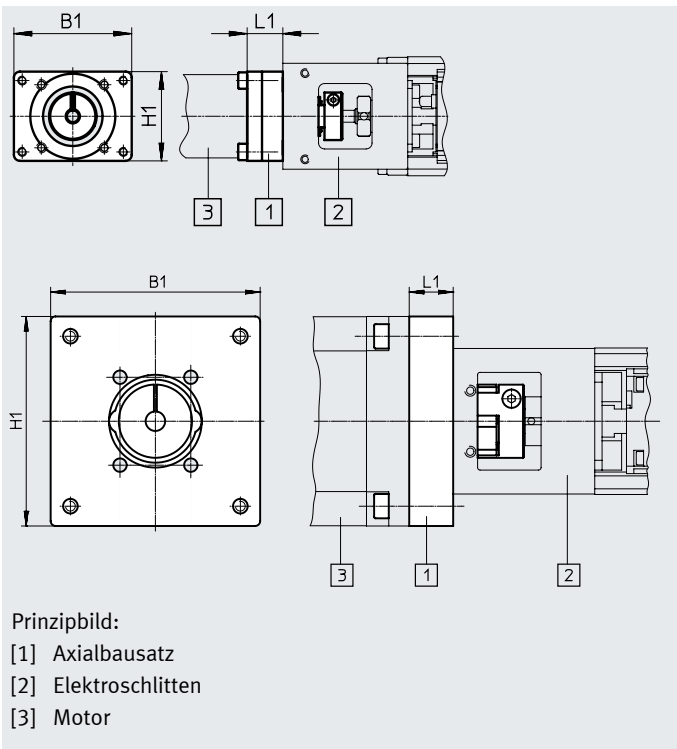
Download CAD-Daten → www.festo.com


Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-P3-28D-28A	30	30	15
EAMM-A-P3-28D-40P	39,7	39,7	14,5
EAMM-A-P4-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P4-28B-38AA	38	38	17,5
EAMM-A-P4-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P4-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P4-28B-40R	40	40	17,5
EAMM-A-P4-28B-40RA	40	40	10,5
EAMM-A-P4-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P5-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P5-28B-38AA	38	38	17,5
EAMM-A-P5-28B-40A	40	40	8,3
EAMM-A-P5-28B-40P	39,7	39,7	12,5
EAMM-A-P5-28B-40R	40	40	17,5
EAMM-A-P5-28B-40RA	40	40	10,5
EAMM-A-P5-28B-42A	42	42	16,5
EAMM-A-P6-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P6-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P6-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P6-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P6-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P6-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P6-38A-58AA	58	58	10,6
EAMM-A-P6-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-60R	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-60RA	61,4	61,4	21
EAMM-A-P6-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P8-38A-40A	50	50	9
EAMM-A-P8-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P8-38A-40P	50	50	10,7
EAMM-A-P8-38A-42A	55	55	15
EAMM-A-P8-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P8-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P8-38A-58AA	58	58	10,6
EAMM-A-P8-38A-60AA	60	60	11,5
EAMM-A-P8-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P8-38A-60R	62	62	11,8
EAMM-A-P8-38A-60RA	62	62	11,8
EAMM-A-P8-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P8-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P8-38A-70AA	70	70	13,75
EAMM-A-P8-38A-87A	85,8	85,8	18
EAMM-A-P10-38A-40G	60	60	17
EAMM-A-P10-38A-55A	55	55	11
EAMM-A-P10-38A-57A	56	56	11
EAMM-A-P10-38A-60P	61,4	61,4	21
EAMM-A-P10-38A-67A	67	67	16
EAMM-A-P10-38A-70A	70	70	13,8
EAMM-A-P10-38A-87A	85,8	85,8	18

  Datenblatt

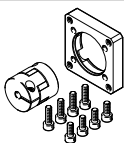Bestellangaben – Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1703478 EAMM-A-P3-28D-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562672 EAMC-16-20-3-5
1982886 EAMM-A-P3-28D-40P	1982014 EAMF-A-28D-40P	2310368 EAMC-16-20-3-8
1731466 EAMM-A-P4-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562674 EAMC-16-20-4-5
1983071 EAMM-A-P4-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562675 EAMC-16-20-4-8
562637 EAMM-A-P4-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	562673 EAMC-16-20-4-6
562636 EAMM-A-P4-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562674 EAMC-16-20-4-5
1731474 EAMM-A-P5-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562676 EAMC-16-20-5-5
562641 EAMM-A-P5-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543419 EAMC-16-20-5-6
1983122 EAMM-A-P5-28B-40P	1976704 EAMF-A-28B-40P	562677 EAMC-16-20-5-8
562640 EAMM-A-P5-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562676 EAMC-16-20-5-5
562646 EAMM-A-P6-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	558312 EAMC-30-32-6-6
2297645 EAMM-A-P6-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	562681 EAMC-30-32-6-10
1983450 EAMM-A-P6-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	533708 EAMC-30-32-6-8
562644 EAMM-A-P6-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	561333 EAMC-30-32-5-6
562647 EAMM-A-P6-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9
562645 EAMM-A-P6-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35
2264375 EAMM-A-P6-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1233256 EAMC-30-32-6-14
2297641 EAMM-A-P6-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	551003 EAMC-30-32-6-9

  Datenblatt

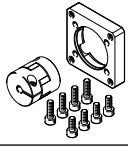
Bestellangaben – Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
562652 EAMM-A-P8-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	533708 EAMC-30-32-6-8
2297646 EAMM-A-P8-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	558029 EAMC-30-32-8-10
1986292 EAMM-A-P8-38A-40P	1984478 EAMF-A-38A-40P	543422 EAMC-30-32-8-8
562650 EAMM-A-P8-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	562678 EAMC-30-32-5-8
562653 EAMM-A-P8-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	543423 EAMC-30-32-8-9
562651 EAMM-A-P8-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8
1987308 EAMM-A-P8-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562682 EAMC-30-32-8-14
2297643 EAMM-A-P8-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	543423 EAMC-30-32-8-9
564996 EAMM-A-P8-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11
564998 EAMM-A-P8-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11
2297648 EAMM-A-P10-38A-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	2310372 EAMC-30-32-10-10
562659 EAMM-A-P10-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	562680 EAMC-30-32-9-10
562658 EAMM-A-P10-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	562679 EAMC-30-32-6.35-10
2036017 EAMM-A-P10-38A-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	562683 EAMC-30-32-10-14
2297644 EAMM-A-P10-38A-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	562680 EAMC-30-32-9-10
564997 EAMM-A-P10-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	565008 EAMC-30-32-10-11
564999 EAMM-A-P10-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	565008 EAMC-30-32-10-11

Datenblatt

Abmessungen (beispielhafte Darstellung)

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELGG-..., ELGR-...

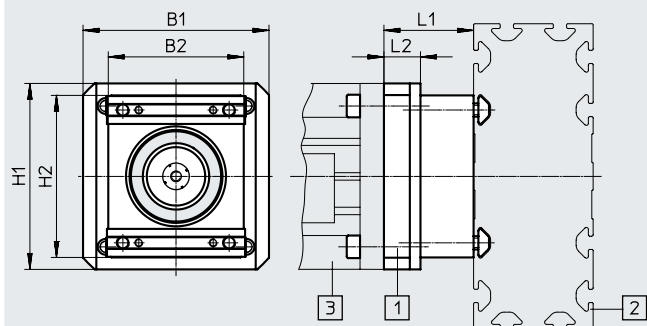


Prinzipbild:

- [1] Axialbausatz
- [2] Zahnriemenachse
- [3] Motor

Typ	B1	B2	H1	H2	L1	L2
EAMM-A-R27-40G	55	44,5	55	48,3	26	11
EAMM-A-R27-55A	55	44,5	55	48,3	26	11
EAMM-A-R27-57A	56	44,5	56	48,3	26	11
EAMM-A-R27-67A	67	44,5	67	48,3	31	16
EAMM-A-R38-40G	60	51	60	61	37	17
EAMM-A-R38-57A	56	–	–	–	31	–
EAMM-A-R38-60G	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60H	60	51	60	61	46	26
EAMM-A-R38-60P	61,4	51	61,4	61	41	21
EAMM-A-R38-70A	70	51	70	61	33,8	13,8
EAMM-A-R38-87A	85,8	51	85,8	61	38	18
EAMM-A-R48-60G	60	55	60	81	52,5	24,5
EAMM-A-R48-60H	60	55	60	51	52,5	24,5
EAMM-A-R48-70A	70	–	–	–	40,2	–
EAMM-A-R48-80P	81,3	55	81,3	81	54	26
EAMM-A-R48-87A	85,5	55	85,5	81	44	16
EAMM-A-R48-100A	100,5	55	100,5	81	59	31

Datenblatt

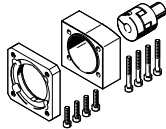
Bestellangaben – Einzelteile			
Axialbausatz 	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1456622 EAMM-A-R27-40G	14600097 EAMF-A-38A-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133400 EAMM-A-R27-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
★ 1133403 EAMM-A-R27-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561292 EAMD-16-15-6.35-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1456619 EAMM-A-R27-67A	1490100 EAMF-A-38A-67A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1456623 EAMM-A-R38-40G	1460097 EAMF-A-38A-40G	1453860 EAMD-25-22-10-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 1578138 EAMM-A-R38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6.35-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2310075 EAMM-A-R38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1456630 EAMM-A-R38-60H	558017 EAMF-A-38A-60G/H	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 2224996 EAMM-A-R38-60P	1987412 EAMF-A-38A-60P	1453861 EAMD-28-22-14-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133401 EAMM-A-R38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
★ 1133404 EAMM-A-R38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
2374780 EAMM-A-R48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1456633 EAMM-A-R48-60H	558019 EAMF-A-48A-60G/H	1377840 EAMD-32-32-14-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1578139 EAMM-A-R48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 2225090 EAMM-A-R48-80P	2043427 EAMF-A-48A-80P	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 1133405 EAMM-A-R48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
★ 1133402 EAMM-A-R48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A

Zubehör

Dichtung-SET

LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform

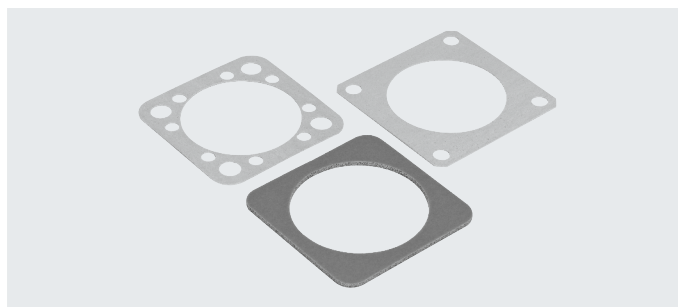

Bestellangaben						
Typ	für Axialbausatz	für Elektrozyylinder	Umgebungs- temperatur [°C]	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
EADS-F-D32-40A	EAMM-A-D32-40A	ESBF, EGSL, ERMB, ERMH	-25 ... +60	4	1561526	EADS-F-D32-40A
EADS-F-D32-40G	EAMM-A-D32-40G				2253500	EADS-F-D32-40G
EADS-F-D32-40P	EAMM-A-D32-40P				2207219	EADS-F-D32-40P
EADS-F-D32-60G/H	EAMM-A-D32-60G EAMM-A-D32-60H				8022150	EADS-F-D32-60G/H
EADS-F-D32-60P	EAMM-A-D32-60P				2234012	EADS-F-D32-60P
EADS-F-D32-67A	EAMM-A-D32-67A				2253501	EADS-F-D32-67A
EADS-F-D32-42A	EAMM-A-D32-42A				1561527	EADS-F-D32-42A
EADS-F-D32-55A	EAMM-A-D32-55A				1561528	EADS-F-D32-55A
EADS-F-D32-57A	EAMM-A-D32-57A				1561529	EADS-F-D32-57A
EADS-F-D40-40G	EAMM-A-D40-40G				2253502	EADS-F-D40-40G
EADS-F-D40-55A	EAMM-A-D40-55A				1561530	EADS-F-D40-55A
EADS-F-D40-57A	EAMM-A-D40-57A				1561531	EADS-F-D40-57A
EADS-F-D40-60G/H	EAMM-A-D40-60G EAMM-A-D40-60H				2253503	EADS-F-D40-60G/H
EADS-F-D40-60P	EAMM-A-D40-60P				2151545	EADS-F-D40-60P
EADS-F-D40-67A	EAMM-A-D40-67A				2253504	EADS-F-D40-67A
EADS-F-D40-70A	EAMM-A-D40-70A				1561532	EADS-F-D40-70A
EADS-F-D40-87A	EAMM-A-D40-87A				1561533	EADS-F-D40-87A
EADS-F-D50-60G/H	EAMM-A-D50-60G EAMM-A-D50-60H				2733792	EADS-F-D50-60G/H
EADS-F-D50-70A	EAMM-A-D50-70A				2733789	EADS-F-D50-70A
EADS-F-D50-80G	EAMM-A-D50-80G				2733793	EADS-F-D50-80G
EADS-F-D50-80P	EAMM-A-D50-80P				2733791	EADS-F-D50-80P
EADS-F-D50-87A	EAMM-A-D50-87A				2733788	EADS-F-D50-87A
EADS-F-D50-100A	EAMM-A-D50-100A				2733790	EADS-F-D50-100A
EADS-F-D60-70A	EAMM-A-D60-70A				8022145	EADS-F-D60-70A
EADS-F-D60-80G	EAMM-A-D60-80G				8022146	EADS-F-D60-80G
EADS-F-D60-60G/H	EAMM-A-D60-60G EAMM-A-D60-60H				2253505	EADS-F-D60-60G/H
EADS-F-D60-80P	EAMM-A-D60-80P				2218523	EADS-F-D60-80P
EADS-F-D60-87A	EAMM-A-D60-87A				1561536	EADS-F-D60-87A
EADS-F-D60-100A	EAMM-A-D60-100A				2253507	EADS-F-D60-100A
EADS-F-D80-80G	EAMM-A-D80-80G				8022147	EADS-F-D80-80G
EADS-F-D80-100A	EAMM-A-D80-100A				1593617	EADS-F-D80-100A
EADS-F-D80-140A	EAMM-A-D80-140A				1593671	EADS-F-D80-140A
EADS-F-D100-100A	EAMM-A-D100-100A				3356966	EADS-F-D100-100A
EADS-F-D100-120G	EAMM-A-D100-120G				8022148	EADS-F-D100-120G
EADS-F-D100-140A	EAMM-A-D100-140A				1593991	EADS-F-D100-140A

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070

Besonders starke Korrosionsbeanspruchung. Freibewitterung unter schweren korrosiven Bedingungen. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind ggf. durch Sonderprüfungen (→ auch FN 940082) mit entsprechenden Medien abzusichern.