

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

Verbindungsleitung KMYZ-3

- Verbindungsleitung für die Schnellschaltventile MH2/MH3 mit ZC-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 10 m



| Allgemeine Technische Daten | | |
|--------------------------------|---|---|
| Typ | KMYZ-3-24 | KMYZ-3-24-M8 |
| Elektrischer Anschluss | Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform | Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform |
| | offenes Kabelende, 2-adrig | Stecker gerade, 3-polig, M8x1 |
| Schaltstellungsanzeige | LED | |
| Nennbetriebsspannung [V DC] | 24 | |
| Kabelaufbau [mm ²] | 2x0,25 | |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3,4 | |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden | |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2 | |
| Einbaulage | beliebig | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 (montiert) | |

| Werkstoffe | |
|-------------------|--------------|
| Gehäuse | PA |
| Steckkontakt | Bronze |
| Kabelmantel | PUR |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |

| Betriebs- und Umweltbedingungen | |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 ... +50 |

- 7 - Auslauftyp Lieferbar bis 2017

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile


Datenblatt

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KMYZ-3-24

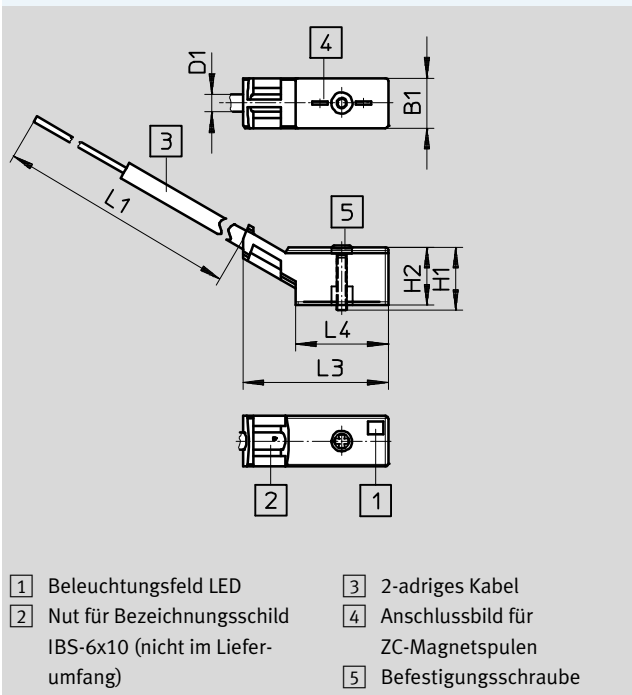

KMYZ-3-24-M8

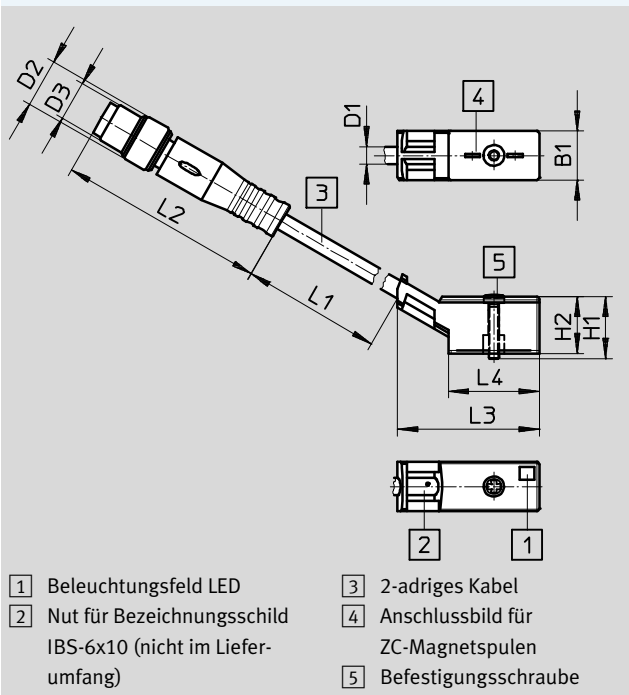

| Typ | B1 | D1 · · · | D2 · · · | D3 · · · | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|------|------|----|
| KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B | 9,7 | 3,4 | - | - | 12,25 | 12,15 | 500 | - | 28,1 | 18 |
| KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B | | | | | | | 2500 | | | |
| KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B | | | | | | | 10000 | | | |
| KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR | 9,7 | 3,4 | 9,7 | M8X1 | 12,25 | 12,15 | 500 | 41,1 | 28,1 | 18 |
| KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR | | | | | | | 2500 | | | |

Bestellangaben

| | Elektrischer Anschluss | Gewicht | Kabellänge | Teile-Nr. | Typ |
|--|-------------------------------|---------|------------|---------------|---------------------------------|
| | offenes Kabelende, 2-adrig | 50 g | 2,5 m | 193693 | KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B |
| | | 90 g | 5 m | 193695 | KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B |
| | | 170 g | 10 m | 196066 | KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B |
| | Stecker gerade, M8x1, 3-polig | 18 g | 0,5 m | 525654 | KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR |
| | | 54 g | 2,5 m | 525655 | KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR |

Bestellangaben – Zubehör

| | Beschreibung | Teile-Nr. | Typ |
|--|---|--------------|-----------------|
| | Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen | 18576 | IBS-6x10 |