


# Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile

Datenblatt

## Lötsocket PCBC

- Zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile MHA1 und MHP1 mit Steckeranschluss unten (-PI)

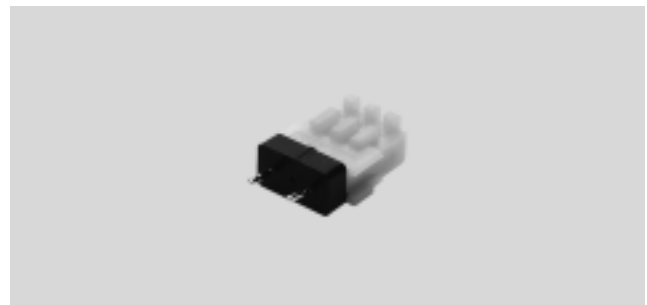

Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	2-polig
Befestigungsart	Lötsocket
Einbaulage	beliebig
Schutzart nach EN 60529	IP40 (montiert)
Gewicht [g]	5

Werkstoffe	
Gehäuse	PA

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +115

## Abmessungen Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)



Bestellangaben				
Lötsocket	Elektrischer Anschluss	Packungseinheit	Teile-Nr.	Typ
	2-polig, für Miniaturventile	10 Stück	197261	PCBC-A-10
		100 Stück	197262	PCBC-A-100