


Adapter für Greifer

 
 
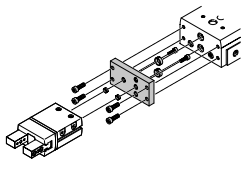
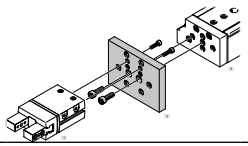
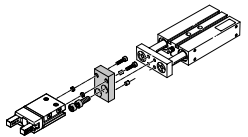
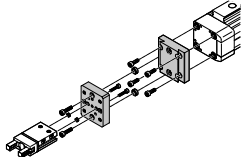


Zubehör

Adapterbausatz
HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
DGST/DHPS	DGST	DHPS			DHAA		
	6	6	■	■	2	8161981	DHAA-G-G8-6-B18-6
	8	6	■	■		8161977	DHAA-G-G8-8-B18-6
	10	10	■	■		8161979	DHAA-G-G8-10-B18-10
	12	10	■	■		8161978	DHAA-G-G8-12-B18-10
	16	16	■	■		8161980	DHAA-G-G8-16-B18-16
	20	20	■	■		8161976	DHAA-G-G8-20-B18-20
	25	25	■	■		8161975	DHAA-G-G8-25-B18-25
DGSL/DHPS	DGSL	DHPS			HMSV		
	4, 6	6	■	■	2	548783	HMSV-53
	8, 10	10	■	■		548784	HMSV-54
	12, 16	16	■	■		548785	HMSV-55
	20, 25	20, 25	■	■		548786	HMSV-56
DPZ/DHPS	DPZ	DHPS			HAPG		
	10, 16	10	■	–	2	163250	HAPG-1
	16	16, 20	■	–		163251	HAPG-2
	20	16, 20	■	–		163252	HAPG-3
	25, 32	25	■	–		163253	HAPG-4
DGPL/DHPS	DGPL	DHPS			HMVA, HAPG, HMSV		
	Direktbefestigung				2		
	25, 32	6	■	■		196788	HMVA-DLA1 8/25
						192706	HAPG-37-S1
	40	6	■	■		196790	HMVA-DLA40
						192706	HAPG-37-S1
	25, 32	10	■	■		196788	HMVA-DLA1 8/25
						192705	HAPG-36-S1
	40	10	■	■		196790	HMVA-DLA40
						192705	HAPG-36-S1
25, 32	16	■	■	196788	HMVA-DLA1 8/25		
				193922	HAPG-37-S4		
40	16	■	■	196790	HMVA-DLA40		
				193922	HAPG-37-S4		

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz				
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
DGPL/DHPS	DGPL	DHPS				HMVA, HAPG, HMSV		
	Schwalbenschwanzbefestigung							
	25	10	■	■	2	196788	HMVA-DLA18/25	
						177767	HMSV-27	
	40	10	■	■		196790	HMVA-DLA40	
						177767	HMSV-27	
	25	16	■	■		196788	HMVA-DLA18/25	
						177768	HMSV-28	
	40	16	■	■		196790	HMVA-DLA40	
				177768		HMSV-28		
40	25	■	■	196790	HMVA-DLA40			
				177769	HMSV-29			
40	35	■	■	196790	HMVA-DLA40			
				177770	HMSV-30			
DRRD/DHPS	DRRD	DHPS				DHAA		
	8	6	■	■	2	2808892	DHAA-G-Q11-8-B1-6	
	10	6	■	■		2807644	DHAA-G-Q11-10-B1-6	
	12	6	■	■		2805783	DHAA-G-Q11-12-B1-6	
	12	10	■	■		2802687	DHAA-G-Q11-12-B1-10	
	16	10	■	■		2190504	DHAA-G-Q11-16-B1-10	
	16	16	■	■		2190393	DHAA-G-Q11-16-B1-16	
	16	20	■	■		2187838	DHAA-G-Q11-16-B1-20	
	20	16	■	■		2190284	DHAA-G-Q11-20-B1-16	
	20	20	■	■		2187713	DHAA-G-Q11-20-B1-20	
	20	25	■	■		2185820	DHAA-G-Q11-20-B1-25	
	25	16	■	■		1471634	DHAA-G-Q11-25-B1-16	
	25	20	■	■		1722652	DHAA-G-Q11-25-B1-20	
	25	25	■	■		1725707	DHAA-G-Q11-25-B1-25	
	32	25	■	■		2186909	DHAA-G-Q11-32-B1-25	
	32	35	■	■		2187316	DHAA-G-Q11-32-B1-35	
	35, 40	35	■	■		2187606	DHAA-G-Q11-3 5/40-B1-35	
HSP/DHPS	HSP	DHPS				HAPG		
	12	6	■	–	2	192709	HAPG-60-S1	
						540881	HAPG-70-B	
	16	6	■	–		192706	HAPG-37-S1	
						540882	HAPG-71-B	
	16	10	■	–		192705	HAPG-36-S1	
						540882	HAPG-71-B	
	25	10	■	–		192705	HAPG-36-S1	
				540883	HAPG-72-B			
25	16	■	–	193922	HAPG-37-S4			
				540883	HAPG-72-B			

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
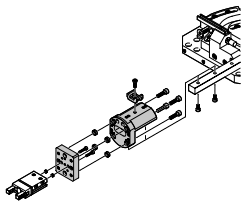
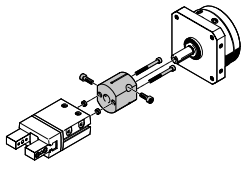
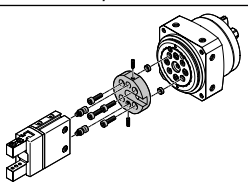
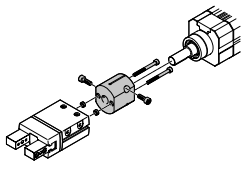
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
HSW/DHPS	HSW	DHPS			HAPG		
	12, 16	6	■	–	2	192706	HAPG-37-S1
						540882	HAPG-71-B
	12, 16	10	■	–		192705	HAPG-36-S1
						540882	HAPG-71-B
DSM/DHPS	DSM-...-FW	DHPS			HAPG		
	6, 8, 10	6	■	■	2	187568	HAPG-34
	DSM-...	DHPS				HAPG	
	12	10	■	■		163266	HAPG-17
	16	10	■	■		163267	HAPG-18
	16	16, 20	■	■		163268	HAPG-19
	25	16, 20	■	■		163269	HAPG-20
	25	25	■	■		163270	HAPG-21
32	25	■	■	163271	HAPG-22		
DSM-...-HD/DHPS	DSM-...-HD	DHPS			DHAA		
	12	6	■	■	2	8071899	DHAA-G-R3-12-B18-6
	12	10	■	■		8072157	DHAA-G-R3-12-B18-10
	16	10	■	■		8071917	DHAA-G-R3-16-B18-10
	16	16	■	■		8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	16, 20	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16
	32	25	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25
DSL/DHPS	DSL	DHPS			HAPG		
	16	10	■	■	2	163266	HAPG-17
	20	10	■	■		163267	HAPG-18
	20	16, 20	■	■		163268	HAPG-19
	25	16, 20	■	■		163269	HAPG-20
	25	25	■	■		163270	HAPG-21
	32	25	■	■		163271	HAPG-22

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör



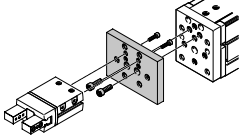
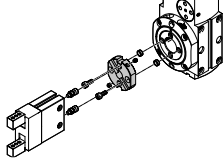
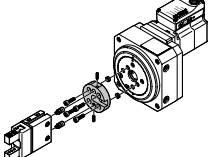
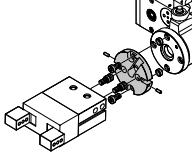
Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
								
EGSL/DHPS	EGSL	DHPS			HMSV			
	35	6	■	■	2	548783	HMSV-53	
						1088262	HMSV-70	
	35	10	■	■		548784	HMSV-54	
						1088262	HMSV-70	
	45, 55	16	■	■		548785	HMSV-55	
	75	20, 25	■	■		548786	HMSV-56	
ERMB/DHPS	ERMB	DHPS			HAPG			
	20	16, 20	■	■	2	184479	HAPG-SD2-3	
	25	16, 20	■	■		184482	HAPG-SD2-6	
	20	25	■	■		184480	HAPG-SD2-4	
	25	25	■	■		184483	HAPG-SD2-7	
	32	25	■	■		184485	HAPG-SD2-9	
	32	35	■	■		184486	HAPG-SD2-10	
ERMO/DHPS	ERMO	DHPS			DHAA			
	12	6	■	■	2	8071899	DHAA-G-R3-12-B18-6	
	12	10	■	■		8072157	DHAA-G-R3-12-B18-10	
	16	10	■	■		8071917	DHAA-G-R3-16-B18-10	
	16	16	■	■		8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16	
	25	16, 20	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16	
	32	25	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25	
EHMB/DHPS	EHMB	DHPS			HAPG			
	20	25	■	■	2	184485	HAPG-SD2-9	
	20	35	■	■		184486	HAPG-SD2-10	
	25, 32	35	■	■		526027	HAPG-SD2-21	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
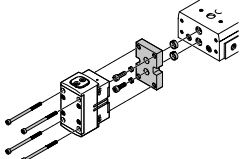
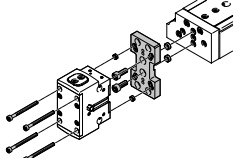
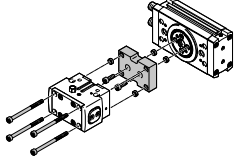
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
DGST/HGPD	DGST	HGPD			DHAA		
	10	16	–	■	2	8163132	DHAA-G-G8-10-B12-16
	12	20	–	■		8163129	DHAA-G-G8-12-B12-20
	16	25	–	■		8163133	DHAA-G-G8-16-B12-25
	20	35	–	■		8163131	DHAA-G-G8-20-B12-35
	25	40	–	■		8163130	DHAA-G-G8-25-B12-40
DGSL/HGPD	DGSL	HGPD			DHAA, HAPG		
	8, 10	16, 20	■	■	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
	12, 16	16, 20	■	■		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16
	12, 16	25	■	■		564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	20, 25	25, 35	■	■		537175	HAPG-79
	20, 25	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
DRRD/HGPD	DRRD	HGPD			DHAA		
	12	16	■	■	2	2449935	DHAA-G-Q11-12-B12-16
	12	20	■	■		2449945	DHAA-G-Q11-12-B12-20
	16	16	■	■		2091914	DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16
	16	20	■	■		2091205	DHAA-G-Q11-16-B12-20
	16	25	■	■		2090715	DHAA-G-Q11-16-B12-25
	20	25	■	■		2088381	DHAA-G-Q11-20-B12-25
	20	35	■	■		2088008	DHAA-G-Q11-20-B12-35
	25	35	■	■		1714646	DHAA-G-Q11-25-B12-35
	25	40	■	■		1715576	DHAA-G-Q11-25-B12-40
	32	40	■	■		2092197	DHAA-G-Q11-32-B12-40
	35	40	■	■		2114998	DHAA-G-Q11-35-B12-40
	32	50	■	■		2124051	DHAA-G-Q11-32-B12-50
	35, 40	50	■	■		2124346	DHAA-G-Q11-35/40-B12-50
	40	63	■	■		2125614	DHAA-G-Q11-40-B12-63
	50	63	■	■		2352692	DHAA-G-Q11-50-B12-63
50	80	■	■	2412840	DHAA-G-Q11-50-B12-80		

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
DRRD/HGPD	DRRD	HGPD-...-G1/G2		DHAA			
	12	16	■	■	2	2798991	DHAA-G-Q11-12-B12G-16
	12	20	■	■		2800963	DHAA-G-Q11-12-B12G-20
	16	20	■	■		2642948	DHAA-G-Q11-16-B12G-20
	16	25	■	■		2642941	DHAA-G-Q11-16-B12G-25
	20	25	■	■		2642953	DHAA-G-Q11-20-B12G-25
	20	35	■	■		2642961	DHAA-G-Q11-20-B12G-35
	25	35	■	■		2642962	DHAA-G-Q11-25-B12G-35
	25	40	■	■		2642966	DHAA-G-Q11-25-B12G-40
	32	40	■	■		2642967	DHAA-G-Q11-32-B12G-40
	32	50	■	■		2642969	DHAA-G-Q11-32-B12G-50
	35	40	■	■		2643047	DHAA-G-Q11-35-B12G-40
	35, 40	50	■	■		2643100	DHAA-G-Q11-3 5/40-B12G-50
	40	63	■	■		2643055	DHAA-G-Q11-40-B12G-63
	50	63	■	■		2643096	DHAA-G-Q11-50-B12G-63
50	80	■	■	2643098	DHAA-G-Q11-50-B12G-80		
HSP/HGPD	HSP	HGPD		DHAA, HAPG			
	12	16	■	–	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540881	HAPG-70-B
	16	16, 20	■	–		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B
25	16, 20	■	–	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16		
				540883	HAPG-72-B		
HSW/HGPD	HSW	HGPD		DHAA, HAPG			
	12, 16	16	■	–	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B
	16	20	■	–		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16
						540882	HAPG-71-B


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Adapter für Parallelgreifer HGPD, dicht

 
 
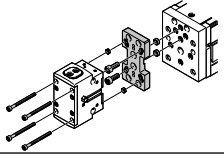
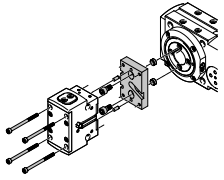
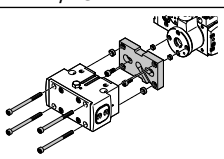
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	EGSL	HGPD			DHAA, HAPG		
	45, 55	25	■	■	2	564952	DHAA-G-G6-16-B8-25
	75	25, 35	■	■		537175	HAPG-79
	75	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40
	ERMB	HGPD			DHAA, HAPG		
	20	25	■	■	2	537181	HAPG-SD2-25
	20, 25	35	■	■		537173	HAPG-SD2-23
	25, 32	40	■	■		537184	HAPG-SD2-26
	32	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50
	EHMB	HGPD			DHAA, HAPG		
	20	40	■	■	2	537184	HAPG-SD2-26
	20, 25, 32	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50
	25, 32	63	■	■		537188	HAPG-SD2-28

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 

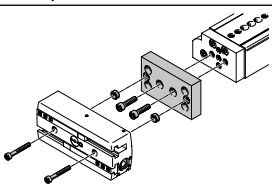
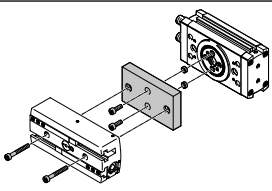
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV, HMVA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz						
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz		
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr. Typ
						
DGSL/HGPL	DGSL	HGPL			DHAA, HAPG	
	16	14-20	■	■	2	2406159 DHAA-G-G6-16-B6-14
	20, 25	14-20	■	■		2410181 DHAA-G-G6-20-B6-14
	16	14-40, 14-60, 14-80	■	■		538055 HAPG-89
	20, 25	14-40, 14-60, 14-80	■	■		539274 HAPG-90
	25	25	■	■		539274 HAPG-90
	16	14-20	■	■	2	2019271 DHAA-G-Q11-16-B6-14-20
	16	14-40	■	■		2019618 DHAA-G-Q11-16-B6-14-40
	16	14-60, 14-80	■	■		2019640 DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80
	20	14-20	■	■		2018509 DHAA-G-Q11-20-B6-14-20
	20	14-40	■	■		2018553 DHAA-G-Q11-20-B6-14-40
	20	14-60, 14-80	■	■		2018986 DHAA-G-Q11-20-B6-14-60/80
	25	14-20	■	■		1813646 DHAA-G-Q11-25-B6-14-20
	25	14-40	■	■		1734087 DHAA-G-Q11-25-B6-14-40
	25	14-60, 14-80	■	■		2018453 DHAA-G-Q11-25-B6-14-60/80
	25	25-20, 25-40	■	■		1794882 DHAA-G-Q11-25-B6-25-20/40
	25	25-60, 25-80	■	■		2020149 DHAA-G-Q11-25-B6-25-60/80
	32	25-20, 25-40	■	■		2021733 DHAA-G-Q11-32-B6-25-20/40
	32	25-60, 25-80	■	■		2022377 DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80
	35	25-20, 25-40	■	■		2022892 DHAA-G-Q11-35-B6-25-20/40
	35	25-60, 25-80	■	■		2023095 DHAA-G-Q11-35-B6-25-60/80
	35, 40	40-20	■	■		2023665 DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-20
	35, 40	40-40, 40-60	■	■		2024121 DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-40/60
	35, 40	40-80, 40-100	■	■		2024947 DHAA-G-Q11-35/40-B6-40-80/100
	50	40-20	■	■		2387903 DHAA-G-Q11-50-B6-40-20
	50	40-40, 40-60, 40-80, 40-100	■	■		2431288 DHAA-G-Q11-50-B6-40-40/60/80/100
50	63-60, 63-100, 63-150	■	■	2431624 DHAA-G-Q11-50-B6-63-60/100/150		


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
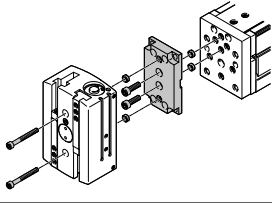
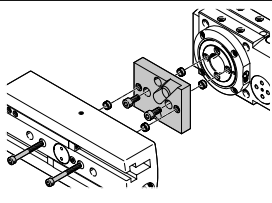
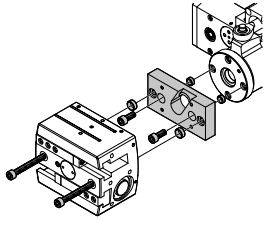
Adapter für Parallelgreifer HGPL-B, robust mit Langhub

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com		
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
EGSL/HGPL	EGSL	HGPL			DHAA, HAPG		
	45, 55	14-20	■	■	2	2406159	DHAA-G-G6-16-B6-14
	75	14-20	■	■		2410181	DHAA-G-G6-20-B6-14
	45, 55	14-40, 14-60, 14-80	■	■		538055	HAPG-89
	75	14-40, 14-60, 14-80	■	■		539274	HAPG-90
	75	25	■	■		539274	HAPG-90
ERMB/HGPL	ERMB	HGPL			HAPG		
	20	14-40, 14-60, 14-80	■	■	2	537310	HAPG-SD2-31
	25, 32	25	■	■		537311	HAPG-SD2-29
EHMB/HGPL	EHMB	HGPL			DHAA, HAPG		
	25	40-20	■	■	2	2436852	DHAA-G-H2-25-B6-40
	20	25	■	■		537311	HAPG-SD2-29
	25	40-40, 40-60, 40-80, 40-100	■	■		537312	HAPG-SD2-30

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
	DGSL	HGPP			HAPG			
	8, 10	10	■	■	2	529017	HAPG-57	
	12, 16	10	■	■		529018	HAPG-58	
	12, 16	12	■	■		191266	HAPG-48	
	20, 25	12	■	■		191267	HAPG-49	
	20, 25	16	■	■		191269	HAPG-51	
	20, 25	20	■	■		191270	HAPG-52	
	DRRD	HGPP			DHAA			
	16	10	■	■	2	2157955	DHAA-G-Q11-16-B5-10	
	16	12	■	■		2154048	DHAA-G-Q11-16-B5-12	
	20	10	■	■		2158267	DHAA-G-Q11-20-B5-10	
	20	12	■	■		2152457	DHAA-G-Q11-20-B5-12	
	20	16	■	■		2152074	DHAA-G-Q11-20-B5-16	
	25	16	■	■		1722274	DHAA-G-Q11-25-B5-16	
	25	20	■	■		1722461	DHAA-G-Q11-25-B5-20	
	32	20	■	■		2177999	DHAA-G-Q11-32-B5-20	
	32	25	■	■		2180764	DHAA-G-Q11-32-B5-25	
	35	25	■	■		2180954	DHAA-G-Q11-35-B5-25	
	35, 40	32	■	■		2181855	DHAA-G-Q11-3 5/40-B5-32	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

 
 
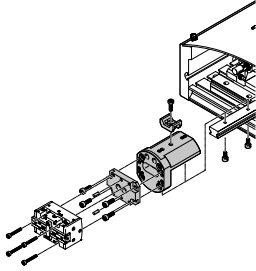
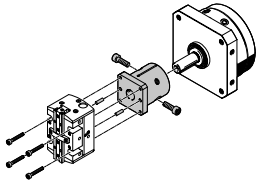
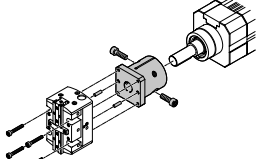
Adapterbausatz HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	HSP	HGPP	■	–	2	529017	HAPG-57
						540882	HAPG-71-B
	25	10	■	–		529017	HAPG-57
						540883	HAPG-72-B
	16	12	■	–		191900	HAPG-54
						540882	HAPG-71-B
25	12	■	–	191900	HAPG-54		
				540883	HAPG-72-B		
25	16	■	–	191901	HAPG-55		
				540883	HAPG-72-B		
	HSW	HGPP	■	–	2	529017	HAPG-57
						540882	HAPG-71-B
	16	12	■	–		191900	HAPG-54
						540882	HAPG-71-B
16	16	■	–	191901	HAPG-55		
				540882	HAPG-71-B		
	DSM	12	■	■	2	191258	HAPG-40
		25	■	■		191259	HAPG-41
		32	■	■		191260	HAPG-42
		40	■	■		191261	HAPG-43
	DSL	12	■	■	2	191258	HAPG-40
		25	■	■		191259	HAPG-41
		32	■	■		191260	HAPG-42
		40	■	■		191261	HAPG-43

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

 
 
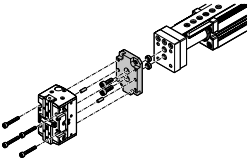
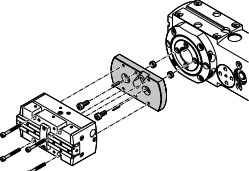
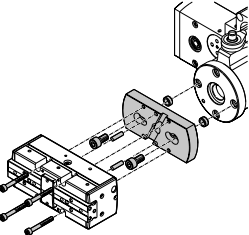
Adapterbausatz
HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
								
EGSL/HGPP	EGSL	HGPP			HAPG, HMSV			
	35	10	■	■	2	1088262	HMSV-70	
	45, 55	10	■	■		529017	HAPG-57	
	45, 55	12	■	■		529018	HAPG-58	
	75	12	■	■		191266	HAPG-48	
	75	16	■	■		191267	HAPG-49	
						191269	HAPG-51	
ERMB/HGPP	ERMB	HGPP			HAPG			
	20	10	■	■	2	526023	HAPG-SD2-17	
	20	12	■	■		191255	HAPG-SD2-14	
	20, 25	16	■	■		191256	HAPG-SD2-15	
	25, 32	20	■	■		191257	HAPG-SD2-16	
	32	25	■	■		526024	HAPG-SD2-18	
EHMB/HGPP	EHMB	HGPP			HAPG			
	20	20	■	■	2	191257	HAPG-SD2-16	
	20, 25, 32	25	■	■		526024	HAPG-SD2-18	
	25, 32	32	■	■		526025	HAPG-SD2-19	


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Adapter für Parallelgreifer HGPT-B, robust

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

 
 
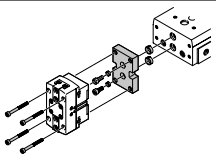
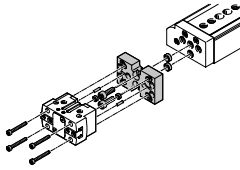
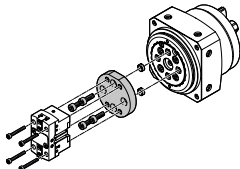
Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz				
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
								
DGST/HGPT-B	DGST	HGPT-B			DHAA			
	10	16	–	■	2	8163575	DHAA-G-G8-10-B8-16	
	12	20	–	■		8163574	DHAA-G-G8-12-B8-20	
	16	25	–	■		8163577	DHAA-G-G8-16-B8-25	
	20	35	–	■		8163576	DHAA-G-G8-20-B8-35	
	25	40	–	■		8163573	DHAA-G-G8-25-B8-40	
		DGST	HGPT-B-...-G1/G2			2		
	10	16	–	■	8163580		DHAA-G-G8-10-B8G-16	
	12	20	–	■	8163582		DHAA-G-G8-12-B8G-20	
	16	25	–	■	8163579		DHAA-G-G8-16-B8G-25	
	20	35	–	■	8163581		DHAA-G-G8-20-B8G-35	
25	40	–	■	8163578	DHAA-G-G8-25-B8G-40			
DGSL/HGPT-B	DGSL	HGPT-B			DHAA, HAPG			
	8, 10	16, 20	■	■	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16	
	12, 16	16, 20	■	■		564954	DHAA-G-G6-16-B8-16	
	12, 16	25	■	■		564952	DHAA-G-G6-16-B8-25	
	20, 25	25, 35	■	■		537175	HAPG-79	
	20, 25	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40	
DSM-...-HD/HGPT-B	DSM-...-HD	HGPT-B			DHAA			
	12	16	■	■	2	8079169	DHAA-G-R3-12-B8-16	
	12	20	■	■		8079170	DHAA-G-R3-12-B8-20	
	16	16	■	■		8079193	DHAA-G-R3-16-B8-16	
	16	20	■	■		8079195	DHAA-G-R3-16-B8-20	
	25	16	■	■		8079202	DHAA-G-R3-25-B8-16	
	25	20	■	■		8079205	DHAA-G-R3-25-B8-20	
	25	25	■	■		8079207	DHAA-G-R3-25-B8-25	
	32	20	■	■		8079217	DHAA-G-R3-32-B8-20	
	32	25	■	■		8079218	DHAA-G-R3-32-B8-25	
	32	35	■	■		8079221	DHAA-G-R3-32-B8-35	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz					Download CAD-Daten → www.festo.com			
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
	DRRD	HGPT-B			DHAA			
	12	16	■	■	2	2449927	DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16	
	12	20	■	■		2449921	DHAA-G-Q11-12-B8-20	
	16	16	■	■		2091740	DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16	
	16	20	■	■		2091577	DHAA-G-Q11-16-B8-20	
	16	25	■	■		2090543	DHAA-G-Q11-16-B8-25	
	20	25	■	■		2088114	DHAA-G-Q11-20-B8-25	
	20	35	■	■		2087524	DHAA-G-Q11-20-B8-35	
	25	35	■	■		1731604	DHAA-G-Q11-25-B8-35	
	25	40	■	■		1731735	DHAA-G-Q11-25-B8-40	
	32	40	■	■		2092070	DHAA-G-Q11-32-B8-40	
	35	40	■	■		2114241	DHAA-G-Q11-35-B8-40	
	32	50	■	■		2118750	DHAA-G-Q11-32-B8-50	
	35, 40	50	■	■		2124990	DHAA-G-Q11-3 5/40-B8-50	
	40	63	■	■		2125264	DHAA-G-Q11-40-B8-63	
	50	63	■	■		2424526	DHAA-G-Q11-50-B8-63	
	50	80	■	■		2424527	DHAA-G-Q11-50-B8-80	
	DRRD	HGPT-B-G			DHAA			
	12	16	■	■	2	2449927	DHAA-G-Q11-12-B8/B8G-16	
	12	20	■	■		2800827	DHAA-G-Q11-12-B8G-20	
	16	16	■	■		2091740	DHAA-G-Q11-16-B8/B8G-16	
	16	20	■	■		2595935	DHAA-G-Q11-16-B8G-20	
	16	25	■	■		2596187	DHAA-G-Q11-16-B8G-25	
	20	25	■	■		2596248	DHAA-G-Q11-20-B8G-25	
	20	35	■	■		2596517	DHAA-G-Q11-20-B8G-35	
	25	35	■	■		2597040	DHAA-G-Q11-25-B8G-35	
	25	40	■	■		2597322	DHAA-G-Q11-25-B8G-40	
	32	40	■	■		2597387	DHAA-G-Q11-32-B8G-40	
	35	40	■	■		2597928	DHAA-G-Q11-35-B8G-40	
	32	50	■	■		2597428	DHAA-G-Q11-32-B8G-50	
	35, 40	50	■	■		2604977	DHAA-G-Q11-3 5/40-B8G-50	
	40	63	■	■		2604813	DHAA-G-Q11-40-B8G-63	
50	63	■	■		2604845	DHAA-G-Q11-50-B8G-63		
50	80	■	■		2604887	DHAA-G-Q11-50-B8G-80		

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Adapter für Parallelgreifer HGPT-B, robust

 
 
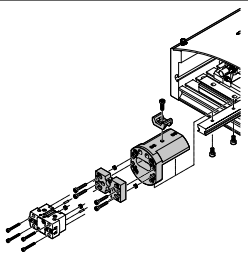
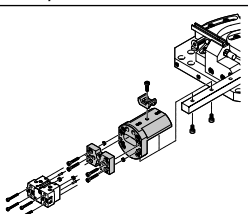
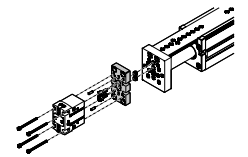
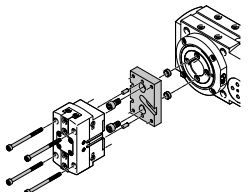
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz			
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
	HSP	HGPT-B			DHAA, HAPG			
	12	16	■	–	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16	
						540881	HAPG-70-B	
	16	16, 20	■	–		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16	
						540882	HAPG-71-B	
25	16, 20	■	–	564957		DHAA-G-G6-8-B8-16		
					540883	HAPG-72-B		
	HSW	HGPT-B			DHAA, HAPG			
	12	16	■	–	2	564957	DHAA-G-G6-8-B8-16	
						540882	HAPG-71-B	
	16	16, 20	■	–		564957	DHAA-G-G6-8-B8-16	
				540882		HAPG-71-B		
	EGSL	HGPT-B			DHAA, HAPG			
	45, 55	25	■	■	2	564952	DHAA-G-G6-16-B8-25	
	75	40	■	■		564951	DHAA-G-G6-20-B8-40	
	75	25, 35	■	■		537175	HAPG-79	
	ERMB	HGPT-B			DHAA, HAPG			
	20	25	■	■	2	537181	HAPG-SD2-25	
	20, 25	35	■	■		537173	HAPG-SD2-23	
	25, 32	40	■	■		537184	HAPG-SD2-26	
	32	50	■	■		564956	DHAA-G-Q5-32-B8-50	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

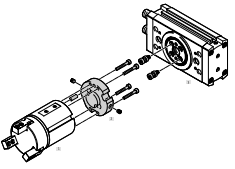
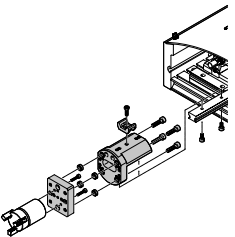
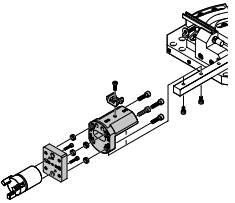
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV, HMVA

Werkstoff:
 Aluminium-Knetlegierung
 RoHS konform

 **Hinweis**
 Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Adapterbausatz		
			KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
DRRD/DHDS	DRRD	DHDS	DHAA		
	12	16	2	2823512	DHAA-G-Q11-12-B4-16
	16	16		2136626	DHAA-G-Q11-16-B4-16
	16	32		2151381	DHAA-G-Q11-16-B4-32
	20	32		2136339	DHAA-G-Q11-20-B4-32
	25	32		1471583	DHAA-G-Q11-25-B4-32
	25	50		1731165	DHAA-G-Q11-25-B4-50
	32	50		1907040	DHAA-G-Q11-32-B4-50
	35	50		2135899	DHAA-G-Q11-35-B4-50
HSP/DHDS	HSP	DHDS	HAPG		
	16	16	2	192705	HAPG-36-S1
				540882	HAPG-71-B
	25	16		192705	HAPG-36-S1
				540883	HAPG-72-B
HSW/DHDS	HSW	DHDS	HAPG		
	16	16	2	192705	HAPG-36-S1
				540882	HAPG-71-B

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk
 2) Nur für DGEA...

Zubehör

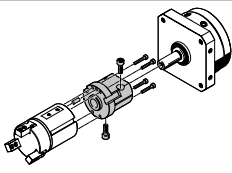
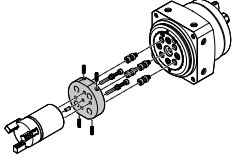
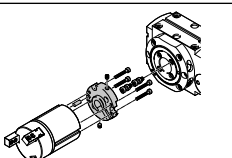
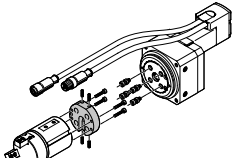
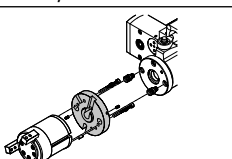
Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz						Download CAD-Daten → www.festo.com
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Adapterbausatz			
			KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
DSM/DHDS	DSM	DHDS	HAPG			
	8, 10	16	2	187569	HAPG-35	
	25	32		163272	HAPG-23	
DSM-...-HD/DHDS	DSM-...-HD	DHDS	DHAA			
	12	16	2	8072232	DHAA-G-R3-12-B19-16	
	16	16		8079175	DHAA-G-R3-16-B19-16	
	16	32		8079191	DHAA-G-R3-16-B19-32	
	25	32		8079196	DHAA-G-R3-25-B19-32	
	25	50		8079199	DHAA-G-R3-25-B19-50	
	32	50		8079210	DHAA-G-R3-32-B19-50	
ERMB/DHDS	ERMB	DHDS	HAPG			
	20	32	2	184481	HAPG-SD2-5	
	25	50		184484	HAPG-SD2-8	
	32	50		184487	HAPG-SD2-11	
ERMO/DHDS	ERMO	DHDS	DHAA			
	12	16	2	8072232	DHAA-G-R3-12-B19-16	
	16	16		8079175	DHAA-G-R3-16-B19-16	
	16	32		8079191	DHAA-G-R3-16-B19-32	
	25	32		8079196	DHAA-G-R3-25-B19-32	
	25	50		8079199	DHAA-G-R3-25-B19-50	
	32	50		8079210	DHAA-G-R3-32-B19-50	
EHMB/DHDS	EHMB	DHDS	HAPG			
	20	50	2	184487	HAPG-SD2-11	
	25, 32	50		526026	HAPG-SD2-20	


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Adapter für Dreipunktgreifer HGDD, dicht

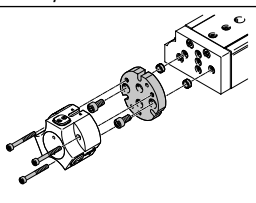
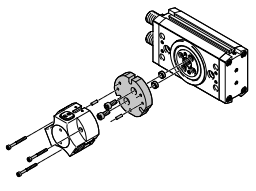
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Adapterbausatz		
			KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
DGSL/HGDD	DGSL	HGDD	DHAA		
	16, 20, 25	35	2	2371422	DHAA-G-G3-20-B13-35
	20, 25	40		2373773	DHAA-G-H2-16-B13-40
	25	50		2377625	DHAA-G-H2-20-B13-50
	DGSL	HGDD-G1/G2	DHAA, HAPG		
	16, 20, 25	35	2	542436	HAPG-94
	20, 25	40		542437	HAPG-95
25	50	2378415		DHAA-G-H2-20-B13G-50	
DRRD/HGDD	DRRD	HGDD	DHAA		
	20	35	2	2075498	DHAA-G-Q11-20-B13-35
	25	35		1718041	DHAA-G-Q11-25-B13-35
	25	40		1718564	DHAA-G-Q11-25-B13-40
	32	40		2077119	DHAA-G-Q11-32-B13-40
	32	50		2078975	DHAA-G-Q11-32-B13-50
	35	50		2079171	DHAA-G-Q11-35-B13-50
	35, 40	63		2079579	DHAA-G-Q11-3 5/40-B13-63
	DRRD	HGDD-G1/G2		DHAA	
	20	35	2	2837144	DHAA-G-Q11-20-B13G-35
	25	35		2837169	DHAA-G-Q11-25-B13G-35
	25	40		2837182	DHAA-G-Q11-25-B13G-40
	32	40		2837254	DHAA-G-Q11-32-B13G-40
	32	50		2837269	DHAA-G-Q11-32-B13G-50
	35	50		2837283	DHAA-G-Q11-35-B13G-50
35, 40	63	2837337		DHAA-G-Q11-3 5/40-B13G-63	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz DHAA/HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz			Download CAD-Daten → www.festo.com			
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Adapterbausatz			
			KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
	EGSL	HGDD	DHAA			
	45, 55, 75	35	2	2371422	DHAA-G-G3-20-B13-35	
	75	40		2373773	DHAA-G-H2-16-B13-40	
	75	50		2377625	DHAA-G-H2-20-B13-50	
	EGSL	HGDD-G1/G2	DHAA, HAPG			
	45, 55, 75	35	2	542436	HAPG-94	
	75	40		542437	HAPG-95	
	75	50		2378415	DHAA-G-H2-20-B13G-50	
		ERMB	HGDD	DHAA		
		20, 25, 32	35	2	2376297	DHAA-G-Q5-20-B13-35
25, 32		40	2376728		DHAA-G-Q5-25-B13-40	
32		50	2377625		DHAA-G-H2-20-B13-50	
ERMB		HGDD-G1/G2	DHAA, HAPG			
20, 25, 32		35	2	542441	HAPG-SD2-34	
25, 32		40		542442	HAPG-SD2-35	
32		50		2378415	DHAA-G-H2-20-B13G-50	
		EHMB	HGDD	DHAA		
		20	35	2	2376297	DHAA-G-Q5-20-B13-35
	20	40	2376728		DHAA-G-Q5-25-B13-40	
	20	50	2377625		DHAA-G-H2-20-B13-50	
	EHMB	HGDD-G1/G2	DHAA, HAPG			
	20	35	2	542441	HAPG-SD2-34	
	20	40		542442	HAPG-SD2-35	
	20	50		2378415	DHAA-G-H2-20-B13G-50	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz HAPG

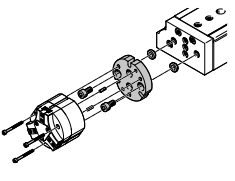
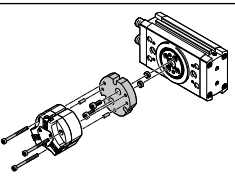
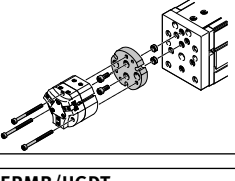
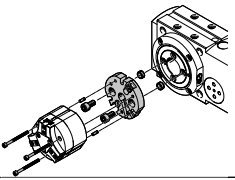
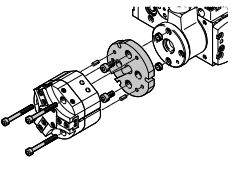
Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb		Greifer Baugröße	Adapterbausatz		
	Baugröße			KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	DGSL	HGDT	HAPG			
	16	25	2	542439	HAPG-SD2-32	
	16	35		542436	HAPG-94	
	20, 25	35		548805	ZBV-9-7	
	20, 25	40		542436	HAPG-94	
	25	50		542437	HAPG-95	
				542443	HAPG-SD2-36	
				548806	ZBV-12-9	
	DRRD	HGDT	DHAA			
	16	25	2	2079812	DHAA-G-Q11-16-B7/B7G-25	
	20	25		2079695	DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25	
	20	35		2077056	DHAA-G-Q11-20-B7-35	
	25	35		1735057	DHAA-G-Q11-25-B7-35	
	25	40		1735103	DHAA-G-Q11-25-B7-40	
	32	40		2077253	DHAA-G-Q11-32-B7-40	
	32	50		2077335	DHAA-G-Q11-32-B7-50	
	35	50		2079063	DHAA-G-Q11-35-B7-50	
	35, 40	63		2079274	DHAA-G-Q11-3 5/40-B7-63	
	DRRD	HGDT-G	DHAA			
	20	35	2	2832455	DHAA-G-Q11-20-B7G-35	
	25	35		2832483	DHAA-G-Q11-25-B7G-35	
	25	40		2832545	DHAA-G-Q11-25-B7G-40	
	32	40		2832575	DHAA-G-Q11-32-B7G-40	
	32	50		2832600	DHAA-G-Q11-32-B7G-50	
	35	50		2832617	DHAA-G-Q11-35-B7G-50	
	35, 40	63		2832631	DHAA-G-Q11-3 5/40-B7G-63	
	EGSL	HGDT	HAPG			
	35	25	2	542433	HAPG-97	
	45, 55	25		542439	HAPG-SD2-32	
	45, 55, 75	35		542436	HAPG-94	
	75	40		542437	HAPG-95	
	75	50		542443	HAPG-SD2-36	
	ERMB	HGDT	HAPG			
	20, 25	25	2	542440	HAPG-SD2-33	
	20, 25, 32	35		542441	HAPG-SD2-34	
	25, 32	40		542442	HAPG-SD2-35	
	32	50		542443	HAPG-SD2-36	
	EHMB	HGDT	HAPG			
	20	35	2	542441	HAPG-SD2-34	
	20	40		542442	HAPG-SD2-35	
	20	50		542443	HAPG-SD2-36	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 

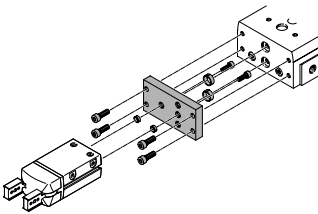
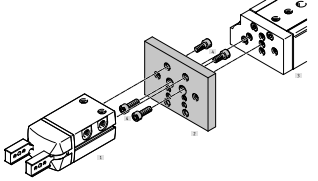
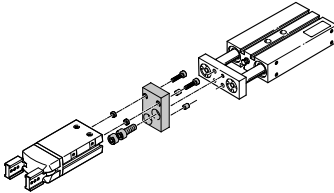
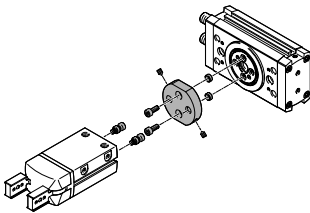
Zubehör

Adapterbausatz
HMSV, HAPG, DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
							
DGST/DHRS	DGST	DHRS			DHAA		
	10	10	■	■	2	8161907	DHAA-G-G8-10-B20-10
	12	16	■	■		8161909	DHAA-G-G8-12-B20-16
	16	16	■	■		8161908	DHAA-G-G8-16-B20-16
	20	25	■	■		8161905	DHAA-G-G8-20-B20-25
	25	32	■	■		8161906	DHAA-G-G8-25-B20-32
DGSL/DHRS	DGSL	DHRS			HMSV		
	8, 10	10	■	■	2	548784	HMSV-54
	12, 16	16	■	■		548785	HMSV-55
	20, 25	25, 32	■	■		548786	HMSV-56
DPZ/DHRS	DPZ	DHRS			HAPG		
	10, 16	16	■	–	2	163250	HAPG-1
	16	25	■	–		163251	HAPG-2
	20	25	■	–		163252	HAPG-3
	25, 32	32	■	–		163253	HAPG-4
DRRD/DHRS	DRRD	DHRS			DHAA		
	8	10	■	■	2	2816591	DHAA-G-Q11-8-B2/B3-10
	10	10	■	■		2816068	DHAA-G-Q11-10-B2/B3-10
	12	10	■	■		2814790	DHAA-G-Q11-12-B2/B3-10
	12	16	■	■		2811183	DHAA-G-Q11-12-B2/B3-16
	16	16	■	■		1979085	DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16
	16	25	■	■		1978889	DHAA-G-Q11-16-B2/B3-25
	20	25	■	■		1978443	DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
	20	32	■	■		1979912	DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32
	25	25	■	■		1801802	DHAA-G-Q11-25-B2/B3-25
	25	32	■	■		1802969	DHAA-G-Q11-25-B2/B3-32
	32	32	■	■		1979992	DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32
	32	40	■	■		1980014	DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40
	35, 40	40	■	■		1980059	DHAA-G-Q11-35/40-B2/B3-40


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Adapter für Radialgreifer DHRS

Zubehör

 
 
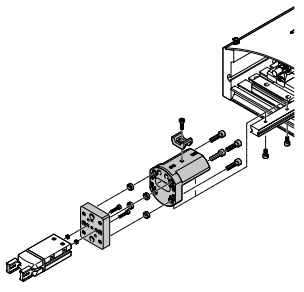
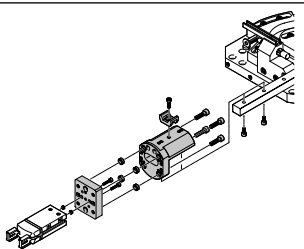
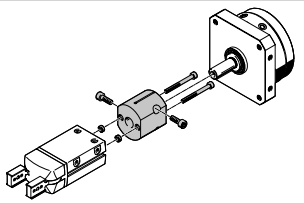
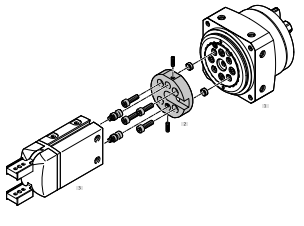
Adapterbausatz
HAPG, DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit	KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
							
	HSP	DHRS			HAPG		
	12	10	■	–	2	192709 HAPG-60-S1	
						540881 HAPG-70-B	
	16	10	■	–		192706 HAPG-37-S1	
						540882 HAPG-71-B	
	16	16	■	–		192705 HAPG-36-S1	
						540882 HAPG-71-B	
	25	16	■	–		192705 HAPG-36-S1	
						540883 HAPG-72-B	
	25	25	■	–		193922 HAPG-37-S4	
						540883 HAPG-72-B	
	HSW	DHRS			HAPG		
	12, 16	10	■	–	2	192706 HAPG-37-S1	
						540882 HAPG-71-B	
	12, 16	16	■	–		192705 HAPG-36-S1	
						540882 HAPG-71-B	
	DSM-...-FW	DHRS			HAPG		
	6, 8, 10	10	■	■	2	187568 HAPG-34	
	DSM-...	DHRS			HAPG		
	12	16	■	■	2	163266 HAPG-17	
	16	16	■	■		163267 HAPG-18	
	16	25	■	■		163268 HAPG-19	
	25	25	■	■		163269 HAPG-20	
	25	32	■	■		163270 HAPG-21	
32	32	■	■		163271 HAPG-22		
	DSM-...-HD	DHRS			DHAA		
	12	16	■	■	2	8072157 DHAA-G-R3-12-B18-10	
	12	10	■	■		8072172 DHAA-G-R3-12-B20-10	
	16	16	■	■		8071917 DHAA-G-R3-16-B18-10	
	16	25	■	■		8079173 DHAA-G-R3-16-B18-16	
	25	25	■	■		8071956 DHAA-G-R3-25-B18-16	
	25	32	■	■		8079201 DHAA-G-R3-25-B20-32	
	32	32	■	■		8079208 DHAA-G-R3-32-B18-25	
32	40	■	■		8079212 DHAA-G-R3-32-B20-40		

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

 

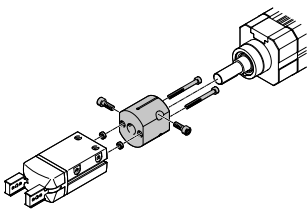
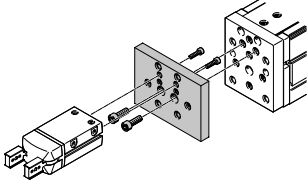
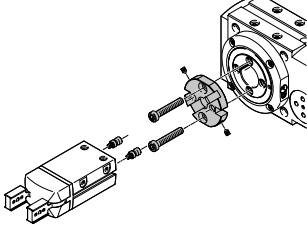
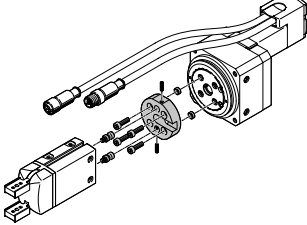
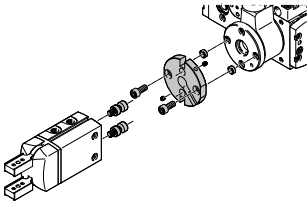
Adapterbausatz
HAPG, HMSV, DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz


Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
	DSL	DHRS			HAPG		
	16	16	■	■	2	163266	HAPG-17
	20	16	■	■		163267	HAPG-18
	20	25	■	■		163268	HAPG-19
	25	25	■	■		163269	HAPG-20
	25	32	■	■		163270	HAPG-21
	32	32	■	■		163271	HAPG-22
	EGSL	DHRS			HMSV		
	35	10	■	■	2	548784	HMSV-54
	45, 55	16	■	■		1088262	HMSV-70
	75	25, 32	■	■		548785	HMSV-55
						548786	HMSV-56
	ERMB	DHRS			HAPG		
	20	25	■	■	2	184479	HAPG-SD2-3
	25	25	■	■		184482	HAPG-SD2-6
	20	32	■	■		184480	HAPG-SD2-4
	25	32	■	■		184483	HAPG-SD2-7
	32	32	■	■		184485	HAPG-SD2-9
	32	40	■	■		184486	HAPG-SD2-10
	ERMO	DHRS			DHAA		
	12	16	■	■	2	8072157	DHAA-G-R3-12-B18-10
	12	10	■	■		8072172	DHAA-G-R3-12-B20-10
	16	16	■	■		8071917	DHAA-G-R3-16-B18-10
	16	25	■	■		8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	25	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16
	25	32	■	■		8079201	DHAA-G-R3-25-B20-32
	32	32	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25
	32	40	■	■		8079212	DHAA-G-R3-32-B20-40
	EHMB	DHRS			HAPG		
	20	32	■	■	2	184485	HAPG-SD2-9
	20	40	■	■		184486	HAPG-SD2-10
	25, 32	40	■	■		526027	HAPG-SD2-21

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

 

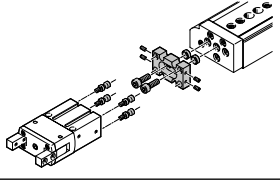
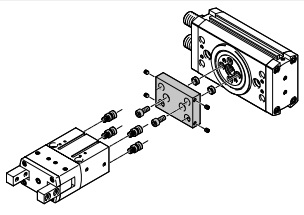
Adapterbausatz
DHAA

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com

Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
DGSL/HGRT	DGSL	HGRT			DHAA		
	8, 10	16	■	■	2	1273902	DHAA-G-G6-8-B11-16
	12, 16	16	■	■		1467524	DHAA-G-G6-12-B11-16
	12, 16	20	■	■		1278364	DHAA-G-G6-12-B11-20
	20, 25	25	■	■		1468307	DHAA-G-G6-20-B11-25
	25	32	■	■		1280494	DHAA-G-G6-25-B11-32
DRRD/HGRT	DRRD	HGRT			DHAA		
	16	16	■	■	2	2185606	DHAA-G-Q11-16-B11-16
	20	20	■	■		2184467	DHAA-G-Q11-20-B11-20
	25	25	■	■		1741183	DHAA-G-Q11-25-B11-25
	25	32	■	■		1743177	DHAA-G-Q11-25-B11-32
	32	25	■	■		2184080	DHAA-G-Q11-32-B11-25
	32	32	■	■		2184322	DHAA-G-Q11-32-B11-32
	32	40	■	■		2184652	DHAA-G-Q11-32-B11-40
	35	40	■	■		2185436	DHAA-G-Q11-35-B11-40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform



Hinweis

Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz				
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
HSP/HGRT	HSP	HGRT			DHAA, HAPG			
	16	16	■	–	2	1274347	DHAA-G-H4-16-B11-16	
						540882	HAPG-71-B	
	25	16	■	–		1274347	DHAA-G-H4-16-B11-16	
						540883	HAPG-72-B	
HSW/HGRT	HSW	HGRT			DHAA, HAPG			
	12, 16	16	■	–	2	1274347	DHAA-G-H4-16-B11-16	
						540882	HAPG-71-B	
EGSL/HGRT	EGSL	HGRT			DHAA			
	45, 55	20	■	■	2	1278364	DHAA-G-G6-12-B11-20	
	45, 55	25	■	■		1279418	DHAA-G-E8-45-B11-25	
	75	25	■	■		1468307	DHAA-G-G6-20-B11-25	
	75	32	■	■		1280494	DHAA-G-G6-25-B11-32	
ERMB/HGRT	ERMB	HGRT			DHAA			
	20	20	■	■	2	1465263	DHAA-G-Q5-20-B11-20	
	25, 32	25	■	■		1279439	DHAA-G-Q5-25-B11-25	
	25, 32	32	■	■		1468949	DHAA-G-Q5-25-B11-32	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

 

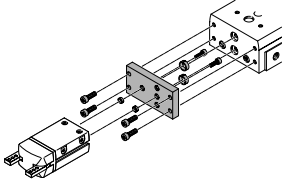
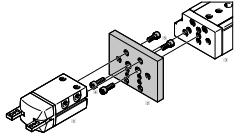
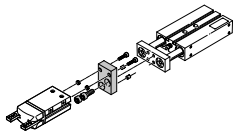
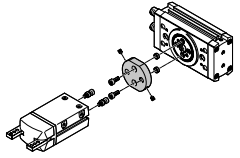
Adapterbausatz
HAPG, HAPS, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz

Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz		
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	DGST	DHWS			2		
	10	10	■	■		8161907	DHAA-G-G8-10-B20-10
	12	16	■	■		8161909	DHAA-G-G8-12-B20-16
	16	16	■	■		8161908	DHAA-G-G8-16-B20-16
	20	25	■	■		8161905	DHAA-G-G8-20-B20-25
	25	32	■	■		8161906	DHAA-G-G8-25-B20-32
	DGSL	DHWS			2		
	8, 10	10	■	■		548784	HMSV-54
	12, 16	16	■	■		548785	HMSV-55
	20, 25	25, 32	■	■		548786	HMSV-56
	DPZ	DHWS			2		
	10, 16	16	■	–		163250	HAPG-1
	16	25	■	–		163251	HAPG-2
	20	25	■	–		163252	HAPG-3
	25, 32	32	■	–		163253	HAPG-4
	DRRD	DHWS			2		
	8	10	■	■		2816591	DHAA-G-Q11-8-B2/B3-10
	10	10	■	■		2816068	DHAA-G-Q11-10-B2/B3-10
	12	10	■	■		2814790	DHAA-G-Q11-12-B2/B3-10
	12	16	■	■		2811183	DHAA-G-Q11-12-B2/B3-16
	16	16	■	■		1979085	DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16
	16	25	■	■		1978889	DHAA-G-Q11-16-B2/B3-25
	20	25	■	■		1978443	DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
	20	32	■	■		1979912	DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32
	25	25	■	■		1801802	DHAA-G-Q11-25-B2/B3-25
	25	32	■	■		1802969	DHAA-G-Q11-25-B2/B3-32
	32	32	■	■		1979992	DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32
	32	40	■	■		1980014	DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40
	35, 40	40	■	■		1980059	DHAA-G-Q11-35/40-B2/B3-40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
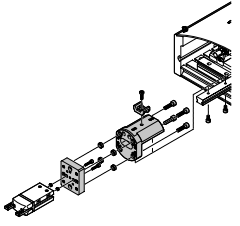
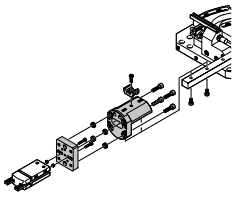
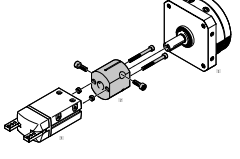
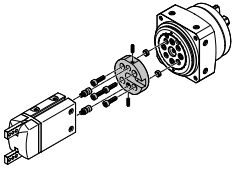
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
HSP/DHWS	HSP	DHWS			HAPG		
	12	10	■	–	2	192709	HAPG-60-S1
						540881	HAPG-70-B
	16	10	■	–		192706	HAPG-37-S1
						540882	HAPG-71-B
	16	16	■	–		192705	HAPG-36-S1
						540882	HAPG-71-B
	25	16	■	–	192705	HAPG-36-S1	
					540883	HAPG-72-B	
	25	25	■	–	193922	HAPG-37-S4	
					540883	HAPG-72-B	
HSW/DHWS	HSW	DHWS			HAPG		
	12, 16	10	■	–	2	192706	HAPG-37-S1
						540882	HAPG-71-B
	12, 16	16	■	–		192705	HAPG-36-S1
						540882	HAPG-71-B
DSM/DHWS	DSM-...-FW	DHWS			HAPG		
	6, 8, 10	10	■	■	2	187568	HAPG-34
	DSM-...	DHWS				HAPG	
	12	16	■	■	2	163266	HAPG-17
	16	16	■	■		163267	HAPG-18
	16	25	■	■		163268	HAPG-19
	25	25	■	■		163269	HAPG-20
	25	32	■	■		163270	HAPG-21
	32	32	■	■		163271	HAPG-22
DSM-...-HD/DHWS	DSM-...-HD	DHWS			DHAA		
	12	16	■	■	2	8072157	DHAA-G-R3-12-B18-10
	12	10	■	■		8072172	DHAA-G-R3-12-B20-10
	16	16	■	■		8071917	DHAA-G-R3-16-B18-10
	16	25	■	■		8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	25	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16
	25	32	■	■		8079201	DHAA-G-R3-25-B20-32
	32	32	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25
	32	40	■	■		8079212	DHAA-G-R3-32-B20-40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 

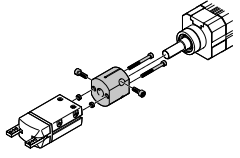
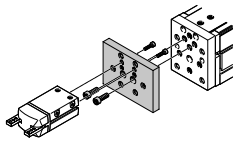
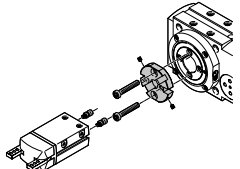
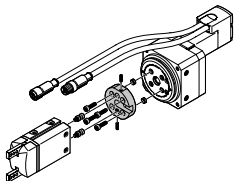
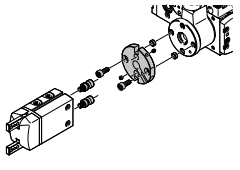
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer		Adapterbausatz			
		Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
	DSL	DHWS			HAPG		
	16	16	■	■	2	163266	HAPG-17
	20	16	■	■		163267	HAPG-18
	20	25	■	■		163268	HAPG-19
	25	25	■	■		163269	HAPG-20
	25	32	■	■		163270	HAPG-21
	32	32	■	■		163271	HAPG-22
	EGSL	DHWS			HMSV		
	35	10	■	■	2	548784	HMSV-54
	45, 55	16	■	■		1088262	HMSV-70
	75	25, 32	■	■		548785	HMSV-55
						548786	HMSV-56
	ERMB	DHWS			HAPG		
	20	25	■	■	2	184479	HAPG-SD2-3
	25	25	■	■		184482	HAPG-SD2-6
	20	32	■	■		184480	HAPG-SD2-4
	25	32	■	■		184483	HAPG-SD2-7
	32	32	■	■		184485	HAPG-SD2-9
	32	40	■	■		184486	HAPG-SD2-10
	ERMO	DHWS			DHAA		
	12	16	■	■	2	8072157	DHAA-G-R3-12-B18-10
	12	10	■	■		8072172	DHAA-G-R3-12-B20-10
	16	16	■	■		8071917	DHAA-G-R3-16-B18-10
	16	25	■	■		8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	25	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16
	25	32	■	■		8079201	DHAA-G-R3-25-B20-32
	32	32	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25
	32	40	■	■		8079212	DHAA-G-R3-32-B20-40
	EHMB	DHWS			HAPG		
	20	32	■	■	2	184485	HAPG-SD2-9
	20	40	■	■		184486	HAPG-SD2-10
	25, 32	40	■	■		526027	HAPG-SD2-21

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
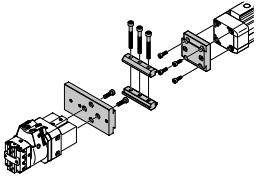
Zubehör

Adapterbausatz
HMVA, HMSV, HAVB

Werkstoff:
 Aluminium-Knetlegierung
 RoHS konform

 **Hinweis**
 Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Download CAD-Daten → www.festo.com


Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							
Kombination	Antrieb	Greifer		Adapterbausatz			
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
DGPL/HGDS	DGPL	HGDS			HMSV, HMVA		
	DGPL-25	12, 16, 20	■	■	2	177653	HMSV-7
						534290	HMSV-38
						196788	HMVA-DLA1 8/25
	DGPL-40	12, 16, 20	■	■		177653	HMSV-7
						534290	HMSV-38
						196790	HMVA-DLA40

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

 
 
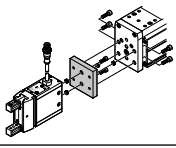
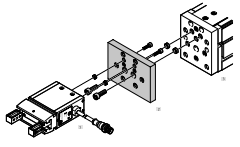
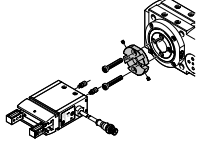
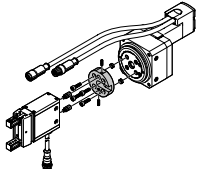
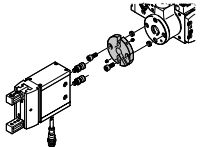
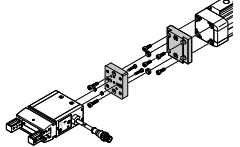
Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz Download CAD-Daten → www.festo.com


Kombination	Antrieb		Greifer		Adapterbausatz		
	Baugröße	Baugröße	Montagemöglichkeit		KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
							
EGSC/EHPS	EGSC	EHPS			HMSV		
	60	16, 20	■	■	2	8106581	DHAA-G-E8-60-B18-16
EGSL/EHPS	EGSL	EHPS			HMSV		
	45, 55	16	■	■	2	548785	HMSV-55
	75	20, 25	■	■		548786	HMSV-56
ERMB/EHPS	ERMB	EHPS			HAPG		
	20	16, 20	■	■	2	184479	HAPG-SD2-3
	25	16, 20	■	■		184482	HAPG-SD2-6
	20	25	■	■		184480	HAPG-SD2-4
	25	25	■	■		184483	HAPG-SD2-7
	32	25	■	■		184485	HAPG-SD2-9
ERMO/EHPS	ERMO	EHPS			DHAA		
	16	16	■	■	2	8079173	DHAA-G-R3-16-B18-16
	25	16, 20	■	■		8071956	DHAA-G-R3-25-B18-16
	32	20	■	■		8079214	DHAA-G-R3-32-B18-20
	32	25	■	■		8079208	DHAA-G-R3-32-B18-25
EHMB/EHPS	EHMB	EHPS			HAPG		
	20	25	■	■	2	184485	HAPG-SD2-9
	25, 32	25	■	■		8078739	DHAA-G-H1-25-B18-25
DGPL/EHPS	DGPL	EHPS			HMVA, HAPG, HMSV		
	Direktbefestigung				2		
	25, 32	16	■	■		196788	HMVA-DLA18/25
						193922	HAPG-37-S4
	40	16	■	■		196790	HMVA-DLA40
					193922	HAPG-37-S4	
	Schwalbenschwanzbefestigung				2		
	25	16	■	■		196788	HMVA-DLA18/25
						177768	HMSV-28
40	16, 20	■	■	196790		HMVA-DLA40	
				177768	HMSV-28		
40	25	■	■	196790	HMVA-DLA40		
				177769	HMSV-29		

 
 
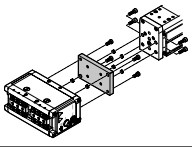
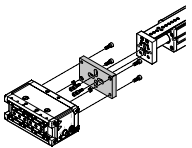
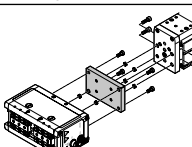
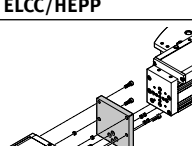
1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Adapterbausatz
DHAA, HAPG, HMSV

Werkstoff:
Aluminium-Knetlegierung
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform

 **Hinweis**
Der Bausatz beinhaltet die individuelle Befestigungsschnittstelle sowie das notwendige Befestigungsmaterial.

Zulässige Antrieb/Greifer-Kombinationen mit Adapterbausatz							Download CAD-Daten → www.festo.com	
Kombination	Antrieb Baugröße	Greifer Baugröße	Montagemöglichkeit		Adapterbausatz			
					KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ	
	EGSC	HEPP			2			
	32, 45, 60	28	■	■		8150924	DHAA-G-E19-32-B24-28	
	45, 60	36	■	■		8150922	DHAA-G-E19-45-B24-36	
	EGSL	HEPP			2			
	35	28	■	■		8150917	DHAA-G-E8-35-B24-28	
	45, 55, 75	28	■	■		8150920	DHAA-G-E8-45-B24-28	
	55, 75	36	■	■		8150914	DHAA-G-E8-55-B24-36	
	ERMB	HEPP			2			
	20	28	■	■		8154540	DHAA-G-R1-20-B24-28	
	25	28	■	■		8154544	DHAA-G-R1-25-B24-28	
	20	36	■	■		8154542	DHAA-G-R1-20-B24-36	
	25	36, 42	■	■		8154546	DHAA-G-R1-25-B24-42	
	32	42	■	■		8154548	DHAA-G-R1-32-B24-42	
	ELCC	HEPP			2			
	60	28	■	■		8150928	DHAA-G-E21-60-B24-28	
	70	28	■	■		8150926	DHAA-G-E21-70-B24-28	
	60	36	■	■		8150930	DHAA-G-E21-60-B24-36	
	70	36	■	■		8150935	DHAA-G-E21-70-B24-36	
	90	36	■	■		8150932	DHAA-G-E21-90-B24-36	
	70	42	■	■		8150953	DHAA-G-E21-70-B24-42	
	90, 110	42	■	■		8150939	DHAA-G-E21-90-B24-42	

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk