


## Verschraubung LJK, TJK

**FESTO**

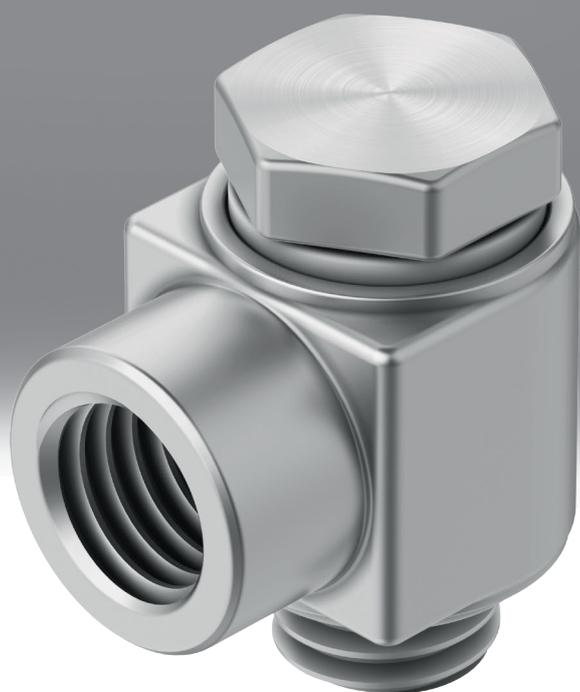


## Merkmale

### Auf einen Blick

Verschraubung mit Dichtring.


### Baureihe

[LJK] L-Verschraubung

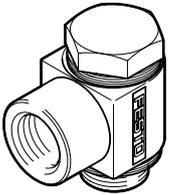

L-Verschraubung mit Innengewinde

[TJK] T-Verschraubung

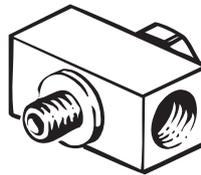

T-Verschraubung, schwenkbar, mit Innengewinde

## Datenblatt

**Allgemeine Technische Daten**

|                              |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pneumatischer Anschluss<br>1 | Außengewinde M3 | Außengewinde G1/8 | Außengewinde G1/4 | Außengewinde G3/8 | Außengewinde G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss<br>2 | Innengewinde M3 | Innengewinde G1/8 | Innengewinde G1/4 | Innengewinde G3/8 | Innengewinde G1/2 |


**Werkstoffe**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Werkstoff Gehäuse      | Messing, vernickelt, Zink-Druckguss      |
| Werkstoff Hohlschraube | Aluminium, eloxiert, Messing, vernickelt |
| Werkstoff-Hinweis      | RoHS konform                             |
| LABS-Konformität       | VDMA24364-B1/B2-L                        |

## Abmessungen

### Abmessungen – L-Verschraubung LJK

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

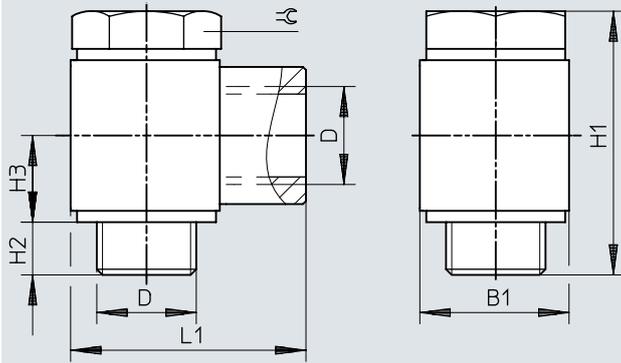


|         | D    | B1 | H1   | H2  | H3    | L1   | ≅  |
|---------|------|----|------|-----|-------|------|----|
| LJK-1/8 | G1/8 | 16 | 27,1 | 4,7 | 9,2   | 23,5 | 13 |
| LJK-1/4 | G1/4 | 20 | 34,3 | 5,7 | 11,8  | 31   | 17 |
| LJK-3/8 | G3/8 | 25 | 41,3 | 6,7 | 14,3  | 36,5 | 22 |
| LJK-1/2 | G1/2 | 30 | 46,6 | 7,5 | 17,05 | 44   | 27 |

# Abmessungen

## Abmessungen – T-Verschraubung TJK

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

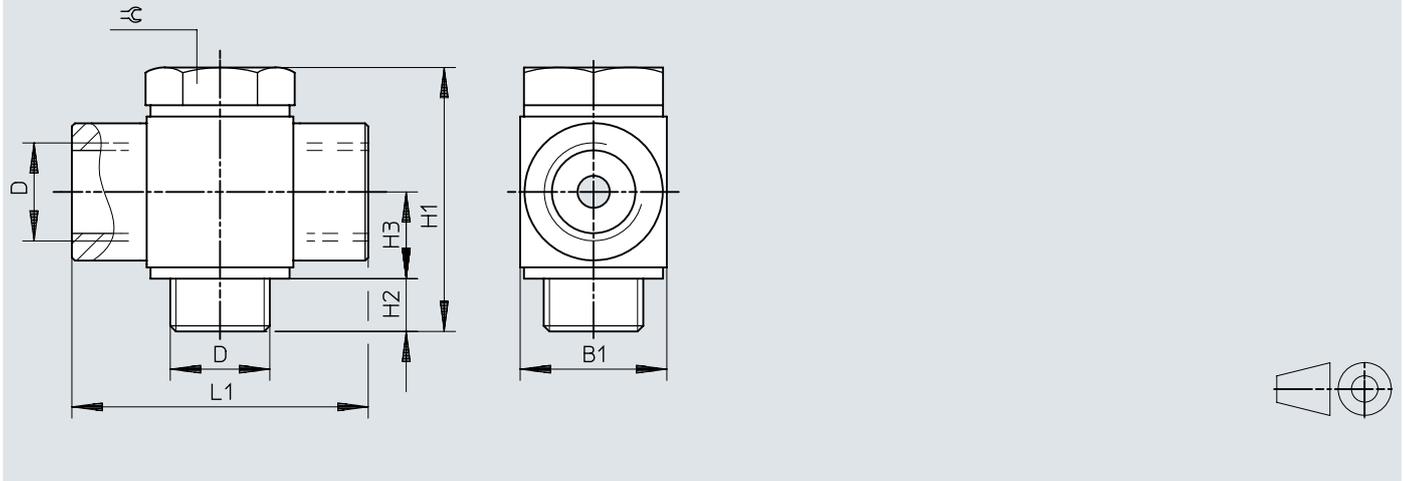

|         | D    | B1 | H1   | H2  | H3    | L1 | ≡C  |
|---------|------|----|------|-----|-------|----|-----|
| TJK-M3  | M3   | 5  | 10   | 2   | 3,3   | 10 | 4,5 |
| TJK-1/8 | G1/8 | 16 | 27,1 | 4,7 | 9,2   | 28 | 13  |
| TJK-1/4 | G1/4 | 20 | 34,3 | 5,7 | 11,8  | 39 | 17  |
| TJK-3/8 | G3/8 | 25 | 41,3 | 6,7 | 14,3  | 43 | 22  |
| TJK-1/2 | G1/2 | 30 | 46,6 | 7,5 | 17,05 | 52 | 27  |

## Bestellangaben

| Bestellangaben – LJK   |                 |                           |                           |             |                |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
|  | Typ-Kurzzeichen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Teile-Nr.   | Typ            |
|  | LJK             | Außengewinde G1/8         | Innengewinde G1/8         | <b>4945</b> | <b>LJK-1/8</b> |
|  |                 | Außengewinde G1/4         | Innengewinde G1/4         | <b>4946</b> | <b>LJK-1/4</b> |
|  |                 | Außengewinde G3/8         | Innengewinde G3/8         | <b>4947</b> | <b>LJK-3/8</b> |
|  |                 | Außengewinde G1/2         | Innengewinde G1/2         | <b>4948</b> | <b>LJK-1/2</b> |

| Bestellangaben – TJK   |                 |                           |                           |              |                |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
|  | Typ-Kurzzeichen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Teile-Nr.    | Typ            |
|  | TJK             | Außengewinde M3           | Innengewinde M3           | <b>15874</b> | <b>TJK-M3</b>  |
|  |                 | Außengewinde G1/8         | Innengewinde G1/8         | <b>4949</b>  | <b>TJK-1/8</b> |
|  |                 | Außengewinde G1/4         | Innengewinde G1/4         | <b>4950</b>  | <b>TJK-1/4</b> |
|  |                 | Außengewinde G3/8         | Innengewinde G3/8         | <b>4951</b>  | <b>TJK-3/8</b> |
|  |                 | Außengewinde G1/2         | Innengewinde G1/2         | <b>4952</b>  | <b>TJK-1/2</b> |