

# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

## Verbindungsleitung NEBV-HSG2

- Verbindungsleitung für VUVG-Ventile
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 5 m
- Zum Anschluss an Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-...S



Allgemeine Technische Daten		
Elektrischer Anschluss	Dose, 2-polig	
Nennbetriebsspannung [V DC]	0 ... 30	
Farbcode Aderisolierung	Pin1	schwarz
	Pin2	rot
Befestigungsart	Clip	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart nach EN 60529	IP40	

Werkstoffe		
Typ	NEBV-HSG2-KN	NEBV-HSG2-P
Gehäuse	POM	POM
Farbe Gehäuse	schwarz	schwarz
Steckkontakt	Kupfer-Legierung, verzinkt	Kupfer-Legierung, verzinkt
Kabelmantel	–	PUR
Farbe Kabelmantel	–	grau
Isolierhülle	PVC	PVC
Leitungseigenschaft	–	schleppkettentauglich
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +60	

Beschaltung (Blick auf Dose)		
	Pin	Aderfarbe
	1	Schwarz
	2	Rot

# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile


Datenblatt

FESTO


## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### NEBV-HSG2-KN

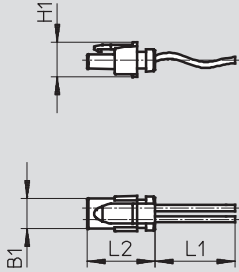

### NEBV-HSG2-P

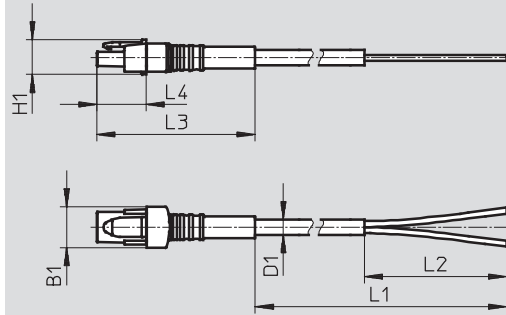

Typ	B1	H1	L1	L2
NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2	7,8	7,7	500	15
NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2			1000	
NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2			2500	
NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2			5000	

Typ	B1	D1	H1	L1	L2	L3	L4
NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2	9	3,4	7,7	500	50	35,2	11
NEBV-HSG2-P-1-N-LE2				1000			
NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2				2500			
NEBV-HSG2-P-5-N-LE2				5000			

## Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Kabelaufbau	Produktgewicht [g]	Länge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose gerade, 2-polig	2 Einzelkabel	4	0,5	566662	NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
		7	1	566663	NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
		17	2,5	566664	NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
		31	5	566665	NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
	Kabel 2-adrig	8	0,5	566666	NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
		16	1	566667	NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
		35	2,5	566668	NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
		70	5	566669	NEBV-HSG2-P-5-N-LE2