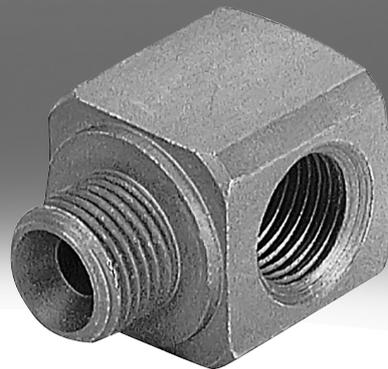


Verteiler FR

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Mit Dichtring
- Aluminium

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

 
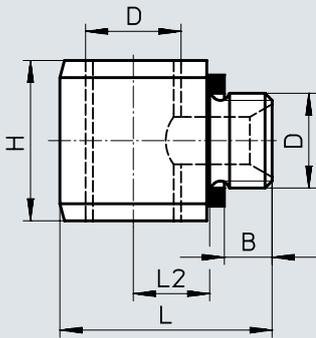
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5	Außengewinde G1/8	Außengewinde G1/4	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde M5	Innengewinde G1/8	Innengewinde G1/4	Innengewinde G3/8

Werkstoffe

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Abmessungen

Abmessungen – Verteiler FR

Download CAD-Daten → www.festo.com

	B	D	H	L	L2
FR-M5-A/I	3,8	M5	10	14,7	5,2
FR-1/8-A/I	4,9	G1/8	16	22,8	8,3
FR-1/4-A/I	5,8	G1/4	22	28,9	10,4
FR-3/8-A/I	6,8	G3/8	27	32,9	11,4

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Typ-Kurzzeichen	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Teile-Nr.	Typ
	FR	Außengewinde M5	Innengewinde M5	3559	FR-M5-A/I
		Außengewinde G1/8	Innengewinde G1/8	3583	FR-1/8-A/I
		Außengewinde G1/4	Innengewinde G1/4	3586	FR-1/4-A/I
		Außengewinde G3/8	Innengewinde G3/8	3587	FR-3/8-A/I