


## Datenblatt

### Elektrik-Stecksocket MHAP

- Steckdosenkabel mit Sockel für den Anschluss von Einzelventilen
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m oder 1 m
- Dose 2-polig
- nicht schleppkettene geeignet

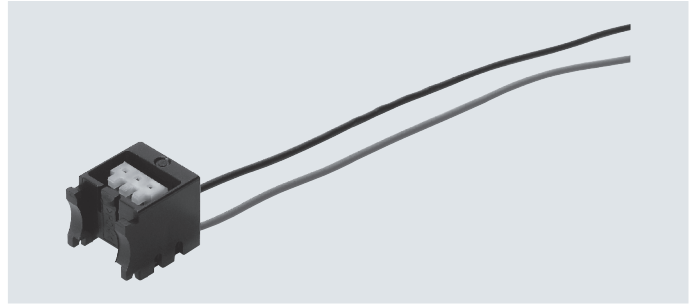

#### Allgemeine Technische Daten

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Elektrische Anschluss          | Dose 2-polig |
| Befestigungsart                | Clip         |
| Einbaulage                     | beliebig     |
| Betriebsspannung [V DC]        | ≤60          |
| Strombelastbarkeit [A]         | 3            |
| Kabel-Ø [mm]                   | 1            |
| Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ] | 2x0,14       |

#### Werkstoffe

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Gehäuse           | PA               |
| Steckkontakte     | Kupfer, verzinkt |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform     |
| LABS-Konformität  | VDMA24364-B2-L   |

#### Betriebs- und Umweltbedingungen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]                                 | -20 ... +80               |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]  | -20 ... +50               |
| Schutzart  | IP40                      |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>1)</sup>   | nach EU-RoHS-Richtlinie   |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) <sup>1)</sup> | nach UK RoHS Vorschriften |


1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der Konformitätserklärung: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

#### Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### Elektrik-Stecksocket MHAP

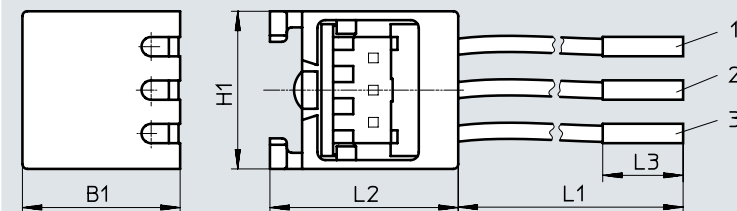

- [1] Pin 1, Aderfarbe schwarz
- [2] Pin 2, Aderfarbe blau
- [3] Pin 3, Aderfarbe rot

| Typ       | B1  | H1  | L1   | L2   | L3 |
|-----------|-----|-----|------|------|----|
| MHAP-PI   | 9,8 | 9,8 | 500  | 11,7 | 5  |
| MHAP-PI-1 | 9,8 | 9,8 | 1000 | 11,7 | 5  |

#### Bestellangaben

|  | Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ] | Produktgewicht [g] | Kabellänge [m] | Teile-Nr. | Typ       |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|  | 2x0,14                         | 4                  | 0,5            | 197260    | MHAP-PI   |
|  |                                | 6                  | 1              | 532182    | MHAP-PI-1 |