


Handhilfsbetätigung AHB

FESTO



Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

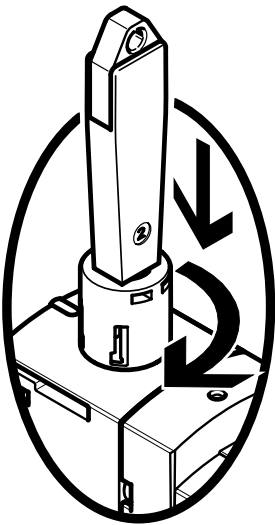

Mit Handbetätigungsansätzen kann eine vorhandene, sich selbständig rückstellende Handhilfsbetätigung in der betätigten Stellung arretiert werden.

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	einrastend

Werkstoffe

Größe	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt			
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L			


Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 ... 60°C
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen

Abmessungen – AHB-MZB, AHB-MEB, AHB-MD/MF/MV

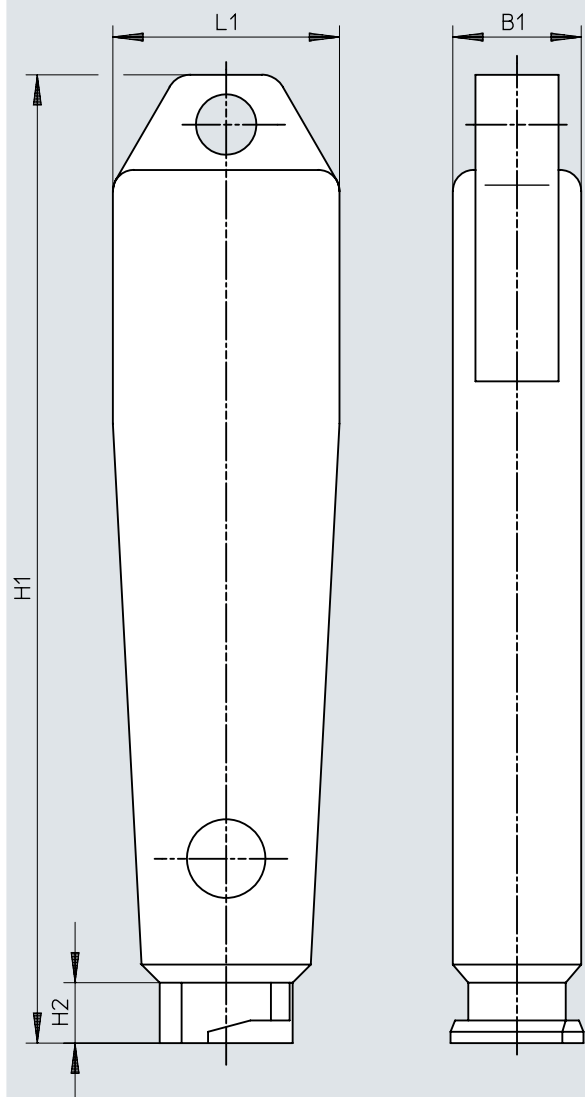Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	H1	H2	L1
AHB-MZB	5,5	36,9	2,2	8,8
AHB-MEB	6,6	48,4	3,3	11
AHB-MD/MF/MV	8,5	64,1	4	14

Bestellangaben

Bestellangaben – Betätigungsaufsätze			
	Größe	Teile-Nr.	Typ
	Größe 2	157600	AHB-MZB
	Größe 3	157601	AHB-MEB
	Größe 4	157651	AHB-MD/MF/MV
	Größe 5	1662543	AHB-MEB-B