


Ringstück und Hohlschraube LK, TK, VT

FESTO

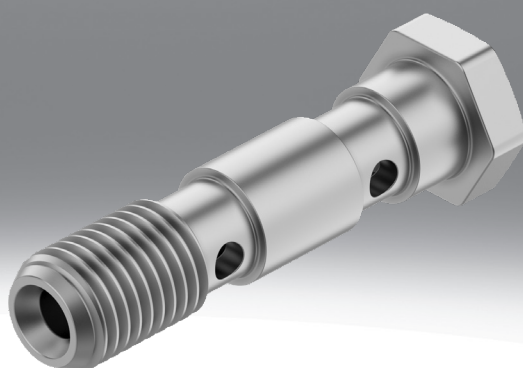

Merkmale

Auf einen Blick

Ringstück und Hohlschraube LK, TK, VT

- Vielfachverteiler bestehend aus Hohlschraube VT und Ringstück LK bzw. TK
- Mit zwei bis sechs Abgängen und einer gemeinsamen Luftzuleitung
- Betriebsmedien Druckluft, Vakuum
- Werkstoff Hohlschraube: Stahl, chromatiert
- Werkstoff Ringstück: Zink-Druckguss (...-KU: POM)

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen

Typ-Kurzzeichen	LK	TK
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 10 bar	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]	
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Maritime Klassifizierung ¹⁾	siehe Zertifikat	

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/LK oder .../TK → Support/Downloads.


Werkstoffangaben

Typ-Kurzzeichen	LK	TK	VT
Werkstoff Hohlsschraube	–		Stahl, chromatiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform		
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L		VDMA24364-C1-L

Abmessungen

Abmessungen – Vielfachverteiler

Download CAD-Daten www.festo.com

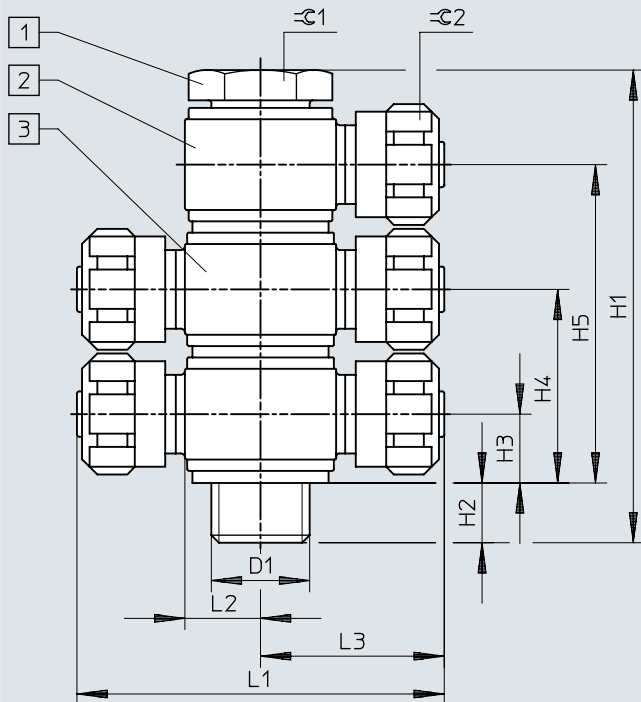

- [1] Hohlsschraube VT
- [2] Ringstück LK
- [3] Ringstück TK

Abmessungen

		D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	≈G1	≈G2
VT-M5-2	LK-M5-PK-3	M5	27,3	4	5,2	15,1	–	–	5	16,1	7	8
	TK-M5-PK-3							32,2	–			
VT-M5-3	LK-M5-PK-3		37,1	3,9	5,2	15,1	25	–	5	16,1	7	8
	TK-M5-PK-3							32,2	–			
VT-1/8-2-PK-3	LK-1/8-PK-3	G1/8	32,7	5,9	6,1	16,7	–	–	8	19,1	13	8
	TK-1/8-PK-3							38,2	–			
VT-1/8-3-PK-3	LK-1/8-PK-3		43,3	5,9	6,1	16,7	27,3	–	8	19,1	13	8
	TK-1/8-PK-3							38,2	–			
VT-1/8-2	LK-1/8-PK-4		44,8	6	9,1	25,7	–	–	8	22,2	13	12
	TK-1/8-PK-4							44,4	–			
	LK-1/8-PK-6							–	8	22,3		14
	TK-1/8-PK-6							44,6	–			
VT-1/8-3	LK-1/8-PK-4		61,2	5,8	9,1	25,7	42,3	–	8	22,2	13	12
	TK-1/8-PK-4							44,4	–			
	LK-1/8-PK-6							–	8	22,3		14
	TK-1/8-PK-6							44,6	–			
VT-1/4-2	LK-1/4-PK-4	G1/4	45,2	6,6	9,2	25,4	–	–	10	24,2	17	12
	TK-1/4-PK-4			6,2	9,3	25,7		48,4	–			
	LK-1/4-PK-6							–	10	24,3		14
	TK-1/4-PK-6							48,6	–			
VT-1/4-3	LK-1/4-PK-4		62,5	6,7	9,2	25,4	41,6	–	10	24,2	17	12
	TK-1/4-PK-4			6,1	9,3	25,7	42,1	48,4	–			
	LK-1/4-PK-6							–	10	24,3		14
	TK-1/4-PK-6							48,6	–			
VT-3/8-2	LK-3/8-PK-6	G3/8	47,5	7,5	9,3	25,7	–	–	12,5	26,8	22	14
	TK-3/8-PK-6							53,6	–			
VT-3/8-3	LK-3/8-PK-6		63,9	7,5	9,3	25,7	42,1	–	12,5	26,8	22	14
	TK-3/8-PK-6							53,6	–			

Bestellangaben

Bestellangaben – Hohlschraube VT					
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Abgänge	Teile-Nr.	Typ
			2 Abgänge	9179	VT-3/8-2-3/8
				9177	VT-1/4-2-1/4
	Außengewinde M5	für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Mutter		206145	VT-M5-2
	Außengewinde G1/8		3 Abgänge	4596	VT-1/8-3
			2 Abgänge	4593	VT-1/8-2-PK-3
		Innengewinde G1/8, für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter		206146	VT-1/8-2
	Außengewinde G1/4		3 Abgänge	2335	VT-1/4-3
		für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	2 Abgänge	206147	VT-1/4-2
	Außengewinde G3/8		3 Abgänge	2336	VT-3/8-3
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	2 Abgänge	206148	VT-3/8-2

Bestellangaben – Ringstück LK				
	Pneumatischer Anschluss 1 ¹⁾	Pneumatischer Anschluss 2	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde M5	für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Mutter	4475	LK-M5-PK-3
	Außengewinde G1/8		4597	LK-1/8-PK-3
	Außengewinde G1/4	für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter	6280	LK-1/8-PK-4-KU
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	4476	LK-1/8-PK-4
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	4477	LK-1/8-PK-6
			6281	LK-1/8-PK-6-KU
	Außengewinde G1/4	für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter	4478	LK-1/4-PK-4
			6282	LK-1/4-PK-4-KU
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	4479	LK-1/4-PK-6
			6283	LK-1/4-PK-6-KU
	Außengewinde G3/8		4480	LK-3/8-PK-6
	G1/8	Innengewinde G1/8	9181	LK-1/8
	G1/4	Innengewinde G1/4	9173	LK-1/4
	G3/8	Innengewinde G3/8	9175	LK-3/8

1) LK: Zink-Druckguss; LK....KU: POM

Bestellangaben – Ringstück TK				
	Pneumatischer Anschluss 1 ¹⁾	Pneumatischer Anschluss 2	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde G1/8	für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter	6284	TK-1/8-PK-4-KU
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	6285	TK-1/8-PK-6-KU
	Außengewinde G1/4	für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter	6286	TK-1/4-PK-4-KU
		für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter	6287	TK-1/4-PK-6-KU

1) TK: Zink-Druckguss; TK....KU: POM