



Schlauchklemme, Schlauchbinder

FESTO

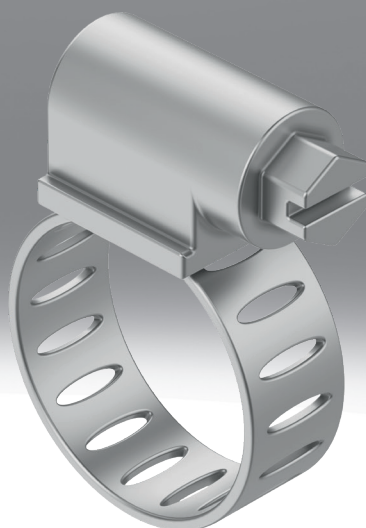


Datenblatt

Technische Daten – Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL

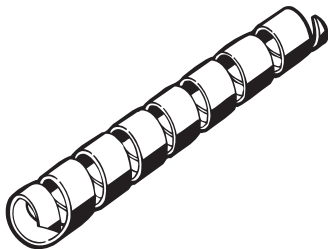


Baugröße	für Schlauchbündel-Ø max. 50 mm
Außen-Ø	6 mm
Innen-Ø	4 mm
Schlauchlänge	50 m
Farbe	blau
Anwendungshinweis	12 Schläuche Außen-Ø 12 mm 28 Schläuche Außen-Ø 8 mm 50 Schläuche Außen-Ø 6 mm 60 Schläuche Außen-Ø 4 mm
Werkstoff Schlauch	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Technische Daten – Schlauchstütze PKS

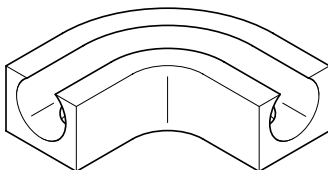

Baugröße	für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch Außen-Ø 10 mm für Schlauch Außen-Ø 11,6 mm für Schlauch Außen-Ø 5/16" für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Konstruktiver Aufbau	Klemmenanzahl 1
Farbe	blau
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Stifte	Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L


Technische Daten – Schlauchstütze NPAW

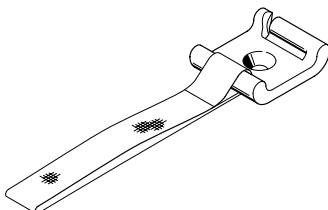

Baugröße	für Schlauchbündel-Ø max. 30 mm für Schlauchbündel-Ø max. 50 mm
Umgebungstemperatur	-30 ... 80°C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Datenblatt

Technische Daten – Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK

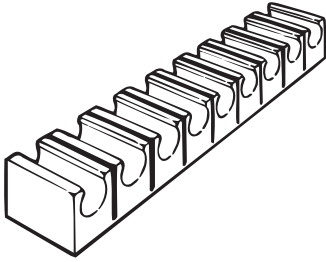


Konstruktiver Aufbau	Klemmenanzahl 10	Klemmenanzahl 4	Klemmenanzahl 6	Klemmenanzahl 9
Baugröße	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch Außen-Ø 5/32" für Schlauch Außen-Ø 3/16" für Schlauch Außen-Ø 5/16"	für Schlauch Außen-Ø 16 mm für Schlauch Außen-Ø 17,6 mm für Schlauch Außen-Ø 5/8"	für Schlauch Außen-Ø 10 mm für Schlauch Außen-Ø 11,6 mm für Schlauch Außen-Ø 12 mm für Schlauch Außen-Ø 3/8"	für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Schlauch Außen-Ø 3/16"
Werkstoff Gehäuse	PE			
Werkstoff Stifte	Stahl			
Farbe	blau			
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform			
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L			

Technische Daten – Rohrklemme PQ-RK-...-B



Umgebungstemperatur	-25 ... 85°C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

 
Technische Daten – Schlauchklemme SK



LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
------------------	-------------------

Abmessungen


Abmessungen – Schlauchstütze PKS Download CAD-Daten www.festo.com

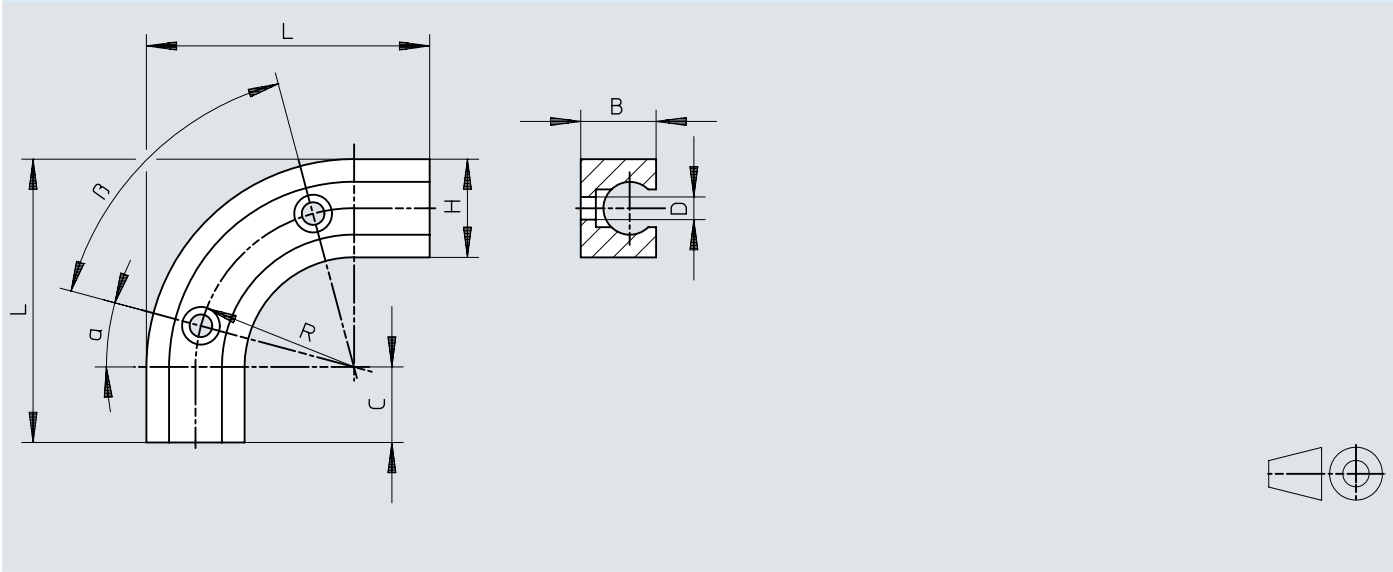

	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Abmessungen

Abmessungen – Schlauchstütze NPAW

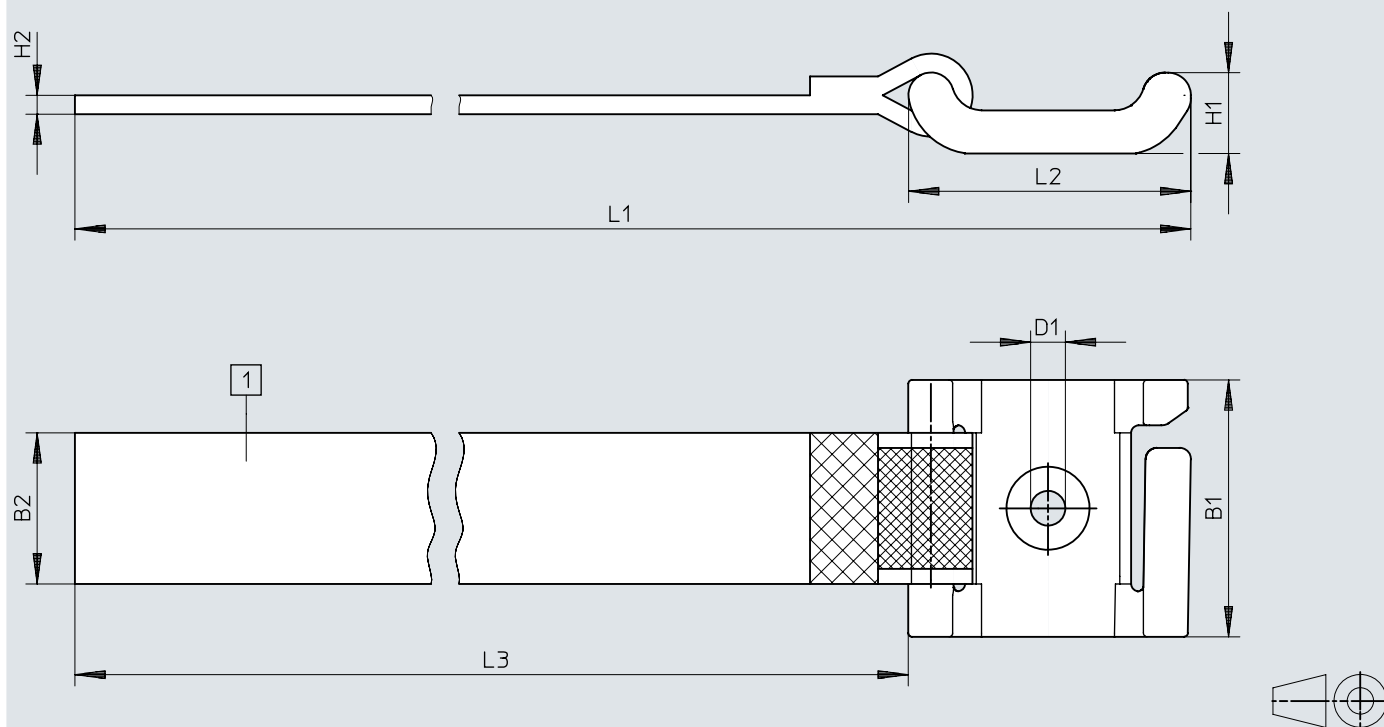
Download CAD-Daten www.festo.com

[1] Haken und Flansch auf der Unterseite

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Abmessungen


Abmessungen – Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK□

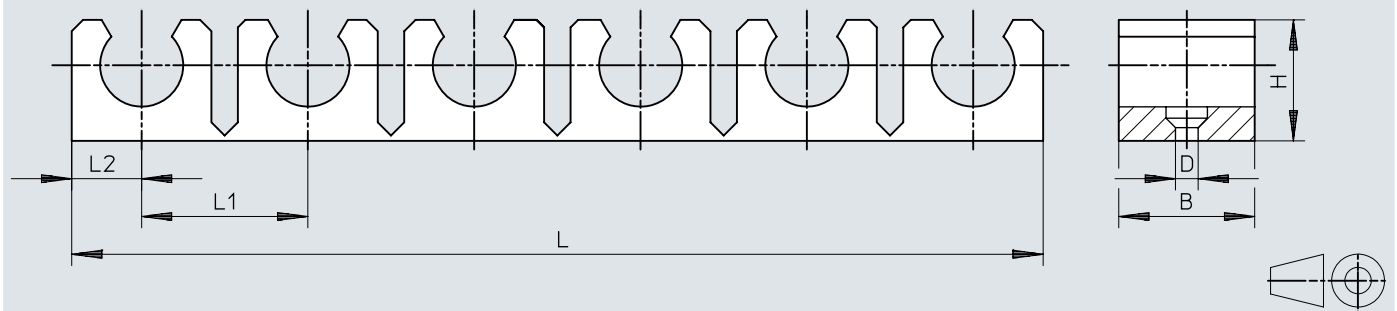Download CAD-Daten www.festo.com

	1)	B [mm]	D ∅ [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Klemmenanzahl

 Bestellangaben

Bestellangaben – Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL				
	Baugröße	Produktgewicht nach Länge	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauchbündel-Ø max. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Bestellangaben – Schlauchstütze PKS					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	für Schlauch Außen-Ø 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	für Schlauch Außen-Ø 5/16"				
	für Schlauch Außen-Ø 10 mm für Schlauch Außen-Ø 11,6 mm für Schlauch Außen-Ø 3/8"		11,9 g	4134	PKS-9

Bestellangaben – Schlauchstütze NPAW					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauchbündel-Ø max. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	für Schlauchbündel-Ø max. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

 Bestellangaben – Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	für Schlauch Außen-Ø 5/32"				
	für Schlauch Außen-Ø 3/16"				
	für Schlauch Außen-Ø 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	für Schlauch Außen-Ø 3/16"				
	für Schlauch Außen-Ø 8 mm		17 g	2148	KK-6
	für Schlauch Außen-Ø 5/16"				
	für Schlauch Außen-Ø 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	für Schlauch Außen-Ø 11,6 mm				
	für Schlauch Außen-Ø 12 mm				
	für Schlauch Außen-Ø 3/8"				
	für Schlauch Außen-Ø 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	für Schlauch Außen-Ø 17,6 mm				
	für Schlauch Außen-Ø 5/8"				

Bestellangaben

Bestellangaben – Rohrklemme PQ-RK-...-B					
	Nennweite	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B

Bestellangaben – Schlauchklemme SK				
	Typ-Kurzzeichen	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	SK	7 g	9274	SK-8-16
		12 g	9275	SK-16-27
		13 g	9276	SK-20-32