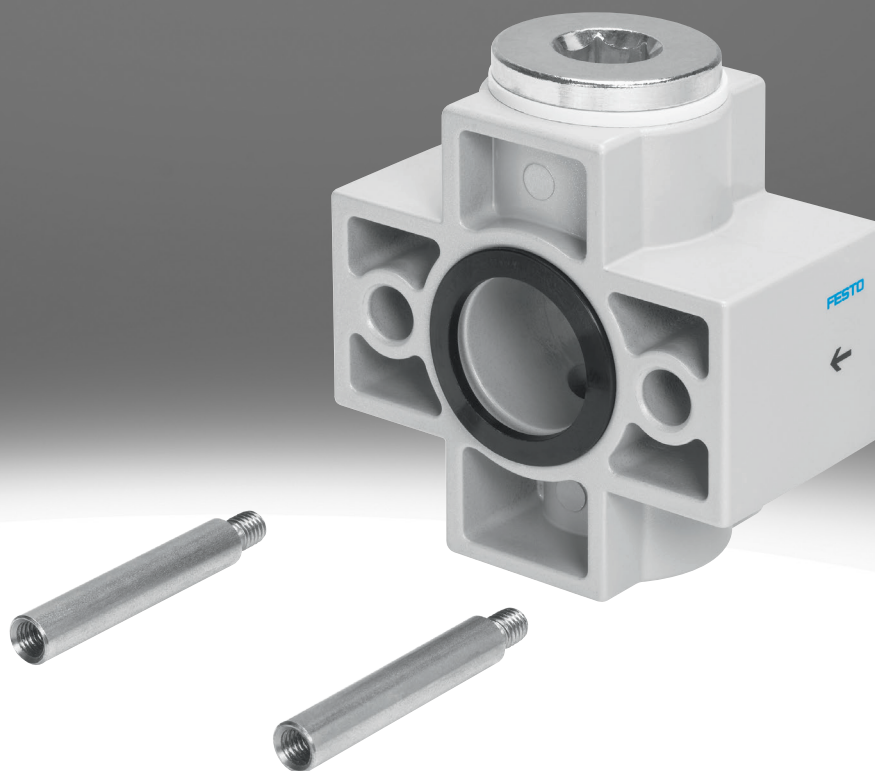


Verteilerblock FRZ

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Schmaler Luftverteiler.

- Abgang nach oben und unten
- Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar
- Gehäuse: Aluminium; Verschlusschraube: Stahl, verzinkt

Ausführung

Metallausführung

Baugröße

Baugrößen Mini, Midi, Maxi

- Rastermaß: 40 mm; 55 mm; 66 mm

Typenschlüssel

001	Baureihe	
FRZ	Verteilerblock	
002	Ausführung	
D	Baureihe D, Metall	

 
003	Baugröße	
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	
004	Gewindeart	
NPT	NPT-Gewinde	

Datenblatt

Technische Daten	
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

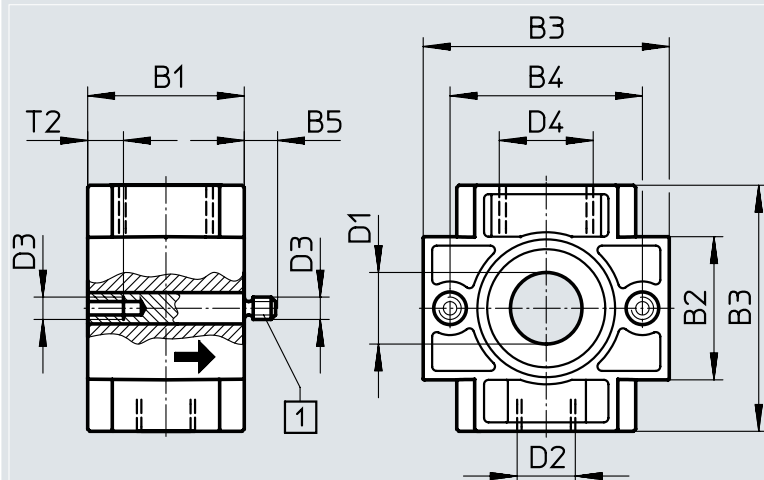
1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Funktion



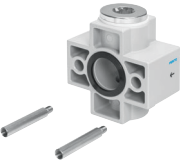
Abmessungen

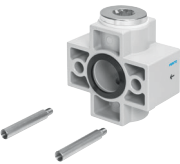
Abmessungen – Verteilerblöcke

Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B5	D1 ø	D2	D3	D4	T2
FRZ-D-MINI	30	20	40	30	6	12	G1/4	M4	G1/4	12
FRZ-D-MIDI	35	32	55	43	7	16	G1/4	M5	G1/2	8
FRZ-D-MAXI	40	32	65	46	7	22	G1/4	M5	G3/4	10

Bestellangaben

Verteilerblock			
	Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	162786	FRZ-D-MINI
	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	159592	FRZ-D-MIDI
	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	162787	FRZ-D-MAXI

Verteilerblock (NPT – nicht in allen Märkten verfügbar)			
	Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	178233	FRZ-D-MINI-NPT
	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)	178234	FRZ-D-MIDI-NPT
	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)	178235	FRZ-D-MAXI-NPT