


Steckdosenleitung KME

FESTO

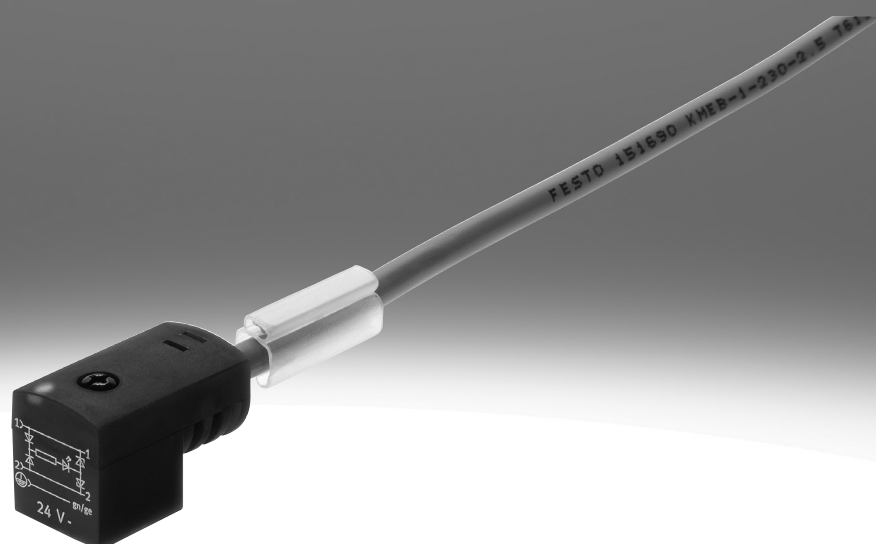

Merkmale

Auf einen Blick

- Steckdosenleitung für Ventile mit E-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 bis 10 m

Typenschlüssel

001	Baureihe	
KME	Steckdosenleitung	
002	Variante	
1	Variante 1	
003	Bemessungsbetriebsspannung [V]	
24	24 V DC	

004	Leitungslänge [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
005	Anzeige	
LED	LED Signalzustand, DC	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 2-adrig
Signalzustandsanzeige	LED gelb
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	4 A
Kabelaufbau	2 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Min. Kabel-Biegeradius	52 mm
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP67, nach IEC 60529

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L


Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 80°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ²⁾	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ³⁾	nach UK RoHS Vorschriften

1) Weitere Informationen www.festo.com/kme/topic/kbk2) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/kme → Downloads3) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/kme → Downloads

Abmessungen

Abmessungen – Verbindungsleitungen KME

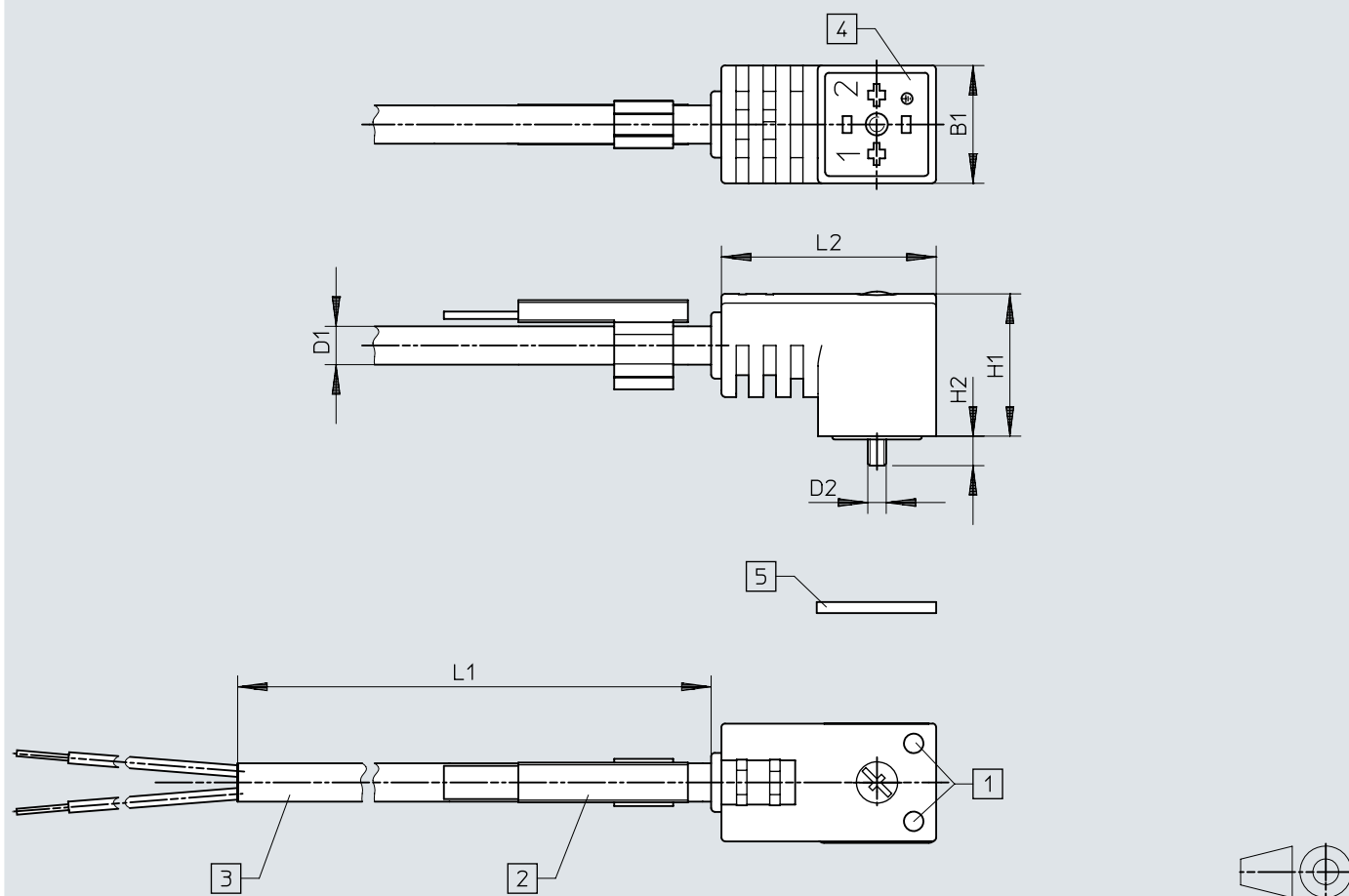Download CAD-Daten www.festo.com

- [1] Beleuchtungsfeld LED
 [2] Schilderträger ASCF mit Schild ASLR-L-423 (Lieferumfang)
 [3] 2-adriges Kabel (2x 0,75 mm²)
 [4] Steckerbild Form C
 [5] Dichtung

	B1	D1	D2	H1	H2	L1	L2
KME-1-24DC-2,5-LED	16	5,2	M3	19,3	4	2500	29,1
KME-1-24DC-5-LED						5000	
KME-1-24-10-LED						10000	

Bestellangaben

KME					
	Elektrischer Anschluss 1	Kabellänge	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C	2,5 m	135 g	30943	KME-1-24-2.5-LED
		5 m	280 g	30945	KME-1-24-5-LED
		10 m	570 g	193455	KME-1-24-10-LED