


Näherungsschalter SMPO-1

FESTO

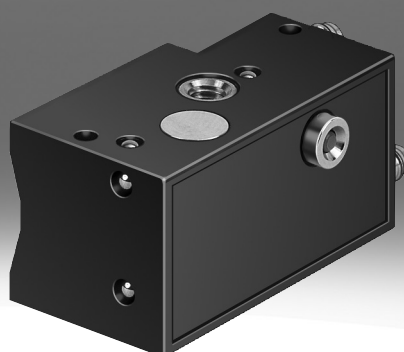

Typenschlüssel

001	Baureihe	
SMPO-1	Näherungsschalter, Blockbauweise, magnetisch	
002	Pneumatischer Anschluss	
H	Stecknippel 3 mm	

003	Generation	
B	Baureihe B	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Ventilfunktion	3/2
Messprinzip	magnetisch
Bauform	Blockbauweise
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Umgebungstemperatur	-15 ... 60°C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	14 g
RoHS-Zustand	RoHS konform nach EU-Richtlinie
Ausnahme nach EU-RoHS Anhang III	Ausnahme 6c

Eingangssignal/Messelement

Messprinzip	magnetisch
Umgebungstemperatur	-15 ... 60°C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes ¹⁾	+/- 0,2 mm

1) Gilt nur bei verdrehgesicherten Antrieben.

Schaltausgang

Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Schaltzustandsanzeige	optisch
Einschaltzeit	<30 ms
Ausschaltzeit	<25 ms

Anzeige/Bedienung

Schaltzustandsanzeige	optisch
-----------------------	---------

Mechanik

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	Messing, PA, POM
Produktgewicht	14 g

Immission/Emission


Schutzart	IP65
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX), Zone 2 (ATEX), Zone 21 (ATEX), Zone 22 (ATEX)
ATEX-Bescheinigung	für Zone 1, 2, 21, 22
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Abmessungen

Abmessungen – SMPO-1-H-B

Download CAD-Daten www.festo.com

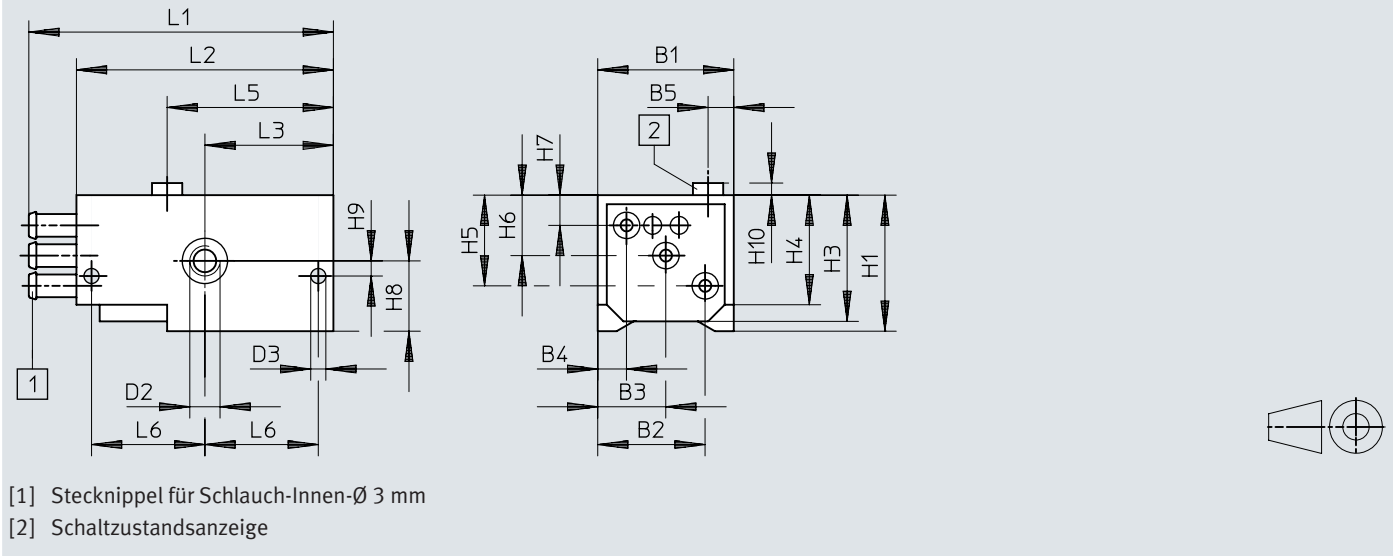


	B1	B2	B3	B4	B5	D2	D3 Ø	H1	H3	H4	H5
	-0,2	±0,2	±0,2	±0,1	±0,1		±0,1	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
SMPO-1-H-B	18	14,2	9	3,8	3,4	M4	2	18	16,7	14,5	12

	H6	H7	H8	H9	H10	L1	L2	L3	L5	L6
	±0,2	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1		±0,3	±0,2	±0,2	±0,2
SMPO-1-H-B	8	4	9,3	2	1,6	~40,3	34	17	22	15

Abmessungen

Abmessungen – Befestigungsbausatz SMB-1

Download CAD-Daten www.festo.com

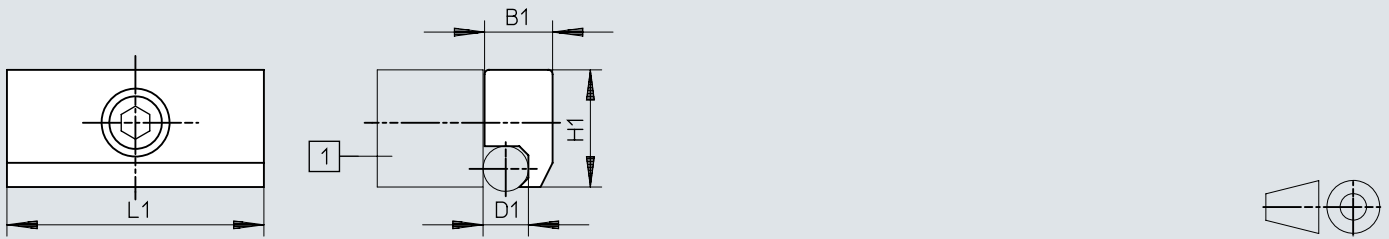


[1] Näherungsschalter SMEO, SMT0, SMPO-1

		B1	D1 Ø	H1	L1
SMB-1	32 ... 100	9	6	15,5	34

Abmessungen

Abmessungen – Befestigungsbausatz SMBS Download CAD-Daten www.festo.com

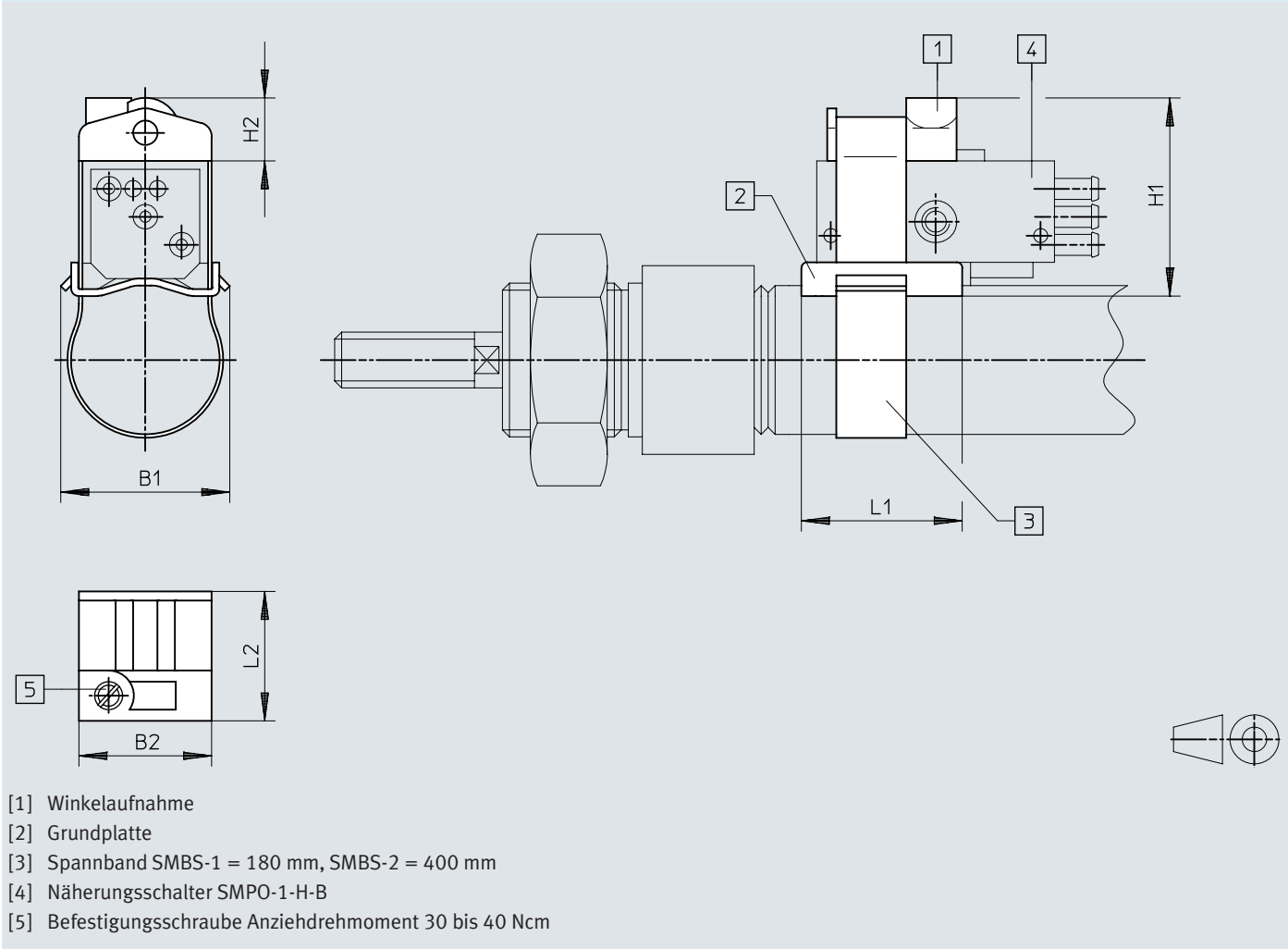


		B1	B2	H1	H2	L1	L2
SMBS-1	8 ... 25	24,2	19	~29	9	23	18,5
SMBS-2	32 ... 100						

Bestellangaben

Bestellangaben					
	Ventilfunktion	Pneumatischer Anschluss	ATEX-Bescheinigung	Teile-Nr.	Typ
	3/2	Stecknippel PK-3	für Zone 1, 2, 21, 22	31008	SMPO-1-H-B

Peripherieübersicht

 
Peripherieübersicht

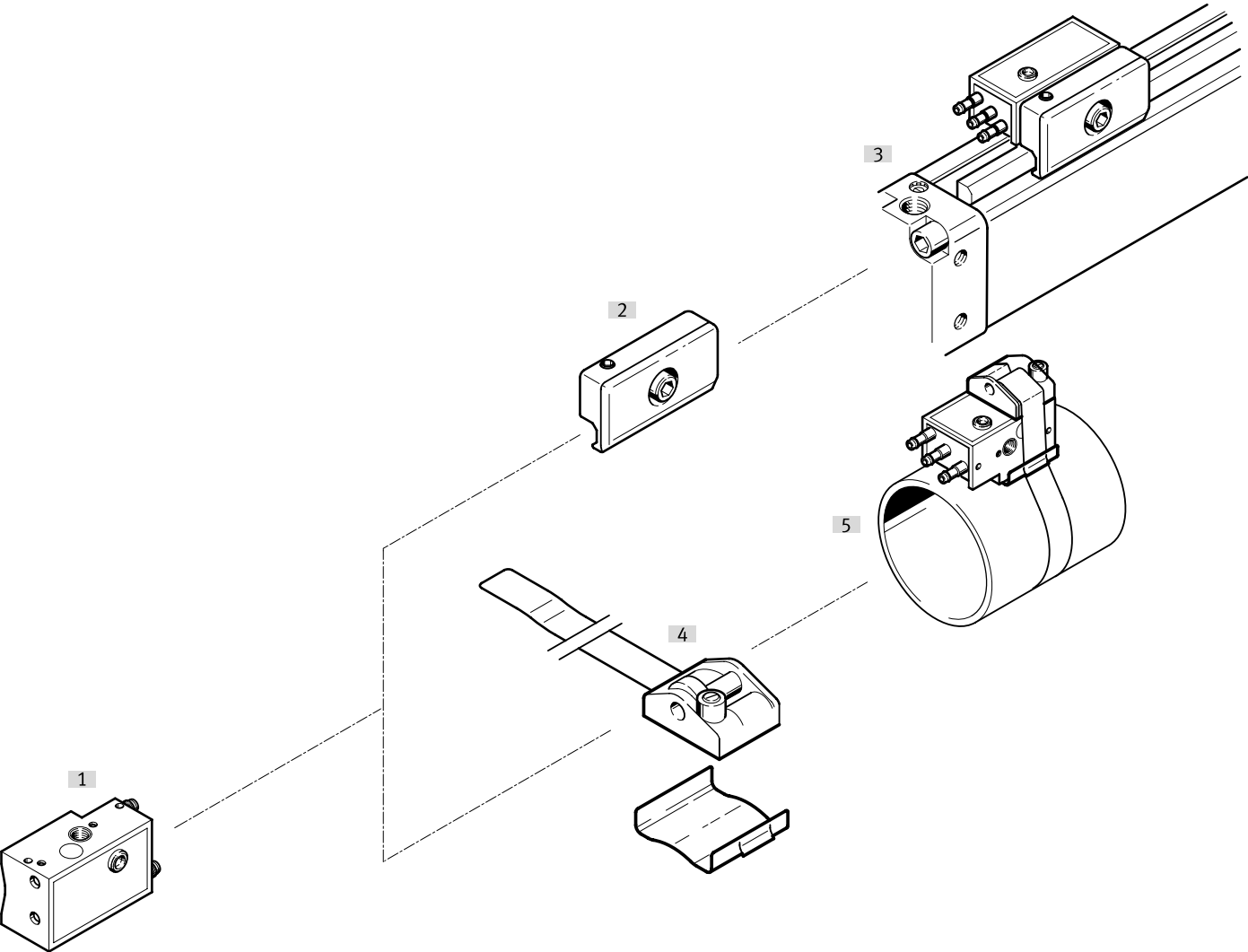

 
Zubehör		→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung	
[1] Näherungsschalter SMPO-1, pneumatisch	Pneumatisch	smpo-1
[2] Befestigungsbausatz SMB-1	- Für Antriebe mit Zuganker Ø 6 mm oder Befestigungsleiste - Für Normzylinder DSBG	9
[3] Flachzylinder DZH	Ø 32 ... 63 mm	–
[4] Befestigungsbausatz SMBS	Für Rundzylinder	9
[5] Rundzylinder	Ø 8 ... 100 mm	–

Zubehör

Befestigungsbausatz SMB-1

	Baugröße	RoHS-Zustand	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	1	RoHS konform ohne Ausnahme	VDMA24364-B2-L	11886	SMB-1

Befestigungsbausatz SMBS

	Baugröße	RoHS-Zustand	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	1	RoHS konform nach EU-Richtlinie	VDMA24364-B2-L	151225	SMBS-1
	2			151226	SMBS-2