 



Плъзгащ модул SPZ-25-25-P-A-S6

Специф. Номер: 159753

FESTO

с 2 бутални пръта (TWIN-шейна), за безконтактно отчитане на позицията.

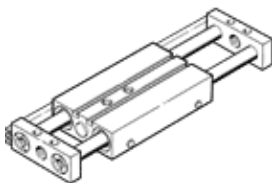

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	25 mm
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	10 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Принцип на работа на задвижващия модул	Шейна
Демпфериране	Р: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	452 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	452 N
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема