 



Плъзгащ модул SPZ-32-80-P-A-S6

Специф. Номер: 159766

FESTO

с 2 бутални пръта (TWIN-шейна), за безконтактно отчитане на позицията.

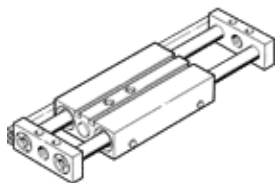

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	80 mm
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	10 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Принцип на работа на задвижващия модул	Шейна
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	724 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	724 N
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема