


## Фланец за мотор EAMF-A-38A-40S/40T

Номер на част: 562669

**FESTO**

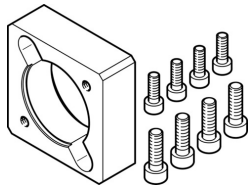

## Техническа информация

| Характеристика                   | Стойност            |
|----------------------------------|---------------------|
| Монтажно положение               | произволно          |
| Сертификат за LABS               | VDMA24364-B2-L      |
| Температура на лагера            | -25 °C...60 °C      |
| Относителна влажност на въздуха  | 0 - 95 %            |
| Температура на околната среда    | -10 °C...60 °C      |
| Тегло на продукта                | 80 g                |
| Код на интерфейс мотор In        | 40S<br>40T          |
| Код на интерфейс тяло на куплунг | 38A.2               |
| Указание за материала            | Съответствие с RoHS |